



# Einhell

# CLASSIC

Stromerzeuger (Benzin)

**TC-PG 55/E5**

**Art.-Nr.: 4152562**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825644159

Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 55/E5 wird durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Motor angetrieben und ist zudem emissionsarm durch die Einhaltung der Emission 5-Regularien. Über zwei 230V-Abnehmer oder einen 400V-Abnehmer sind Geräte anschließbar. Die AVR-Funktion gewährt eine stabile Ausgangsleistung. Der Elektrostart ist anwenderfreundlich konzipiert (Starterbatterie in der Lieferung enthalten). Der große 25-Liter-Tank mit Füllstandanzeige gewährleistet einen anhaltenden Dauerbetrieb des Stromerzeugers. Überlastschalter und Ölmangelsicherung sorgen für Sicherheit und einen langlebigen Betrieb. Zwei große Räder und ein Klappgriff machen den Stromerzeuger mobil.



## Ausstattung

- Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor
- Emissionsarmer Motor dank Einhaltung der Emission 5-Regularien
- Zwei 230V-Abnehmer oder ein 400V-Abnehmer mit Strom versorgbar
- Zwei große Räder und ein Klappgriff für einen einfachen Transport
- Großer 25L Tank mit Füllstandanzeige für anhaltenden Dauerbetrieb
- Überlastschalter, Ölmangelsicherung & AVR-Funktion
- Anwenderfreundlicher Elektrostart (Lieferung mit Starterbatterie)



## Technische Daten

- Generatortyp	Synchron
- Frequenz	50 Hz
- Dauerleistung (S1) bei 230 V	3000 W
- Dauerleistung (S1) bei 400 V	3600 W
- Max. Leistung   Zeit (230 V)	3300 W
- Max. Leistung   Zeit (400 V)	5500 W
- Leistung (S2   S2-Zeit) bei 400 V	4800 W   5 min
- Leistung (S2   S2-Zeit) bei 230 V	3300 W   5 min
- Nennstrom bei 230 V	13 A
- Nennstrom bei 400 V	5.2 A
- 230 V Steckdose	2 STK
- 400 V Steckdose	1 STK
- Motor	Viertakt, Luftgekühlt
- Zylinderzahl	1 STK
- Hubraum	389 cm <sup>3</sup>
- Motordrehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
- Max. Motorleistung	7.5 kW
- Kraftstoff	Benzin
- Benzintankinhalt	25 L
- Laufzeit bei 2/3 Last	11.7 h
- Schallleistungspegel LWA	96 dB (A)

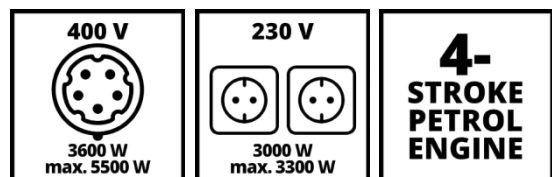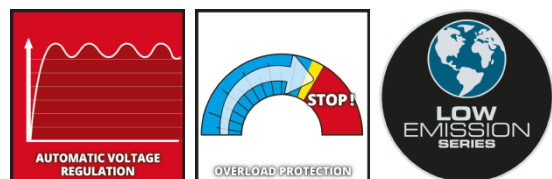

## Logistische Daten

- Produktgewicht	82.8 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	86.5 kg
- Maße Einzelverpackung	719 x 565 x 582 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	86.5 kg
- Maße Exportkarton	710 x 570 x 590 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	96   198   264

## Als Sonderzubehör erhältlich



Benzin- und Ölabsaugpumpe  
Werkzeug-Zubehör  
Art.-Nr.: 3407000  
EAN-Code: 4006825547276  
Einhell Accessory