



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

**Akku-Schneefräse**

**GE-ST 36/40 Li E-Solo**

**Art.-Nr.: 3417011**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825659979

Die Einhell Akku-Schneefräse GE-ST 36/40 Li E-Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie, ausgerüstet mit TWIN PACK-Technologie und angetrieben von einem bürstenlosen Motor, individuell einstellbar durch die Drehzahlregelung. Die Schneeauswurfrichtung kann individuell auf links, rechts oder geradeaus eingestellt werden. Der Zusatzhandgriff ermöglicht eine angenehme Zweihand-Bedienung und stabile Führung. Ein Tragegriff ist an der selbststehenden Schneefräse integriert. Der 2-Punkt-Sicherheitsschalter schützt vor dem unbeabsichtigten Starten, die Akkuabdeckung mit Magnetverschluss schützt vor Schnee und Nässe. Für den Betrieb sind 2x 18V Akkus nötig, optimal 4,0 Ah oder größer. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power-X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power-X-Change Akus - mehr Power
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Schneeauswurfrichtung einstellbar: links, rechts oder geradeaus
- Drehzahlregelung, passend je nach Schneebeschaffenheit
- Akku-Abdeckung mit Magnetverschluss schützt vor Schnee und Nässe
- Zusatzhandgriff ermöglicht eine angenehme Zweihand-Bedienung
- Integrierter Tragegriff für leichten Transport
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Selbststehend
- 2-Punkt Sicherheitsschalter schützt vor unbeabsichtigtem Starten
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 4,0 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)






## Technische Daten

- |                      |       |
|----------------------|-------|
| - Max. Schneehöhe    | 20 cm |
| - Max. Arbeitsbreite | 40 cm |
| - Auswurfhöhe        | 6 m   |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 6.5                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 8.7                |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 8.7 kg             |
| - Maße Exportkarton               | 580 x 350 x 390 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 360   730   860    |

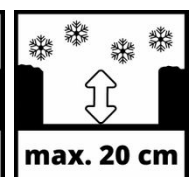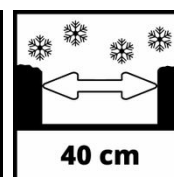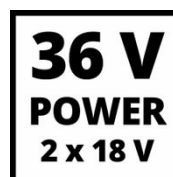

## Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory