



Einhell

CLASSIC

Elektro-Bodenhacke

GC-RT 1545 M

Art.-Nr.: 3431060

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825652598

Mit der Elektro-Bodenhacke GC-RT 1545 M erhalten ambitionierte Hobbygärtner ein kräftiges, leichtes und handliches Gerät für die effektive Bodenauflockerung. Das Gerät ist mit einem 2-Punkt-Sicherheitsschalter ausgestattet, der die robusten Hackmesser außer Betrieb setzt, sobald er losgelassen wird. Die GC-RT 1545 M verfügt über höhenverstellbare Räder, die sich zum Transport aus- und zur Arbeit einklappen lassen. Der ergonomische und klappbare Führungsholm sorgt für angenehmes Arbeiten und die Bodenhacke lässt sich platzsparend verstauen. Eine Kabelzugentlastung schützt das Zuleitungskabel vor Verschleiß und erhöht dadurch die Sicherheit.

Ausstattung

- Kraftvoller Reihenschlussmotor
- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- Überlastkupplung - schützt aktiv Motor und Getriebe vor Schäden
- Ergonomischer, klappbarer Führungsholm
- Robuste Hackmesser
- Höhenverstellbare Transporträder
- Kabelzugentlastung

Technische Daten

- Leistung	1500 W
- Arbeitsbreite	45 cm
- Arbeitstiefe	220 mm
- Hackmesser	6 STK 200 mm
- Netzanschluss	230-240 V 50 Hz

Logistische Daten

- Produktgewicht	10.35 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	12.35 kg
- Maße Einzelverpackung	1295 x 455 x 650 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	12.35 kg
- Maße Exportkarton	570 x 465 x 315 mm
- Container quantities (20"/40"/40"HC)	336 686 784




HEIGHT ADJUSTABLE WHEELS




6 PCS CULTIVATOR BLADES



TWOPOINT SAFETY SWITCH

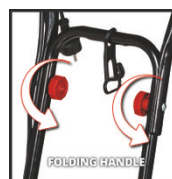


FOLDING HANDLE

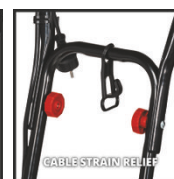

CABLE STRAIN RELIEF



WORKING WIDTH
450 mm

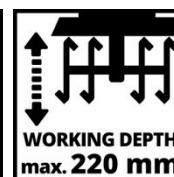

WORKING DEPTH
max. 220 mm



LOW WEIGHT
EASY
HANDLING