



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

**Akku-Bohrschrauber**

**TE-CD 18/2 Li +39 (1x2,5 Ah)**

**Art.-Nr.: 4514219**

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825661811

Der Einhell Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/2 Li +39 (1x2,5 Ah) ist Mitglied der Power X-Change-Familie und bietet kabellose Freiheit in Heim, Werkstatt und Garage. Ob kraftvolles Schrauben oder schnelles Bohren, der 2-Gang-Akkubohrschrauber hat ein Schnellspannbohrfutter mit Quick-Stop und ermöglicht dank automatischer Spindelarrretierung den schnellen Werkzeugwechsel. Die Drehmomentrutschkupplung erlaubt gefühlvolles Arbeiten, der ergonomische Softgrip macht auch längere Einsätze bequem. Ausgeleuchtet wird der Arbeitsbereich per LED-Licht. Zum Lieferumfang gehören der Gürtelclip, 1x 2,5 Ah PXC-Akku mit Schnellladegerät sowie das umfangreiche Bit- und Bohrerst mit 39 Teilen, dazu gehört auch der praktische Koffer E-Box Basic.


## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellen Bohren
- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Automatische Spindelarrretierung für schnellen Werkzeugwechsel
- Drehmomentrutschkupplung zum gefühlvollem Arbeiten
- Ergonomischer Softgrip für bequemes Arbeiten
- Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Inkl. praktischem Gürtelclip
- Lieferung mit einem 2,5 Ah PXC Akku und Schnellladegerät
- Lieferung im praktischen Koffer E-Box Basic
- Inkl. umfangreichem Bit- und Bohrerst mit 39 Teilen



## Technische Daten

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Akku                      | 18 V   2500 mAh   Li-Ion |
| - Ladezeit                  | 50min                    |
| - Anzahl Gänge              | 2                        |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 0-350 min <sup>-1</sup>  |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) | 0-1250 min <sup>-1</sup> |
| - Max. Drehmoment hart      | 44 Nm                    |
| - Anzahl Drehmomentstufen   | 21 Stufen                |
| - Bohrfutter                | 10 mm   Einhülsig        |
| - Anzahl Akkus              | 1 STK                    |

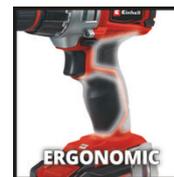

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 1.01 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 3.5 kg             |
| - Maße Einzelverpackung           | 350 x 340 x 100 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 20.6 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 495 x 375 x 370 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1628   3260   3956 |



## Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Schrauben<sup>1</sup>  
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Schrauben <sup>1</sup> (Stück)
1.5 Ah	180
2.0 Ah	240
2.5 Ah	300
3.0 Ah	360
4.0 Ah	480
5.2 Ah	625
6.0 Ah	720

Testaufbau:

1) Weichholz - 6x60mm