



Einhell

CAR EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Luftpumpe

CE-AP 18 Li-Solo

Art.-Nr.: 2070110

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825658996

Die Einhell Akku-Luftpumpe CE-AP 18 Li-Solo bietet als Mitglied der Power X-Change-Familie kabellose Freiheit. Sie dient zum Aufpumpen von Schlauchbooten, Luftmatratzen und Freizeitartikeln oder als Werkstattbläser und zum Reinigen von Arbeitsflächen. Mithilfe von zwei Ventiladaptern ist für eine flexible Anwendung gesorgt. Befüllt wird mit 670 l/min und max. 0,05 bar. Der Arretierungsschalter erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, das LED-Licht für optimale Ausleuchtung auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Der ergonomische Griff erhöht den Bedienkomfort. Zum Betrieb wird ein 18 Volt-Akku der Power X-Change-Reihe benötigt. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starterset von Einhell.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18 V Batterie notwendig
- Zum Aufpumpen von Schlauchbooten/Luftmatratzen/Freizeitartikeln
- Mithilfe von 2 Ventiladaptern für eine flexible Anwendung
- Ermöglicht schnelles Befüllen mit 670 l/min und max. 0,05 bar
- Verwendung zum Entlüften durch einfachen Wechsel des Aufsatzes
- Nutzung als Werkstattbläser, zur Reinigung der Arbeitsfläche
- Arretierungsschalter für ermüdungsfreies Arbeiten
- Inkl. LED zur Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Ergonomischer Griff für erhöhten Bedienungscomfort
- Mobiler Helfer dank seiner Handlichkeit und des geringen Gewichts
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- Max. Abgabeleistung 670 L/min
- Max. Betriebsdruck 0.053 bar
- Aufblas-Adapter inkl. 2 STK

Logistische Daten

- Produktgewicht 0.37
- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.51
- Maße Einzelverpackung 158 x 111 x 217 mm
- Stück pro Exportkarton 8 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 4.8 kg
- Maße Exportkarton 450 x 320 x 235 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 6400 | 13104 | 15680

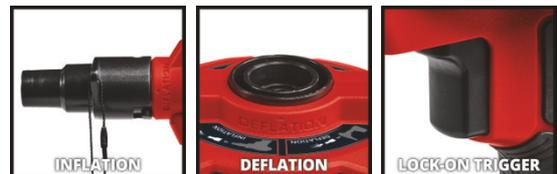

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹⁾
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit ¹⁾ (Min.)
1.5 Ah	49
2.0 Ah	65
2.5 Ah	81
3.0 Ah	98
4.0 Ah	130
5.2 Ah	169
6.0 Ah	195

Testaufbau:

1) ohne Last