



Einhell

EXPERT

Elektrohobel

TE-PL 900

Art.-Nr.: 4345320

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825645668

Der Einhell Elektrohobel TE-PL 900 ist ein leistungsstarker Handhobel mit großen Messerwellen für Anwendungen bis 3 mm Spantiefe und optimale Hobelergebnisse. Der Spanauswurf ist zweiseitig wählbar, die massiven Aluminium-Fußplatten mit 3 V-Nuten zum einfachen Fasen von Kanten sorgen für plane Arbeitsergebnisse. Der automatische Parkschuh schützt Werkstücke und Hobelmesser. Einen sicheren und komfortablen Halt bieten der ergonomische Handgriff und der Softgrip. Für ein aufgeräumtes Arbeiten sorgt der Kabelclip. In der Lieferung inklusive ist ein Parallelanschlag für präzise Hobelarbeiten, ein Falztiefenanschlag zur Herstellung von Absätzen sowie ein TCT-Hobelmesser (Wendemesser).


Ausstattung

- Leistungsstarker Handhobel für Anwendungen bis 3 mm Spantiefe
- Große Messerwelle für optimale Hobelergebnisse
- Zweiseitig wählbarer Spanauswurf für flexibles Arbeiten
- Schutz von Werkstück und Hobelmesser dank automatischem Parkschuh
- Massive Aluminium-Fußplatten für plane Arbeitsergebnisse
- Fußplatte mit 3 V-Nuten zum einfachen Fasen von Kanten
- Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Dank Softgrip sichere und komfortable Handhabung
- Kabelclip zur einfachen Fixierung des aufgewickelten Kabels
- Inkl. Parallelanschlag für gerade und präzise Hobelarbeiten
- Inkl. Falztiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Absätzen
- Inkl. 1x TCT-Hobelmesser (Wendemesser) für hohe Oberflächengüte



Technische Daten

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Leistung | 900 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 15000 min ⁻¹ |
| - Hobelbreite | 82 mm |
| - Spantiefe | 3 mm |
| - Falztiefe | 18 mm |

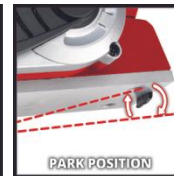

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 3.6 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 370 x 185 x 200 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 18 kg |
| - Maße Exportkarton | 390 x 385 x 425 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1400 3000 3600 |

