




2600 mAh Akku

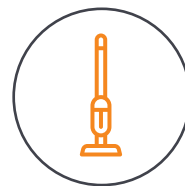


4000pa Saugleistung



HEPA



App-Steuerung

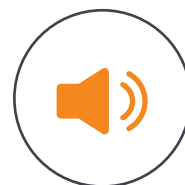Bis zu 120 Minuten
AkkulaufzeitKompatibel mit Google
Assistent und Amazon
Alexa

HIGHLIGHTS

- Gyro 3.0 Navigation, intelligente Planung
- 3 in 1 Kehren, Staubsaugen und Wischen
- 4000pa starke Saugleistung, drei Saugstufen
- Fernbedienung & App-Steuerung, kompatibel mit Google Assistent und Amazon Alexa
- Elektronischer Wassertank, drei Wasserdurchflussgeschwindigkeiten
- Schwimmende Walzenbürste für gründliche Reinigung auf verschiedenen Bodentypen

BESCHREIBUNG

4000PA BLDC MOTOR

Der Super-BLDS-Motor sorgt für ein hervorragendes Reinigungserlebnis. Es stehen drei Stufen zur Auswahl.

29 SÄTZE VON SENSOREN

Midea i5C ist mit einer Vielzahl an Sensoren ausgestattet, wie zum Beispiel Anti-Kollisions- und Anti-Sturz-Sensoren.

ERWEITERTE DOPPELBÜRSTEN

Die erweiterten Doppelbürsten ermöglichen ein leichteres Aufsammeln des Staubs.

VERSCHIEDENE REINIGUNGSMODI

Selektive Raum- oder Flächenreinigung, Einzelreinigung, Tiefenreinigung, Zickzack-Reinigung, passend für alle Ihre Reinigungsanforderungen.

2600MAH GROSSE BATTERIE

Die leistungsstarke Batterie sorgt für eine besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120min und deckt bis zu 120m² Fläche ab.

APP UND SPRACHSTEUERUNG

Kontrollieren Sie die Saugstärke, den Wasserdurchfluss, bearbeiten Sie die Karte, planen Sie die Reinigung, überwachen Sie die Lebensdauer des Zubehörs und steuern Sie bequem per Sprachbefehl.

AUTOMATISCHES WIEDERAUFLADEN

Jedes Mal, wenn der Roboter mit der Reinigung fertig ist, fährt er zur Docking-Station, um sich aufzuladen.

WASCHBARER MÜLLEIMER

Die Wartung ist einfach genug: Sie können den Mülleimer einfach abwaschen und trocken wischen.

SPEZIFIKATIONEN

Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz/Weiß
Navigation	Gyro+ Hard floor mode
Motor	BLDC
Nennleistung(w)	55w
Nennspannung	14.4V
Batterie	2600mAh Li-on
Ladezeit	3~4 Stunden
Betriebszeit	90-120min
Reinigungsfläche	max. 110-120m ²
Ansaugleistung von BLDC	Max. 4000pa
Vakuumsauger (maximale Saugkraft)	1600pa
Staubbehälter	250 ml
Fassungsvermögen des Wassertanks	450ml
APP-Steuerung	Unterstützt (MSmartLife, Alexa, Google Assistant, Googlehome)
Planmäßige Reinigung	Unterstützt
Automatisch Selbstauffladung	Unterstützt
Reinigungsmodi	Auto, Ecken, Zickzack, Spot
Erhöhter Teppich	Unterstützt
Saugen und Wischen	Unterstützt
Saugstruktur	Rollenbürste
Filtrierung	HEPA
Zertifizierung	CB&CE
Geräuschpegel	68
Steigfähigkeit	15mm
Ladestation vorhanden	Ja
Zeitsteuerung	Unterstützt
Abmessungen	340mm x 340mm x 90mm