





5200 mAh Akku

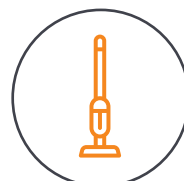

4000pa Saugleistung

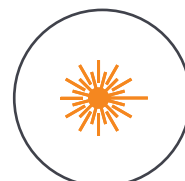

Navi Polaris 3.0  
Laser Navigation



App-Steuerung



Bis zu 120 Minuten  
Akkulaufzeit



HEPA

## HIGHLIGHTS

- Vibrationswischen , mehr Druck beim Wischen
- Navi Polaris 3.0 Laser Navigation
- Mehrstufige Kartierung und individuelle Reinigung, virtuelle Barrieren über APP
- 5200mAh Akku für lange Betriebszeit
- App Steuerung , kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa
- Schwimmende Walzenbürste für gründliche Reinigung auf verschiedenen Bodenarten

## BESCHREIBUNG

### 4000PA BLDC MOTOR

Der Super BLDS Motor sorgt für ein hervorragendes Reinigungserlebnis. Es stehen drei Stufen zur Auswahl.

### SMART MAPPING FÜR MULTI BÖDEN

Sofortige automatische Kartierung per Laser. 3D-Karte mit virtuellen Wänden und Bearbeitungsfunktionen, Karten für verschiedene Stockwerke.

### VERSCHIEDENE REINIGUNGSMODI

Selektive Raum oder Flächenreinigung, Einzelreinigung, Tiefenreinigung , Zickzack Reinigung, passend für alle Ihre Reinigungsanforderungen.

### APP UND SPRACHSTEUERUNG

Kontrollieren Sie die Saugstärke, den Wasserdurchfluss, bearbeiten Sie die Karte, planen Sie die Reinigung, überwachen Sie die Lebensdauer des Zubehörs und steuern Sie es bequem per Sprachbefehl.

### 5200MAH GROSSE BATTERIE

Die leistungsstarke Batterie ermöglicht eine besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120min und deckt eine Fläche von bis zu 140m<sup>2</sup> ab.

### TEPPICHERKENNUNG

Maximale Saugleistung bei Betrieb auf Teppich, Rückkehr zum Normalzustand nach Verlassen des Teppichs.

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Navigation	LDS
Motor	BLDC
Nennleistung(w)	55w
Nennspannung	14.4V
Batterie	5200mAh Li-on
Ladezeit	3~4 Stunden
Betriebszeit	110-120min
Reinigungsfläche	max. 125-140m <sup>2</sup>
Ansaugleistung von BLDC	Max. 4000pa
Vakuumsauger (maximale Saugkraft)	1700pa
Staubbehälter	450ml
Fassungsvermögen des Wassertanks	210ml
APP-Steuerung	Unterstützt (MSmartLife, Alexa, Google Assistant, Googlehome)
Planmäßige Reinigung	Unterstützt
Automatisch Selbstaufladung	Unterstützt
Reinigungsmodi	Selektive Raum oder Flächenreinigung, Einzelreinigung, Tiefenreinigung, Zickzackreinigung
Speichern mehrstöckige Karten	Unterstützt
Erhöhter Teppich	Unterstützt
Saugen und Wischen	Unterstützt
Saugstruktur	V-Form Rollenbürste
Filtrierung	HEPA
Zertifizierung	CB&CE
Geräuschpegel	69
Steigfähigkeit	20mm
Ladestation vorhanden	Ja
Zeitsteuerung	Unterstützt
Abmessungen	350mm x 350mm x 97mm