



Philips SENSEO®  
Select  
Kaffeepadmaschine

- Kaffeestärkewahl Plus
- Crema Plus
- Anthrazit



CSA230/50

Milder und starker Kaffee oder Espresso – einfach SENSEO®

Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl Plus aus 3 Kaffeespezialitäten

Erleben Sie Ihren SENSEO® Kaffee mit Liebe zur Umwelt. Mit dem intuitiven Slider zur Auswahl der Kaffeestärke genießen Sie jetzt auf Knopfdruck drei Kaffeespezialitäten.

**Kaffeevielfalt für Ihren SENSEO® Moment**

- Kaffeestärkewahl Plus für milden und starken Kaffee oder Espresso
- Große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen
- Crema Plus für eine feine, samtige Crema-Schicht

**Mehr für Ihren Komfort**

- Die einzige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse
- Die Entkalkungsanzeige erinnert Sie daran, wann das Gerät entkalkt werden muss
- Herausnehmbare Abtropfschale für einfaches Reinigen
- Intuitiver Slider für müheloses Zubereiten Ihres Lieblingskaffees

**Entwickelt mit Liebe zur Umwelt**

- Weniger Energieverbrauch und mehr recycelte Materialien
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen
- Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Kaffeestärkewahl Plus



Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl Plus mühelos Ihren Lieblingskaffee aus. Verschieben Sie den Slider intuitiv für einen milden und starken Kaffee oder leckeren Espresso – und schon wird Ihre nächste Tasse SENSEO® zubereitet.

### Reduzierung der Umweltbelastung



Langlebigkeit, recycelte Materialien und eine automatische Abschaltung sorgen für weniger Energieverbrauch. Genießen Sie Ihren SENSEO® Moment mit Liebe zur Umwelt.

### Crema Plus Technologie




Die Crema Plus Technologie sorgt für eine besonders feine und samtige Crema-Schicht bei jeder Tasse SENSEO® Kaffee.

### Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf aus Metall



Passen Sie die Position des Auslaufs an Ihre Lieblingstasse an.

### Direktstart- und Abschaltfunktion

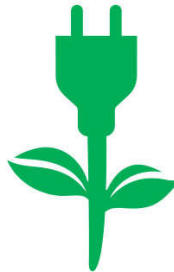

Durch die Direktstart-Funktion wird Ihr Kaffee direkt nach dem Aufheizen der Maschine zubereitet. Danach schaltet sich Ihre SENSEO® Kaffeemaschine automatisch aus, um Energie zu sparen.

### Einfache Bedienung auf Knopfdruck



Diese Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von ein oder zwei Tassen köstlichem SENSEO® Kaffee auf Knopfdruck konzipiert.

### Große Auswahl an Spezialitäten und Geschmacksrichtungen

Die große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten enthält unverwechselbare, sorgfältig ausgewogene Aromen, um sicherzustellen, dass immer etwas für Ihren Geschmack dabei ist.

### 10.000 Mal geprüft



Unsere Geräteentwicklung erfolgt nach strikten Regeln, wobei das Gerät auf die Zubereitung von 10.000 Tassen Kaffee geprüft wird, um maximale Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

### 1 oder 2 Tassen gleichzeitig



Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.

### Entkalkungsanzeige

Die Anzeige erinnert Sie an das Entkalken. Entkalken Sie das Gerät alle 3 Monate, um es frei von Kalkablagerungen zu halten und somit zu gewährleisten, dass jede Tasse maximal gefüllt wird, der Kaffee die perfekte Temperatur hat und die Haltbarkeit der Maschine optimiert wird. Verwenden Sie keinen Essig, da dieser Schäden an der SENSEO® Kaffeemaschine verursachen und den Geschmack beeinträchtigen kann.

# Daten

## Ursprungsland

- Hergestellt in: Rumänien

## Zubehör

- Inklusive: Padhalter für 1 Tasse, Padhalter für 2 Tassen

## Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 2,115 kg
- Abmessungen der Verpackung (B x T x H): 190 x 385 x 350 mm
- Produktabmessungen (B x T x H): 155 x 310 x 310 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,600 kg

## Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2
- Einfache Reinigung und Wartung: Entkalkungsanzeige, Herausnehmbare Abtropfschale
- Spülmaschinenfeste Teile: Abtropfschale, Padhalter, Wasserbehälter
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Abnehmbarer Wasserbehälter, Automatisches Abschalten, Entkalkungserinnerung, Abnehmbarer Wasserbehälter, Slider zur Kaffeestärkewahl

## Design

- Farbe: Anthrazit und Klavierlackschwarz

## Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Kabellänge: 0,8 m
- \$\$\$\$\$\$: 50 bis 60 Hz
- Brühzeit einer Tasse: 30\* s
- Kapazität Wasserbehälter: 0,9 L
- Max. Höhe der Tasse: 140 mm
- Pump pressure: 1 bar
- Brühzeit von 2 Tassen: &lt; 60 s

## Service

- 2 Jahre Garantie

## Nachhaltigkeit

- Benutzerhandbuch: 75 % recyceltes Papier, 100 % recyclingfähiges Papier
- Verpackung: &gt;&gt; 90 % recycelte Materialien, 100 % recyclingfähig
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.450 W
- Stromverbrauch Stand-by-Modus: &lt; 0,5 W
- Energiesparmodus: ja, 52 %\*\*
- Aus recyceltem Plastik hergestellt: 21 %\*\*\*



Ausstellungsdatum  
2021-08-30

Version: 1.0.3

EAN: 08 71010 39381 18

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Klassisch-mildes Rezept für eine Brühdauer von 30 Sekunden  
\*\* im Vergleich zum Vorgänger (HD6563, HD6564, HD6566)  
\*\*\* Lebensmittelkontaktmaterialien (FCM) dürfen nicht aus recyceltem Plastik hergestellt werden (EU Reg. 282/2008). Exkl. FCM sind 21 % des Plastiks aus recycelten Materialien.