



Einhell

ACCESSORY



PXC-Starter-Kit

2x 4,0Ah & Twincharger Kit

Art.-Nr.: 4512112

 

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825655766

Das Einhell 18V 2x 4,0Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change Sortiment aufzubauen. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die univ. Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Für die Benutzung von 36V (2x 18V) Geräten, höhere Power und längere ununterbrochene Arbeitszeit sorgen die zwei im Lieferumfang enthaltenen Akkus. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Das Schnellladegerät ermöglicht kurze Ladezeiten, einen optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit dank intelligentem Lademanagement.


Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Längere Arbeitszeit und mehr Power durch 2x 18V Akkus(=36V)
- Ausstattung Akku:
 - Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für
 - max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
 - Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
 - Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt,
 - geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
 - Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
 - Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
 - Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde
 - staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
 - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen
- Ausstattung Ladegerät:
 - Paralleles Laden von 2x 18V Akkus: spart Platz und sorgt für
 - schnelle, hohe Verfügbarkeit + ununterbrochenes Arbeiten
 - Kurze Ladezeiten mittels Schnellladetechnologie
 - Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
 - Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus
 - Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement
 - Aktuelle Informationen über 6-fache Zustands-LED-Anzeige
 - Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen

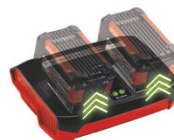

Technische Daten

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Netzanschluss Ladegerät | 220-240 V 50-60 Hz |
| - Ausgangsspannung Ladegerät | 18 V |
| - Ladezeit | 75min |
| - Spannung | 18 V |
| - Akku-Kapazität | 4000 mAh |
| - Max. Power | 900 W |
| - Anzahl Akkus | 2 STK |

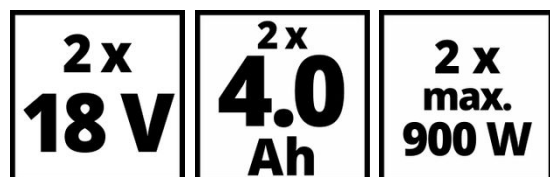

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	0.7674
- Bruttogewicht (kg)	2.2892
- Dimensions single packaging	265 x 85 x 301 mm
- Stück pro Exportkarton	6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	15.7 kg
- Maße Exportkarton	540 x 300 x 277 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	3474 7482 0