



# Einhell

# ACCESSORY



PXC-Starter-Kit

**5,2Ah & 4A Fastcharger**

**Art.-Nr.: 4512114**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825656787

Das Einhell 18V 5,2 Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change-Sortiment aufzubauen. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit + max. Lebensdauer. Der hochwertige Akku widersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Das Schnellladegerät ermöglicht kurze Ladezeiten, einen optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit dank intelligentem Lademanagement. Durch den Refresh-Modus ist die Reaktivierung tiefentladener Akkus möglich.


## Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Ausstattung Akku:
  - PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten
  - Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für
  - max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
  - Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
  - Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt,
  - geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
  - Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
  - Hoher Stoßschutz und gute Griffbarkeit durch gummiertes Gehäuse
  - Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde
  - staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
  - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen
- Ausstattung Ladegerät:
  - Noch kürzere Ladezeiten mittels 4-Ampere Schnellladetechnologie
  - Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
  - Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus
  - Aktuelle Informationen über 6-fache Zustands-LED-Anzeige
  - Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement
  - Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen



## Technische Daten

- Netzanschluss Ladegerät	200-250 V   50-60 Hz
- Ausgangsspannung Ladegerät	20 V
- Ladezeit	80min
- Spannung	18 V
- Akku-Kapazität	5200 mAh
- Max. Power	1260 W
- Anzahl Akkus	1 STK

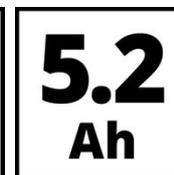

# Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	0.39
- Bruttogewicht (kg)	1.45
- Dimensions single packaging	216 x 87 x 180 mm
- Stück pro Exportkarton	9 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	15 kg
- Maße Exportkarton	435 x 240 x 275 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	8460   0   0