


DISTR-KIT UM-BASIC

Strangprofilgehäuse UM-BASIC als KIT	Press-drawn section housings UM-BASIC as KIT
Beschreibung Als KIT steht UM-BASIC für Leiterplatten mit 72 mm, 108 mm und 122 mm Breite und mit Längen von 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150mm, 180mm, 200mm und 250 mmm, einschließlich der zugehörigen Seitenelementen (Cover) zur Verfügung. Der PVC-Kunststoff ist UL-gelistet und ermöglicht Anwendungen in Bereichen mit Umgebungstemperaturen bis 50 °C. Für die Leiterplattenführung stehen 3 Ebenen zur Verfügung. In der obersten Ebene schließt die Leiterplattenfläche bündig mit dem Profil ab und kann bis zum Rand bestückt werden Optional schützen Abdeckhauben die elektronischen Komponenten.	Description As a KIT, UM-BASIC is available for circuit boards with widths of 72 mm, 108 mm and 122 mm and lengths of 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm and 250 mm, including the associated side elements (cover). The PVC plastic is UL-listed and enables applications in areas with ambient temperatures of up to 50 ° C. There are 3 levels available for guiding the circuit board. At the top level, the circuit board surface is flush with the profile and can be populated up to the edge Optional covers protect the electronic components.
Merkmale ▪ Profilgehäuse zur Montage auf Tragschiene ▪ abgestufte Längen ▪ zur Aufnahme von Leiterplatten	Features ▪ Profile housing for mounting on a DIN rail ▪ stepped lenght ▪ for holding circuit boards
Spezifikation ▪ Material PVC ▪ Brennbarkeitsklasse nach UL 94 ▪ Temperaturbereich (Betrieb) -15°C ... 50°	Specification ▪ Material PVC ▪ Flammability rating according to UL 94 V0 ▪ Temperature range (operation) -15°C ... 50°C
Lieferumfang UM-BASIC-KIT-... -7035 beinhaltet: ▪ 1 x UM-BASIC Profilgehäuse (PVC), grau 7035 ▪ 2 x Seitenelemente (PA), grau 7035 ▪ alle Teile in einer Gesamtverpackung ▪ Verpackungsmenge 1 Stück in Karton	Scope of delivery UM-BASIC-KIT-... -7035 includes: ▪ 1 x UM-BASIC profile housing (PVC), gray 7035 ▪ 2 x side elements (PA), gray 7035 ▪ all parts in one package ▪ Pack quantity 1 pc. in cardbox

DISTR-KIT UM-BASIC

Bilder

Images

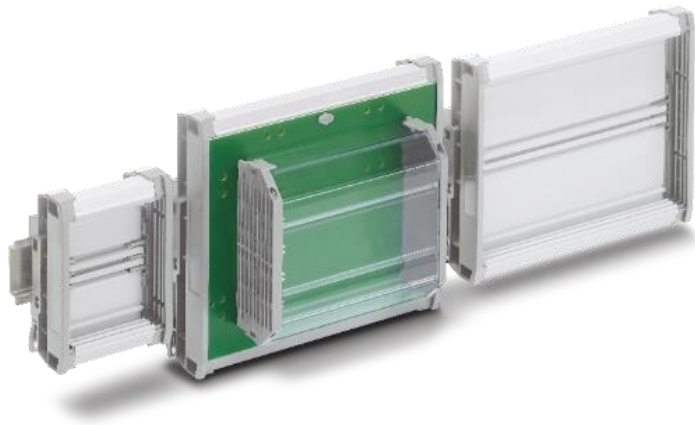

Picture:
UM-BASIC
00018351_STANDARD_PICTURE_15_SRGB

DISTR-KIT UM-BASIC

Bilder	Images
--------	--------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Art-Nr. - Bild-Nr.
Order-No.	DISTR-KIT	Order-No. - Image-No.
1300344	UM-BASIC-KIT-B72-L60-7035	1300344 - 00034509
1300345	UM-BASIC-KIT-B72-L80-7035	1300345 - 00034510
1300346	UM-BASIC-KIT-B72-L100-7035	1300346 - 00034511
1300347	UM-BASIC-KIT-B72-L120-7035	1300347 - 00034512
1300348	UM-BASIC-KIT-B72-L150-7035	1300348 - 00034513
1300349	UM-BASIC-KIT-B72-L180-7035	1300349 - 00034514
1300350	UM-BASIC-KIT-B72-L200-7035	1300350 - 00034515
1300351	UM-BASIC-KIT-B72-L250-7035	1300351 - 00034516
1300352	UM-BASIC-KIT-B108-L60-7035	1300352 - 00034544
1300353	UM-BASIC-KIT-B108-L80-7035	1300353 - 00034595
1300354	UM-BASIC-KIT-B108-L100-7035	1300354 - 00034545
1300355	UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035	1300355 - 00034546
1300356	UM-BASIC-KIT-B108-L150-7035	1300356 - 00034547
1300357	UM-BASIC-KIT-B108-L180-7035	1300357 - 00034548
1300358	UM-BASIC-KIT-B108-L200-7035	1300358 - 00034549
1300359	UM-BASIC-KIT-B108-L250-7035	1300359 - 00034550
1300360	UM-BASIC-KIT-B122-L60-7035	1300360 - 00034552
1300361	UM-BASIC-KIT-B122-L80-7035	1300361 - 00034561
1300362	UM-BASIC-KIT-B122-L100-7035	1300362 - 00034562
1300363	UM-BASIC-KIT-B122-L120-7035	1300363 - 00034563
1300364	UM-BASIC-KIT-B122-L150-7035	1300364 - 00034564
1300365	UM-BASIC-KIT-B122-L180-7035	1300365 - 00034548
1300366	UM-BASIC-KIT-B122-L200-7035	1300366 - 00034566
1300367	UM-BASIC-KIT-B122-L250-7035	1300367 - 00034567



DISTR-KIT UM-BASIC

Benennung, Art-Nr., Maße	Type, Order-No., Dimension
--------------------------	----------------------------

DISTR-KIT							
Benennung	Art-Nr.	für Leiterplatte			Maße des Strangprofilgehäuses zusammengebaut und auf Tragschiene montiert		
Type	Order-No.	for circuit board			Dimensions of the housing assembled and mounted on DIN rail		
		Breite <i>mm</i>	Länge <i>mm</i>	Fläche <i>mm²</i>	Breite <i>mm</i>	Höhe <i>mm</i>	Tiefe <i>mm</i>
		Width <i>mm</i>	Lenght <i>mm</i>	Area <i>mm²</i>	Width <i>mm</i>	Height <i>mm</i>	Depth <i>mm</i>
UM-BASIC-KIT-B72-L60-7035	1300344	72	60	2950	63,8	92,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B72-L80-7035	1300345	72	80	4300	83,8	92,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B72-L100-7035	1300346	72	100	5600	103,8	92,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B72-L120-7035	1300347	72	120	7000	123,8	92,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B72-L150-7035	1300348	72	150	9300	153,8	92,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B72-L180-7035	1300349	72	180	11050	183,8	92,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B72-L200-7035	1300350	72	200	12400	203,8	92,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B72-L250-7035	1300351	72	250	15780	253,8	92,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B108-L60-7035	1300352	108	60	4510	63,8	127,8	39,45
UM-BASIC-KIT-B108-L80-7035	1300353	108	80	6570	83,8	127,8	39,45
UM-BASIC-KIT-B108-L100-7035	1300354	108	100	8630	103,8	127,8	39,45
UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035	1300355	108	120	10690	123,8	127,8	39,45
UM-BASIC-KIT-B108-L150-7035	1300356	108	150	13780	153,8	127,8	39,45
UM-BASIC-KIT-B108-L180-7035	1300357	108	180	16870	183,8	127,8	39,45
UM-BASIC-KIT-B108-L200-7035	1300358	108	200	18930	203,8	127,8	39,45
UM-BASIC-KIT-B108-L250-7035	1300359	108	250	24800	253,8	127,8	39,45
UM-BASIC-KIT-B122-L60-7035	1300360	122	60	5140	63,8	142,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B122-L80-7035	1300361	122	80	7940	83,8	142,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B122-L100-7035	1300362	122	100	9840	103,8	142,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B122-L120-7035	1300363	122	120	12190	123,8	142,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B122-L150-7035	1300364	122	150	15720	153,8	142,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B122-L180-7035	1300365	122	180	19240	183,8	142,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B122-L200-7035	1300366	122	200	21590	203,8	142,3	39,45
UM-BASIC-KIT-B122-L250-7035	1300367	122	250	27470	253,8	142,3	39,45

DISTR-KIT UM-BASIC

Beschreibung	Description
--------------	-------------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Beschreibung	Description
Order-No.			
1300344	UM-BASIC-KIT-B72-L60-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 63,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 60 mm, Leiterplattenfläche 2950 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 63,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 72 mm, length 60 mm, PCB area 2950 mm ²
1300345	UM-BASIC-KIT-B72-L80-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 83,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 80 mm, Leiterplattenfläche 4300 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 83,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 72 mm, length 80 mm, PCB area 4300 mm ²
1300346	UM-BASIC-KIT-B72-L100-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 103,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 100 mm, Leiterplattenfläche 5600 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 103,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 72 mm, length 100 mm, PCB area 5600 mm ²
1300347	UM-BASIC-KIT-B72-L120-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 123,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 120 mm, Leiterplattenfläche 7000 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 123,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 72 mm, length 120 mm, PCB area 7000 mm ²
1300348	UM-BASIC-KIT-B72-L150-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 153,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 150 mm, Leiterplattenfläche 9300 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 153,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 72 mm, length 150 mm, PCB area 9300 mm ²
1300349	UM-BASIC-KIT-B72-L180-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 183,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 180 mm, Leiterplattenfläche 11050 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 183,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 72 mm, length 180 mm, PCB area 11050 mm ²
1300350	UM-BASIC-KIT-B72-L200-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 203,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 200 mm, Leiterplattenfläche 12400 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 203,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 72 mm, length 200 mm, PCB area 12400 mm ²
1300351	UM-BASIC-KIT-B72-L250-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 253,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 250 mm, Leiterplattenfläche 15780 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 253,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 72 mm, length 250 mm, PCB area 15780 mm ²

DISTR-KIT UM-BASIC

Beschreibung	Description
--------------	-------------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Beschreibung	Description
Order-No.			
1300352	UM-BASIC-KIT-B108-L60-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 63,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 60 mm, Leiterplattenfläche 4510 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 63,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 108 mm, length 60 mm, PCB area 4510 mm ²
1300353	UM-BASIC-KIT-B108-L80-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 83,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 80 mm, Leiterplattenfläche 6570 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 83,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 108 mm, length 80 mm, PCB area 6570 mm ²
1300354	UM-BASIC-KIT-B108-L100-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 103,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 100 mm, Leiterplattenfläche 8630 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 103,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 108 mm, length 100 mm, PCB area 8630 mm ²
1300355	UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 123,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 120 mm, Leiterplattenfläche 10690 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 123,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 108 mm, length 120 mm, PCB area 10690 mm ²
1300356	UM-BASIC-KIT-B108-L150-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 153,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 150 mm, Leiterplattenfläche 13780 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 153,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 108 mm, length 150 mm, PCB area 13780 mm ²
1300357	UM-BASIC-KIT-B108-L180-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 183,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 180 mm, Leiterplattenfläche 16870 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 183,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 108 mm, length 180 mm, PCB area 16870 mm ²
1300358	UM-BASIC-KIT-B108-L200-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 203,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 200 mm, Leiterplattenfläche 18930 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 203,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 108 mm, length 200 mm, PCB area 18930 mm ²
1300359	UM-BASIC-KIT-B108-L250-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 253,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 250 mm, Leiterplattenfläche 24800 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 253,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 108 mm, length 250 mm, PCB area 24800 mm ²

DISTR-KIT UM-BASIC

Beschreibung	Description
--------------	-------------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Beschreibung	Description
Order-No.			
1300360	UM-BASIC-KIT-B122-L60-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 63,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 60 mm, Leiterplattenfläche 5140 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 63,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 122 mm, length 60 mm, PCB area 5140 mm ²
1300361	UM-BASIC-KIT-B122-L80-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 83,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 80 mm, Leiterplattenfläche 7940 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 83,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 122 mm, length 80 mm, PCB area 7940 mm ²
1300362	UM-BASIC-KIT-B122-L100-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 103,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 100 mm, Leiterplattenfläche 9840 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 103,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 122 mm, length 100 mm, PCB area 9840 mm ²
1300363	UM-BASIC-KIT-B122-L120-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 123,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 120 mm, Leiterplattenfläche 12190 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 123,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 122 mm, length 120 mm, PCB area 12190 mm ²
1300364	UM-BASIC-KIT-B122-L150-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 153,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 150 mm, Leiterplattenfläche 15720 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 153,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 122 mm, length 150 mm, PCB area 15720 mm ²
1300365	UM-BASIC-KIT-B122-L180-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 183,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 180 mm, Leiterplattenfläche 19240 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 183,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 122 mm, length 180 mm, PCB area 19240 mm ²
1300366	UM-BASIC-KIT-B122-L200-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 203,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 200 mm, Leiterplattenfläche 21590 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 203,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 122 mm, length 200 mm, PCB area 21590 mm ²
1300367	UM-BASIC-KIT-B122-L250-7035	Strangprofilgehäuse (PVC) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 253,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), grau 7035, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 250 mm, Leiterplattenfläche 27470 mm ²	Press-drawn section housings (PVC) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 253,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), gray 7035, for printed circuit boards with width 122 mm, length 250 mm, PCB area 27470 mm ²