

Solární odpuzovač Basic 60068

Obj. č.: 253 32 63



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto odpuzovače. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití


Tento výrobek znepříjemňuje zvířatům bytí v oblasti jeho působení. Způsobuje jim tak nepohodlí, které je příměje přemístit se jinam, na nějaké klidnější místo. Trvá několik dní až týdnů, než se naplno uplatní kýžený efekt. Rušivost emitovaného zvukového signálu závisí na okolních podmínkách. Montáž výrobku je rychlá a poskytuje optimální ochranu před nechtěnými živočichy. Ultrazvukové frekvence zvířatům neublíží. Respektujte však období hnízdění ptáků. Ptáci mohou být vyrušeni emitovaným zvukem a již se nenavrátní do svých hnízd což může mít za důsledek hladovění jejich ptáčat. Přidané LED zesilují odpuzující efekt. Zvláště účinné k plašení jsou LED po setmění.

Zařízení vysílá proměnlivý ultrazvukový signál do svého okolí prostřednictvím piezoelektrického reproduktoru. Pro umocnění odpuzovacího efektu jsou přidány i blikající LED. Výrobek je napájen prostřednictvím vestavěného akumulátoru nebo 5 V napájecího zdroje.

Přístroj nepracuje na chemickém principu a neohrožuje tak životní prostředí znečištěním.

Popis a ovládací prvky

1. Solární panel
2. Reproduktor
3. LED světlo
4. Otvor pro zavěšení
5. Micro USB zdička
6. OFF poloha přepínače
7. Ultrasound poloha přepínače
8. Ultrasound + flash poloha přepínače

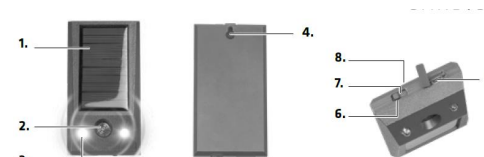

Uvedení do provozu

- Před použitím doporučujeme plně nabití vestavěný NiMH akumulátory prostřednictvím solárního panelu na místě vystaveném přímému slunečnímu záření. Akumulátory jsou obvykle lehce vybité z důvodu přepravy a skladování. Vystavte solární panel výrobku přímému slunečnímu záření po dobu alespoň 2 dnů, aby bylo zajištěno dostatečné nabití vestavěných akumulátorů.
- Solární odpuzovače jsou primárně určeny pro použití v letních měsících, kdy je dostatek slunečního záření. V ostatních ročních obdobích doporučujeme použití odpuzovačů s alternativním způsobem napájení. Alternativně lze vestavěné akumulátory dobít prostřednictvím USB nabíjecího kabelu a vhodného 5V USB napájecího zdroje.
- Chcete-li použít odpuzovač v místě bez slunečního záření, můžete použít 5 V USB napájecí zdroj jako trvalý zdroj napájení.
- Na spodní straně výrobku je funkční přepínač s těmito polohami: OFF (Vypnuto), Ultrasound (pouze ultrazvuk) a Ultrasound+Flash (Ultrazvuk s blikajícími LED). LED blikající jsou aktivní pouze po setmění.

Instalace

Na stěnu

Na zadní straně výrobku naleznete otvor pro montáž na stěnu. Za tento otvor můžete výrobek zavěsit např. na hřebík, šroub nebo skobičku. Výrobek zavěste do výšky odpovídající účelu použití, niž např. při problémem s hlodavci a výše při problému se psy nebo kočkami.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do solárního odpuzovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a ořesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace




Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Frekvenční rozsah:	20 – 36,5 kHz
Blesk	2 LED (červená a bílá)
Nabíjení	Solární panel nebo prostřednictvím USB
Napájení	Vestavěný akumulátor, 5 V USB napájecí zdroj
.....	(není součástí dodávky, prostřednictvím USB kabelu)
Ochrana	IP66
Provozní a skladovací podmínky	0 °C až 50 °C při max. 90% RH

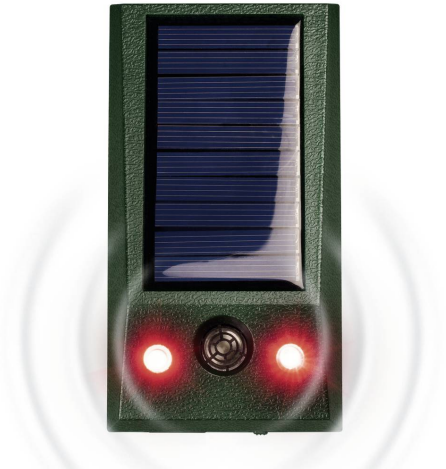

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/06/2023