



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

**Akku-Aschesauger**

**TE-AV 18/15 Li C-Solo**

**Art.-Nr.: 2351700**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825655407

Der Einhell Akku-Aschesauger TE-AV 18/15 Li C-Solo ist Mitglied der Power X-Change Familie. Das Filterreinigungssystem ermöglicht die Wiederherstellung der Saugleistung, Fein- und Aschestaub haben durch den Faltenfilter keine Chance. Durch das Umstecken des Schlauches kann die Blasfunktion genutzt werden. Der Aschesauger ist stabil dank metallverstärktem Saugschlauch und Aluminiumsaugrohr. Der große 15 l-Auffangbehälter ermöglicht ein langes Arbeiten und lässt sich durch die Schnellverschlüsse einfach entleeren. Der Aschesauger ist flexibel dank 4 Lenkrollen. Ein praktischer Tragegriff gewährt einfachen Transport, eine Schlauchaufwicklung am Kopf des Aschesaugers sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Mit Filterreinigungssystem zur Wiederherstellung der Saugleistung
- Der 15 Liter große Auffangbehälter ermöglicht ein langes Arbeiten
- Flexibel und mobil durch vier Lenkrollen
- Praktischer Tragegriff für einen einfachen Transport
- Bequeme Aufbewahrung dank der Schlauchaufwicklung am Kopf
- Stabil dank metallverstärktem Saugschlauch und Aluminiumsaugrohr
- Keine Chance für Fein- und Aschestaub durch den Faltenfilter
- Mit Blasfunktion durch Umstecken des Schlauchs auf den Luftblaus
- Einfaches Entleeren des Behälters dank Schnellverschlüssen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




## Technische Daten

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| - Max. Saugleistung       | 100 mbar |
| - Behältervolumen         | 15 L     |
| - Saugschlauchlänge       | 1.2 m    |
| - Saugschlauchdurchmesser | 36 mm    |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 3.1                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 3.93               |
| - Maße Einzelverpackung           | 320 x 316 x 320 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 3.93 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 320 x 320 x 330 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 714   1512   1764  |

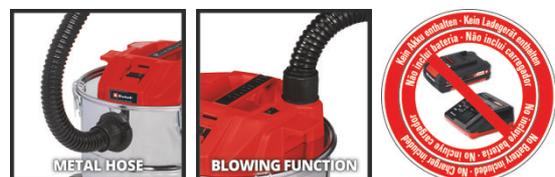

## Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory