




LogiLink®

LED-Ringlicht für Smartphones
Ø8,5 cm, Klemmhalterung, Lichtregler

Art.-Nr.: AA0150



Vlogging Kit

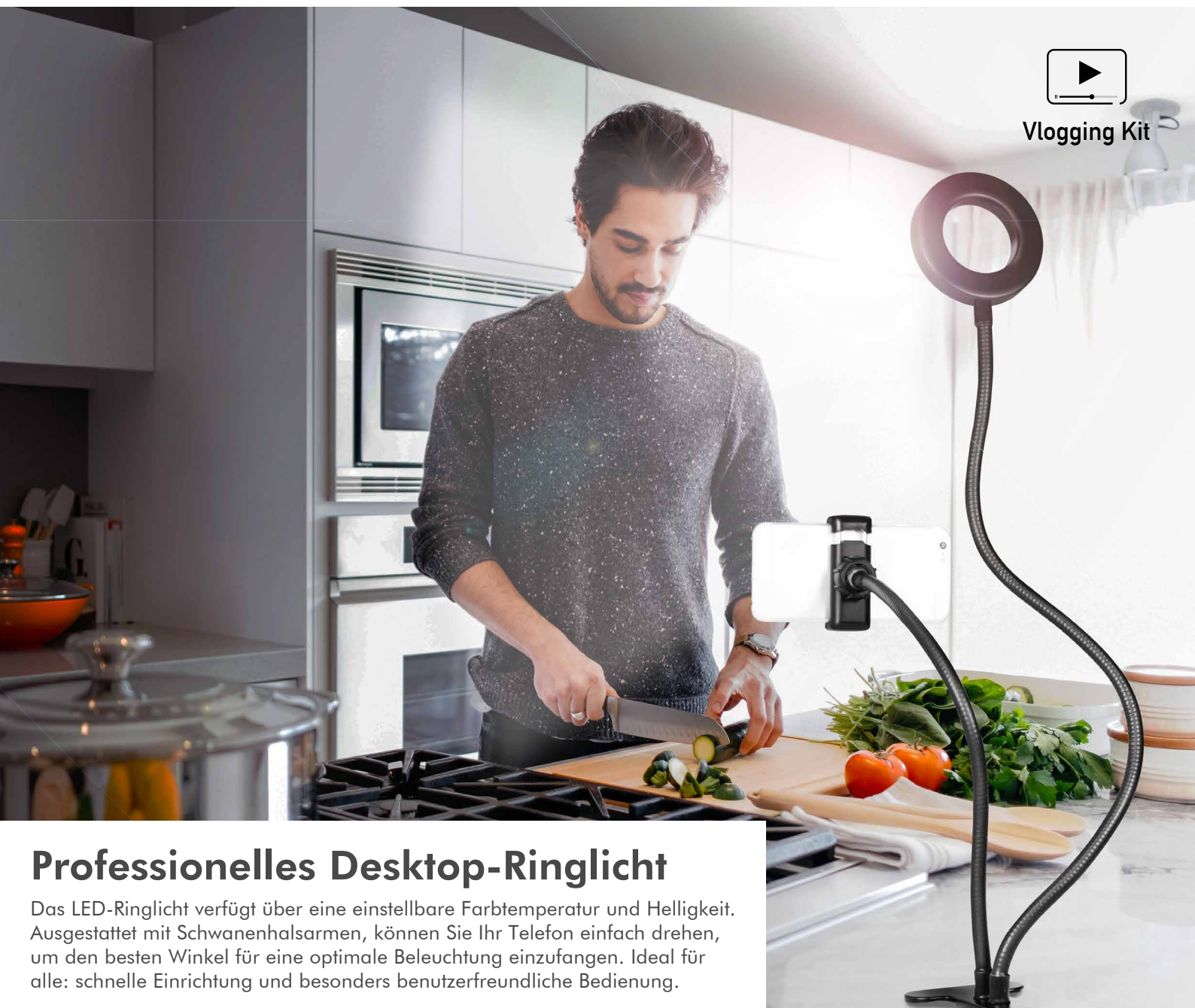

Professionelles Desktop-Ringlicht

Das LED-Ringlicht verfügt über eine einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit. Ausgestattet mit Schwanenhalsarmen, können Sie Ihr Telefon einfach drehen, um den besten Winkel für eine optimale Beleuchtung einzufangen. Ideal für alle: schnelle Einrichtung und besonders benutzerfreundliche Bedienung.



Für 4-7"
Smartphones



Einstellbare
Farbtemperatur




Helligkeits-
Regelung



Klemm-
halterung




USB-
betrieben

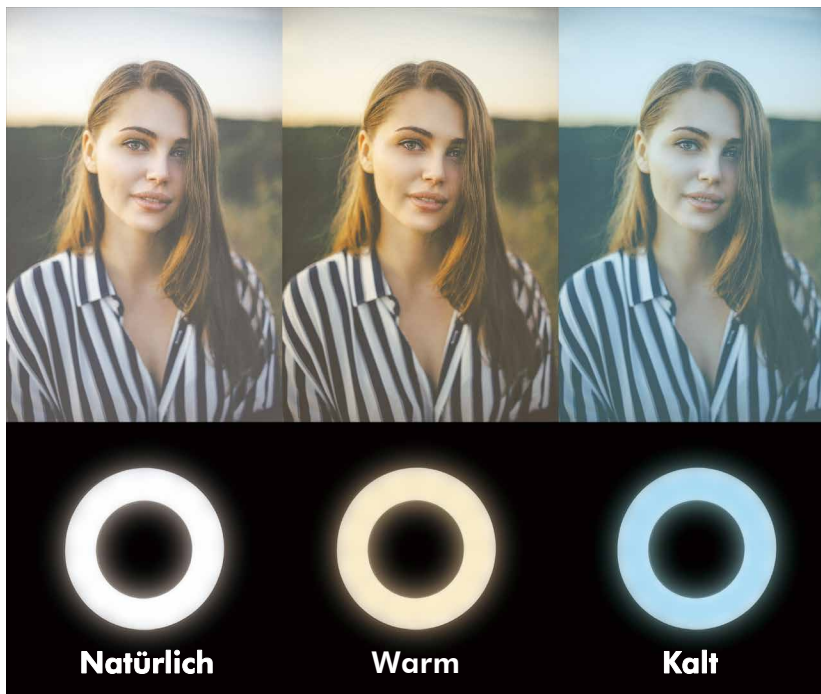

Erstellen Sie Ihr bestes Selfie

Das LED-Ringlicht besitzt einen etwas kleineren Durchmesser und verleiht jeder Aufnahme ein besonders schmeichelhaftes Licht. Mit der Lichtsteuerung können Sie ganz einfach die Helligkeit einstellen und die Farbtemperatur ändern. Das Ringlicht verwandelt einen schummrigen Raum in eine professionell aussehende Arbeitsumgebung, ohne dass Sie sich dafür anstrengen müssen.

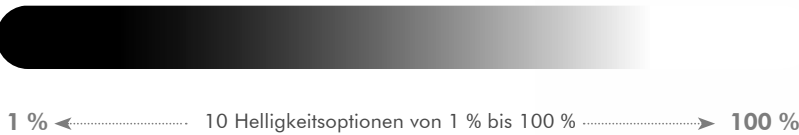

Lassen Sie Ihre Videos professionell aussehen

Das LED-Ringlicht liefert eine schattenfreie Beleuchtung, ein markantes kreisförmiges Catchlight in den Augen und ist ein hervorragendes Werkzeug bei Video- und Porträtaufnahmen. Ideal für Vlogger, Maskenbildner und Videotelefonate.


Aufnahmen aus dem besten Kamerawinkel

Mit den Schwanenhalsarmen und der um 360° drehbaren Handyhalterung können Sie die gewünschte Ausrichtung feinjustieren. So erhalten Sie den besten Winkel beim Live-Streaming oder Fotografieren.

Platzieren Sie Ihr Ringlicht überall

Das LED-Ringlicht ist mit einer Metall- und Anti-Kratz-Befestigungsklemme ausgestattet (max. Größe der Mundöffnung: 6 cm). Montieren Sie das Ringlicht einfach, wo immer Sie möchten; die Halterung stellt sicher, dass Ihr Smartphone sicher ist und Ihre Geräte nicht verkratzt.

4-7"
Smartphone

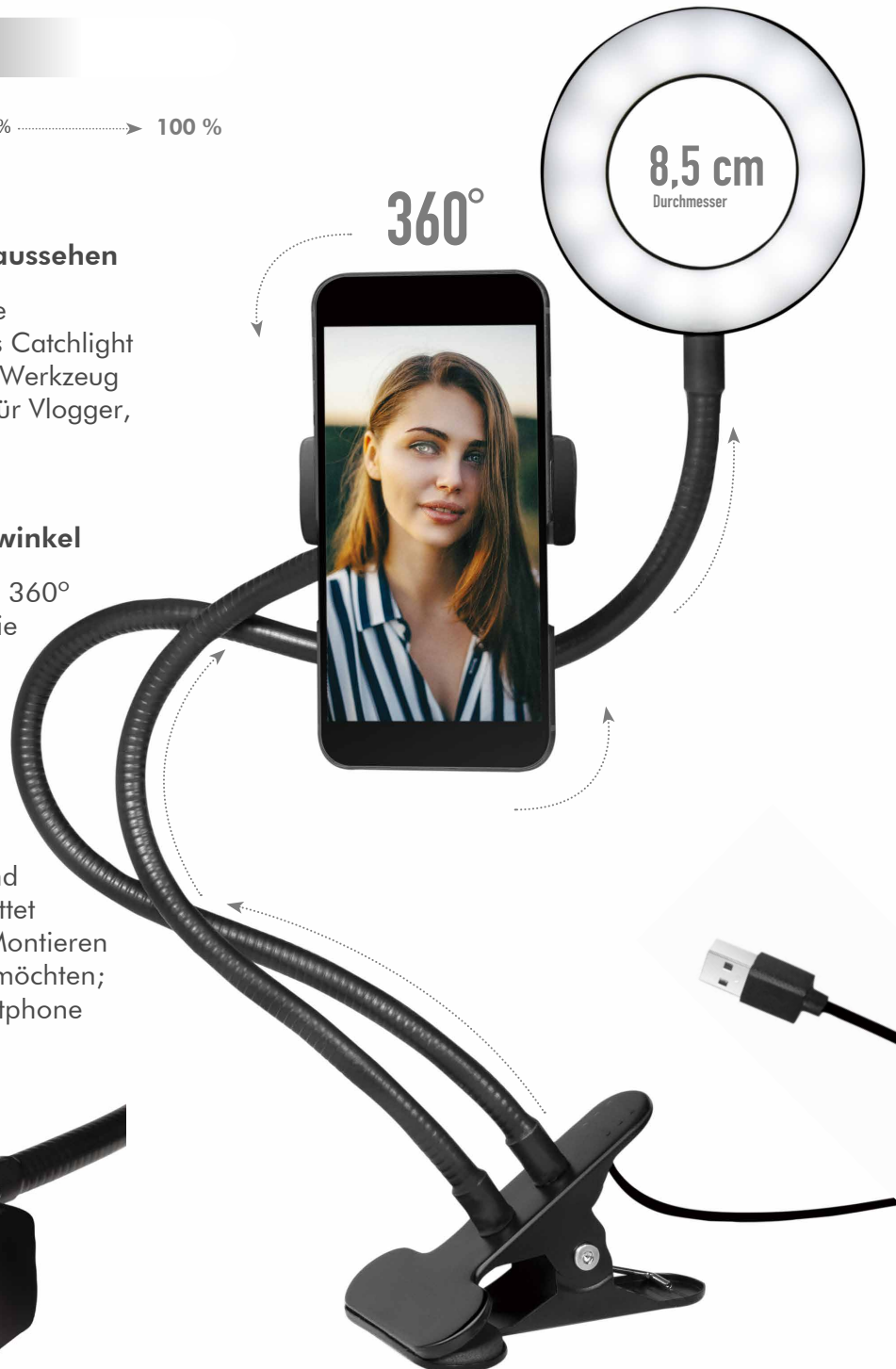




Spezifikationen:

USB-Eingang	DC 5 V/2 A 10 W max.
Ringlicht-Durchmesser	8,5 cm
Leuchtmittel	24x LEDs
Farbtemperatur	3200–6400 K
CRI (Farbwiedergabeindex)	80 RA
Maximale Lampenperlenleistung	0,5 W
Lumen gesamt	550 LM
Lichtfarbe	Warmes Licht, natürliches Licht, kühles Licht
Laufzeit	100000 Stunden
Steuerung	Ein/Aus-Schalter, Farbtemperaturschalter, Helligkeitsschalter
Material	Metall
Abmessungen	18,5x15,5x7,5 cm
Gewicht	0,55 kg
Kabellänge	1,8 m



Logilink
AA0150

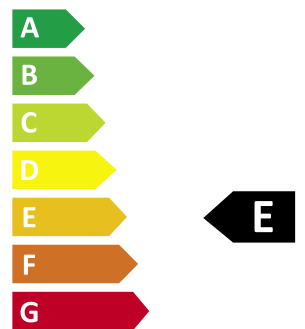

12
kWh/1000h



2019/2015

Verpackungsinhalt:

- » 1x LED-Ringlicht
- » 1x Smartphone-Halterung
- » 1x Bedienungsanleitung

Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 180x150x80 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 0,55 kg
- » Maße VPE: 420x400x330 mm
- » Menge VPE: 20 Stück
- » Gewicht VPE: 12 kg



AA0150



Made in China