



# Einhell

# CLASSIC

Tischkreissäge

**TC-TS 200**

**Art.-Nr.: 4340415**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825647266

Die Einhell Tischkreissäge TC-TS 200 ist ein perfektes Werkzeug für alle Heimwerker. Klein, kompakt und quasi überall einsetzbar. Der wartungsarme, laufruhige und doch kräftige Induktionsmotor liefert die nötige Power, wobei die neue Rohrrahmenkonstruktion mit Querstreben für die nötige Stabilität sorgt. Das nach links neigbare Sägeblatt oder auch der Winkelanschlag (+/- 60°) ermöglichen problemlos präzise Gehrungsschnitte. Sie verfügt über einen Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung und zwei Anschlaghöhen. Das Kabel lässt sich bei Nichtgebrauch auf der integrierten Kabelhalterung bequem und sicher verstauen. Dank eigens vorgesehener Halterung ist der für die Arbeitssicherheit erforderliche Schiebstock immer in Griffweite.

## Ausstattung

- Klein, kompakt und kraftvoll - Perfekt für den mobilen Einsatz!
- Rohrrahmenkonstruktion mit Querstreben für hohe Stabilität
- Wartungsarmer und laufruhiger Induktionsmotor liefert viel Kraft
- Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung für exakte Schnitte
- Das Sägeblatt kann für Winkelschnitte um 45° geneigt werden
- Mit Winkelanschlag (+/- 60°) für leicht machbare Gehrungsschnitte
- Vorrichtung am Gehäuse zum Aufwickeln des Stromkabels
- Absaugadapter passend für alle Naß-Trockensauger mit 36 mm System




## Technische Daten

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss               | 230-240 V   50 Hz      |
| - Leistung                    | 500 W                  |
| - Max. Leistung (S6   S6%)    | 800 W   15 %           |
| - Leerlaufdrehzahl            | 2950 min <sup>-1</sup> |
| - Sägeblatt                   | Ø200 x ø16 mm          |
| - Anzahl Sägezähne            | 24 STK                 |
| - Schwenkbereich Sägeblatt    | 45 °                   |
| - Max. Schnitthöhe bei 45°    | 27 mm                  |
| - Max. Schnitthöhe bei 90°    | 45 mm                  |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm                  |
| - Größe Arbeitstisch          | 505 x 373 mm           |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 11 kg              |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 13.6 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 540 x 410 x 360 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 13.6 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 540 x 410 x 360 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 336   672   784    |

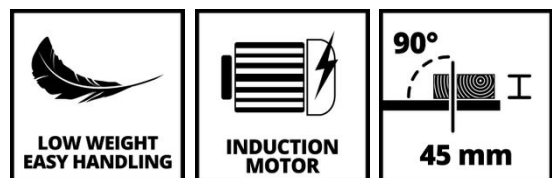

## Als Sonderzubehör erhältlich



HM-Sägeblatt 200x16x2,8mm 20Z  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4502046  
EAN-Code: 4006825453706  
Einhell Grey