


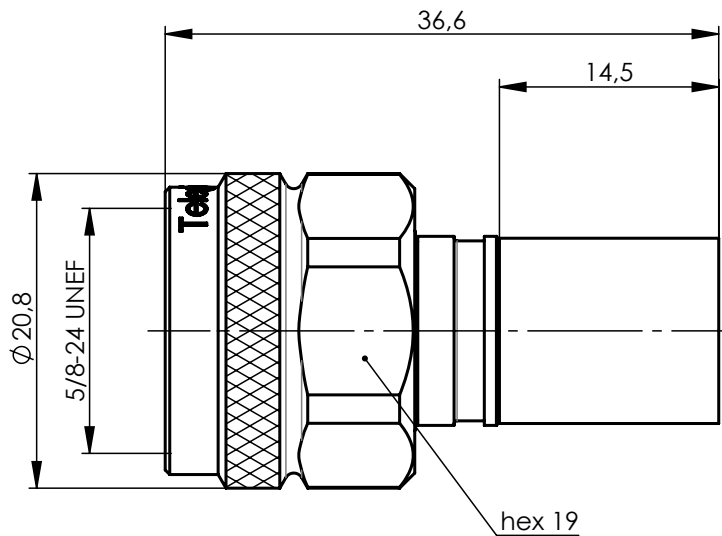

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code

Components
centre contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Environmental
RoHS compliant
operating temp.

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung

Bauteile
Innenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Umgebung
RoHS konform
Betriebstemperatur

 
Ⓐ G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 Low Loss,
7810A, 9913, 9913F, C2FCP, C2FP, CNT-400,
EC 400, HPF 400, LMR-400, MCR 400 AFB,
Speedfoam 400 HFJ, TZC 500 32, WBC-400,
WCX400

IEC 61169-16
B3426

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu SF w
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

2011/65/EU
-40°C / +85°C Ⓓ

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	21.08.2012	MA			
a	15875	26.08.2004	GE	gepr./ appr.	13.09.2012	BJ	ca./approx.		
	b	20137	30.07.2008	MA					
	c	21949	21.06.2010	GB					
d	500000001461	11.04.2024	JM						
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			 Telegärtner	
				2:1	N Plg str cr/cr G37 N Plg str cr/cr G37				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type		Materialnr./ material no.		 Maße/ dimensions: mm
				CUG	100023916				
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 27.09.2000		PDM Nr./ pdm no.	J01020A0127	Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1