



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Multifunktionswerkzeug

GE-LM 36/4in1 Li-Solo

Art.-Nr.: 3410901

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825651638

Das Einhell Akku-Multifunktionswerkzeug GE-LM 36/4in1 Li-Solo ist ein Mitglied der flexiblen Power X-Change-Reihe. Das Multifunktionswerkzeug wird mit einem kraftvollen, langlebigen Brushless Energy-Motor angetrieben. Die Messer bestehen aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl und OREGON-Qualitätsschwert und -kette. Der Ölbehälter sorgt für die automatische Kettenschmierung. Der Heckenscherenkopf ist 7-fach neigbar, die Fadenspule ist mit Tippautomatik ausgerüstet, zudem verfügt das Werkzeug über ein 3-Zahn-Messer, eine Verlängerungsstange für höhere Hecken und Äste, einen verstellbaren Zusatzhandgriff und einen Tragegurt. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Heckenscherenkopf 7-fach neigbar
- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Ölbehälter für automatische Kettenschmierung
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Hochwertiges 3-Zahn-Messer
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Verlängerungsstange für höhere Hecken und Äste
- Tragegurt
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- Schwertlänge Kettensäge 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge 10 m/s
- Schnittlänge Heckenschere 450 mm
- Zahnabstand 24 mm
- Schnitte pro Minute 2400 min⁻¹
- Messerart 3-Zahn Blatt
- Schnittbreite (Messer) 25.5 cm
- Fadenart Einzelfaden
- Schnittbreite (Spule) 33 cm
- Fadenlänge 800 cm
- Fadendurchmesser 2 mm
- Fadennachführung Tippautomatik

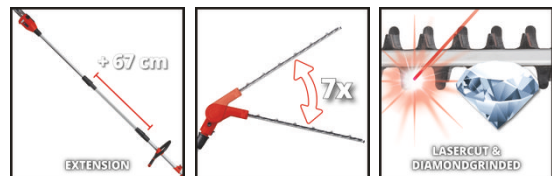

Logistische Daten

- Produktgewicht 4.5 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 11.05 kg
- Maße Einzelverpackung 325 x 165 x 1110 mm
- Stück pro Exportkarton 2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 23 kg
- Maße Exportkarton 1140 x 350 x 350 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 380 | 788 | 920

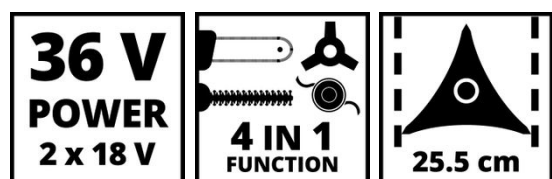

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Dickichtmesser 255
Senses-Zubehör
Art.-Nr.: 3405082
EAN-Code: 4006825632774
Einhell Accessory



Ersatzspule GE-CT 36/30 Li E
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405096
EAN-Code: 4006825632767
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory







Ersatzschwert BG-EC 620 T
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500117
EAN-Code: 4006825569100
Einhell Accessory



Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500187
EAN-Code: 4006825615463
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Laufzeit ¹ (Min.)	 Laufzeit ² (Min.)	 Schneiden ³ (Stück)	 Laufzeit ⁴ (Min.)
1.5 Ah	20	26	60	20
2.0 Ah	27	34	80	28
2.5 Ah	33	41	100	33
3.0 Ah	44	54	120	40
4.0 Ah	54	68	160	56
5.2 Ah	66	86	200	66
6.0 Ah	88	108	240	80

Testaufbau:

- 1) Spule
- 2) Messer
- 3) Weichholz - Kantholz 70x70mm - Entaster
- 4) Heckenschere