



Einhell

CLASSIC



Akku-Radio

TC-RA 18 Li BT - Solo

Art.-Nr.: 3408017

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825651492

Das Einhell Akku-Radio TC-RA 18 Li BT - Solo ist ein praktisches Mitglied der leistungsstarken Power X-Change-Familie. Das handliche und robuste Radio empfängt sowohl auf AM- als auch auf FM-Frequenz, 10 Speicherplätze stehen dafür jeweils zur Verfügung. Mittels Bluetooth kann das Akku-Radio einfach mit dem Smartphone gekoppelt werden, das zudem auf der Rückseite des Gerätes sicher verstaumt werden kann. Um das hochwertige LCD-Display mit Uhrzeit-Anzeige befinden sich die intuitiven Bedienmöglichkeiten. Die klappbare Antenne sorgt für platzsparende Lagerung und einfachen Transport mittels Tragegriff. Zudem verfügt das Radio über die Möglichkeit zur Wandbefestigung. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung


- Mitglied der Power X-Change Familie
- AM- und FM-Empfang mit je 10 Speicherplätzen
- Bluetooth zur komfortablen Verbindung von Radio und Smartphone
- Robustes und handliches Akku-Radio
- Intuitive Bedienmöglichkeiten rund um das Display
- Hochwertiges LCD-Display mit Anzeige der Uhrzeit
- Klappbare Antenne für platzsparende Lagerung
- Praktischer Tragegriff für Transport und Handling
- Möglichkeit zur einfachen Wandbefestigung
- Rückseitige Verstaumöglichkeit eines Smartphones, etc.
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Frequenz AM | 522 - 1620 kHz |
| - Frequenz FM | 87.5 - 108 MHz |
| - Senderspeicher (AM/FM) | 10 / 10 |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht | 0.7 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 0.94 kg |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 3 kg |
| - Maße Exportkarton | 345 x 215 x 255 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 5376 11072 12456 |

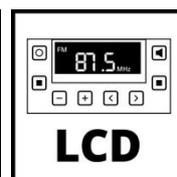

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹⁾
(h)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	12
2.0 Ah	16
2.5 Ah	20.5
3.0 Ah	24.5
4.0 Ah	32.5
5.2 Ah	42.5
6.0 Ah	49

Testaufbau:

1) -