



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Akku-Schwingschleifer

TC-OS 18/187 Li Solo

Art.-Nr.: 4460725

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825642735

Der Einhell Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li Solo ist ein leichter, handlicher Schwingschleifer aus der Power X-Change-Familie, mit allen Vorteilen der flexiblen, untereinander grenzenlos kombinierbaren Systemreihe. Der Schwingschleifer ist perfekt geeignet für das Schleifen von ebenen Flächen. Durch Micro-Klett ist ein einfacher und schneller Schleifpapierwechsel gewährleistet, aber auch Schleifpapiere ohne Kletthaftung können eingespannt werden. Komfortabel in der Handhabung ist er durch große Griffflächen mit Softgrip. Für einen saubereren Arbeitsplatz ist dieser mit einem Staubfangsack und einem Staubsaugeradapter ausgestattet. Die Lieferung erfolgt inklusive 1 x Schleifpapier. Im Lieferumfang nicht enthalten sind Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Leichter, handlicher Schwingschleifer
- Perfekt geeignet für das Schleifen von ebenen Flächen
- Einfacher und schneller Schleifpapierwechsel durch Micro-Klett
- Auch geeignet für Schleifpapiere ohne Kletthaftung
- Komfortable Handhabung dank großen Griffflächen mit Softgrip
- Staubfangsack sammelt anfallenden Schleifstaub auf
- Geeignet zum Anschluss an eine externe Staubabsaugung
- Inkl. 1 x Schleifpapier für den sofortigen Projektstart
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|---|-------------------------|
| - Schwingzahl | 24000 min ⁻¹ |
| - Schwingkreis | 2 mm |
| - Schleiffläche | 187 x 97 mm |
| - Schleifpapiergröße (Kletthaftung) | 187 x 97 mm |
| - Schleifpapiergröße (Klemmvorrichtung) | 237 x 97 mm |



Logistische Daten

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.166 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.589 |
| - Maße Einzelverpackung | 225 x 161 x 111 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 450 x 285 x 330 mm |
| - Containermengen (20"40"40"HC) | 5600 11480 13120 |

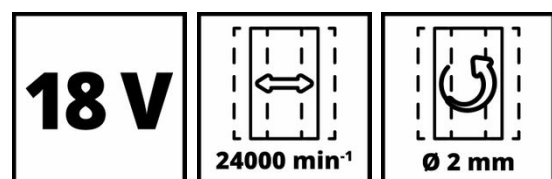

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Laufzeit (in min.)

Usage	running time	
Unit of measure	min.	
1.5 Ah PXC	25	
2.0 Ah PXC	34	
2.5 Ah PXC	42	
2.6 Ah PXC+	44	
3.0 Ah PXC	50	
3.0 Ah PXC+	50	
4.0 Ah PXC	67	
5.2 Ah PXC+	87	
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	67	
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	100	