



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Universalsäge

TP-AP 18/28 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4326310

Ident.-Nr.: 21032

EAN-Code: 4006825644951

Die Einhell Akku-Universalsäge TP-AP 18/28 Li BL - Solo ist Mitglied der flexiblen Power X-Change-Familie. Jeder Akku des Systems kann mit jedem PXC-Gerät kombiniert werden. Der bürstenlose Motor bietet mehr Power und eine längere Laufzeit, vibrationsarmes Arbeiten gewährt die Anti-Vibrations-Funktion. Die Säge verfügt über ein ergonomisches Handling dank Softgripflächen. Der drehbare Haupthandgriff sorgt für maximale Flexibilität. Der verstellbare Sägeschuh ermöglicht die optimale Sägeblattausnutzung, ein werkzeugloser Sägeblattwechsel unterstützt ein unkompliziertes Arbeiten. In der Lieferung inklusive ist ein Qualitäts-Holz-Sägeblatt von KWB. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, empfohlen wird die Batterie ab 2,5 Ah.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Drehbarer Haupthandgriff für maximale Flexibilität
- Vibrationsarmes Arbeiten dank Anti-Vibration Funktion
- Verstellbarer Sägeschuh für optimale Sägeblattausnutzung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel für die schnelle Anwendung
- Ergonomisches Handling dank Softgripflächen
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Inkl. KWB-Qualitäts Sägeblatt (Holz)




Technische Daten

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Hubzahl | 0 - 2500 min ⁻¹ |
| - Hubhöhe | 28 mm |
| - Schnitttiefe in Holz | 200 mm |
| - Schnitttiefe in Kunststoff | 20 mm |
| - Schnitttiefe in Stahl | 12 mm |
| - Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.06 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.71 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 445 x 175 x 110 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11.85 kg |
| - Maße Exportkarton | 460 x 370 x 240 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2664 5484 6656 |

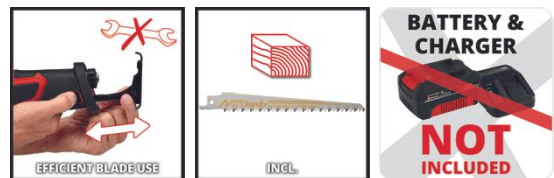

Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Sä-Sägebl. Set 3tg Ho/Met Akku
Universalsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49576105
EAN-Code: 4009315761053
KWB by Einhell



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Sägen (Stück)
1.5 Ah	170
2.0 Ah	226
2.5 Ah	332
3.0 Ah	416
4.0 Ah	556
5.2 Ah	723
6.0 Ah	834
8.0 Ah	1112

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Weichholz - rundes Weichholz