

GEBRAUCHS-ANWEISUNG

Damit Sie Vorzüge Ihrer Universal-Funksteuerung optimal nutzen können, bitten wir Sie, diese Gebrauchsanweisung genau durchzulesen und zu beachten. Die Universal-Funksteuerung bietet die Möglichkeit, einen beliebigen Garagen- oder Hoftorantrieb mit einem SOMFY-Handsender (433,42 MHz) zu bedienen.

1. Merkmale

Artikel-Nummer:	1 841 009
Frequenz:	433,42 MHz, AM
Eingangsspannung:	230 V/AC + 10 %, 50 Hz
Stand-By-Leistungsaufnahme:	< 1 W
Schaltausgang:	1-Relais, potentialfrei
Maximale Schaltleistung:	500 W/AC oder 90 W/DC
Maximale Schaltspannung:	277 V/AC oder 30 V/DC
Schutzart:	IP 44
Betriebstemperatur:	-20°C bis +70°C
Abmessung in mm (HxBxT):	80 x 80 (zzgl. 10 mm pro Befestigungslasche) x 50
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Konformität:	<input checked="" type="checkbox"/>

CE Hiermit erklärt SOMFY, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.somfy.com. Verwendbar in EU, N. **CH**

2. Anwendungsmöglichkeit

Die Ansteuerung mit der Universal-Funksteuerung erfolgt per Impuls, d.h. das Relais ist eingeschaltet, solange die Handsendertaste betätigt wird. Die Universal-Funksteuerung kann an jeden Hoftor- oder Garagentorantrieb angeschlossen werden, der über einen Bedieneingang (zum Anschließen eines Innentasters, Codetasters etc.) verfügt. **Der Ausgang ist potentialfrei – keinesfalls Fremdspannung anlegen.** Die Bedienung erfolgt mit einem SOMFY-Handsender 433,42 MHz (siehe Tabelle).

Bezeichnung	Artikel-Nummer
Handsender 4 Kanal Dunkelgrau	1 800 029
Handsender 2 Kanal Hellgrau	1 800 037
Handsender 4 Kanal farblich sortiert	1 800 035
Mini Handsender 2 Kanal	1 800 036

3. Montage



Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten! Querschnitt der Leitungen entsprechend der Belastung wählen.

Montage und Betrieb

- Zuverlässiger Betrieb ist nur bei einer sorgfältigen Montage nach dieser Anleitung gegeben.
- Die Fernsteuerung von Anlagen ist nur bei direktem Sichtkontakt zu empfehlen.
- Örtlich geltende Vorschriften beachten
- Unfallverhütungsvorschriften, VDE- und EVU-Vorschriften beachten. Auskünfte erteilen E-Werke, VDE und Berufsgenossenschaften.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen vorgenommen werden. Jegliche Veränderung hat Haftungs- und Gewährleistungsverlust zur Folge.

Montagehinweis


- Um Schäden an der Steuerung zu vermeiden
 - nur mit Gehäuse montieren
 - zur Befestigung außenliegende Laschen benutzen
 - um Gehäuseverformungen und Undichtigkeit zu verhindern, auf geradem Untergrund montieren, Schrauben nur mäßig anziehen.
 - Montage senkrecht, Leitungszuführung von unten.
 - Würgenippel sorgfältig mit einem runden Schraubendreher öffnen.

Nicht mit Messer aufschneiden!

- **Gerät ist nur für feste Verdrahtung geeignet! Leitungsverlegung an der Wand z.B. mit Kabelschellen realisieren.**

4. Programmierung

4.1 Empfängermodul

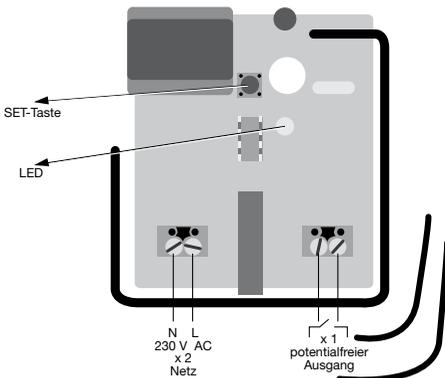

Anschluss am Bedieneingang des Garagen- oder Hoftorantriebes. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen der Gebrauchsanweisung des Antriebes.

☞ Codieren Sie Ihren SOMFY-Handsender mit Ihrem persönlichen Sicherheitscode.

Dazu:

- Handsenderdeckel abziehen
- Gewünschten Code z. B. mit einem Schraubendreher einstellen. Stellen Sie eine frei gewählte Anzahl von Schaltern zwischen 1 und 9 auf + / - oder 0.
- Handsenderdeckel schließen.

Hinweis: Somfy Security System:

Aus Sicherheitsgründen muss mindestens ein Schalter auf + oder 0 gestellt sein, damit der Handsender am Antrieb eingelernt werden kann. D.h. der Sicherheitscode “- - - - -” ist ungültig. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, **NICHT** den Code “+++++++” einzustellen. Ihr Handsender kann jetzt auf den Antrieb eingelernt werden.

Bevor Sie mit der Programmierung der Handsender anfangen, bestimmen Sie die Taste, die **unabhängig vom Handsender** immer für die gleiche Funktion verwendet wird.

Beachten Sie, dass mit dem Einlernvorgang ein evtl. vorher eingelernter Code gelöscht, bzw. überschrieben wird.

- Durch Drücken der Taste “SET” wird der Lernmodus aktiviert.
→ Die LED blinkt.
- Gewünschte Handsendertaste für ca. 3 sec drücken.
→ Die LED erlischt.
- Handsendertaste erneut für ca. 3 sec betätigen.
→ Die LED blinkt 4 sec schnell und erlischt dann.

Der Handsender ist eingelernt.

Wird innerhalb von 30 sec kein Funkcode empfangen, wird der Lernmodus verlassen. Die LED erlischt.

Nachdem Sie einen Handsender eingelernt haben, können Sie ganz einfach weitere Handsender benutzen, sobald Sie den gleichen Sicherheitscode eingestellt haben. Ein Einlernen am Empfänger ist nicht mehr erforderlich.

Beachten Sie: → Für jeden weiteren Handsender müssen Sie sicherstellen, dass: die Schalter am Handsender genauso eingestellt sind, wie am bereits eingelernten Handsender und dass die gleiche Bedientaste am Handsender verwendet wird, um das entsprechende Gerät zu steuern.

Die eingelernten Handsender werden gelöscht, indem die bisherigen im Empfänger gespeicherten Werte überschrieben werden. Dies erfolgt, indem eine neue Handsendertaste oder ein neuer Handsendercode am Empfänger eingelernt wird.

5. Gewährleistung

Wir gewähren auf ein Neugerät 2 Jahre Gewährleistung. Die Gewährleistungszeit beginnt jeweils ab Kaufdatum.

Diese Gewährleistung besteht darin, dass wir innerhalb der Gewährleistungszeit alle Mängel am Gerät, die nachweislich auf einen Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, nach Rückgabe des Gerätes an uns durch kostenlose Reparatur beseitigen. Weitere Ansprüche bestehen nicht.


Der Gewährleistungsanspruch erlischt insbesondere, wenn am Gerät Eingriffe von Personen vorgenommen wurden, die von uns hierzu nicht ermächtigt worden sind, Gebrauchsanweisung und Einbauvorschriften nicht beachtet oder das Gerät nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wurde.

Im Fall der Inanspruchnahme innerhalb der Gewährleistungszeit wenden Sie sich bitte an Tel. 01 90 / 15 15 03

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf und legen Sie ihn im Gewährleistungsfall vor.

6. Sonstiges

Was können Sie mit dem SOMFY-Handsender bedienen?

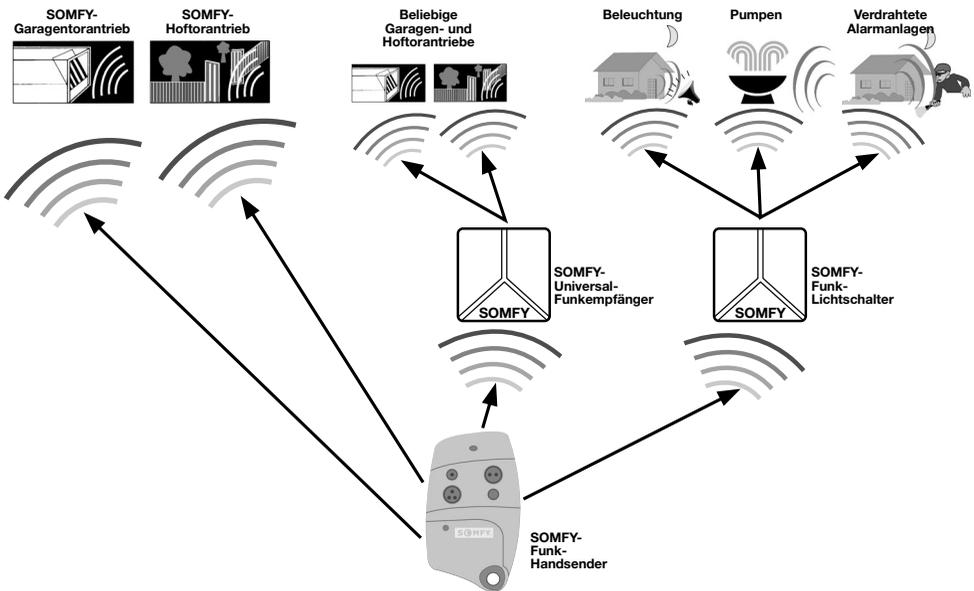

5.00557/6 12/02 © by SOMFY GmbH - Hotline: 01 90 / 15 15 03