
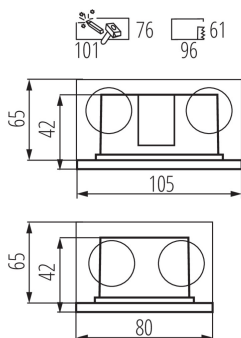


Außenleuchte/Wandeinbau

5905339336903

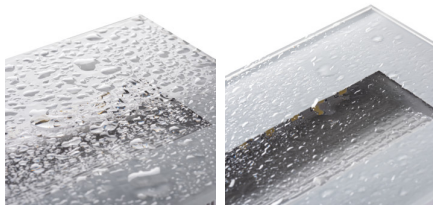

Kanlux GLASI LED ist eine Serie von Einbauleuchten. Die schlichte Form und die drei Farben des Gehäuses (schwarz, Graphit und weiß) machen die Kanlux GLASI LED-Leuchten perfekt für die Beleuchtung von Wänden, Gebäudefassaden und Treppen (sowohl in Wohnungen als auch an öffentlichen Plätzen) und verleihen ihnen einen einzigartigen Charakter.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandeinbau

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Montagedose inklusive: ja

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 105

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 42

Montagebohrung [mm]: 96x61

Tiefe [mm]: 42

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 3

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 130

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 130

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: 15000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 43

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -10 : 35

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Panel-/Rahmenmaterial: PC

Material der Schutzscheibe: Glas

IP-Klasse (Schutzart): 44

Außenleuchte/Wandeinbau



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 254

Grammatur [g]: 302

Länge der Einzelverpackung [cm]: 12.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Kartongewicht [kg]: 15.1

Kartonbreite [cm]: 26

Kartonhöhe [cm]: 40.5

Kartonlänge [cm]: 47.5

Kartonvolumen [m³]: 0.050018

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- inklusive Montagedose