
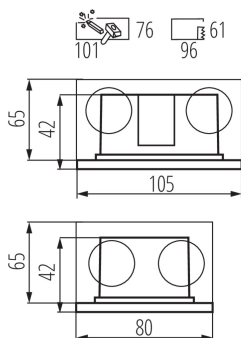


Außenleuchte/Wandeinbau

5905339336910

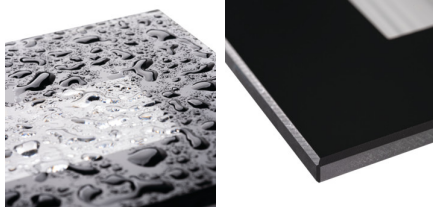

Kanlux GLASI LED ist eine Serie von Einbauleuchten. Die schlichte Form und die drei Farben des Gehäuses (schwarz, Graphit und weiß) machen die Kanlux GLASI LED-Leuchten perfekt für die Beleuchtung von Wänden, Gebäudefassaden und Treppen (sowohl in Wohnungen als auch an öffentlichen Plätzen) und verleihen ihnen einen einzigartigen Charakter.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Wandeinbau

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Montagedose inklusive:** ja

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Länge [mm]:** 105

**Breite [mm]:** 80

**Höhe (mm):** 42

**Montagebohrung [mm]:** 96x61

**Tiefe [mm]:** 42

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 3

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 130

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 235

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 30000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** 15000

**Abstrahlwinkel [°]:** 120

**Lichtausbeute (lm/W):** 43

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -10 : 35

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Panel-/Rahmenmaterial:** PC

**Material der Schutzscheibe:** Glas

**IP-Klasse (Schutzart):** 44

### Außenleuchte/Wandeinbau



#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 50  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 50  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 254  
**Grammatur [g]:** 302  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 12.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 9  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7.5  
**Kartongewicht [kg]:** 15.1  
**Kartonbreite [cm]:** 26  
**Kartonhöhe [cm]:** 40.5  
**Kartonlänge [cm]:** 47.5  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.050018

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- inklusive Montagedose