


33166 AGEO DSO-W

Einbau-Downlight

5905339331663

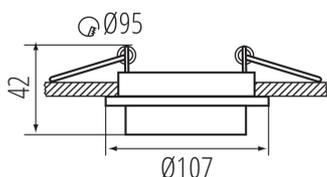

Mit dem Kanlux AGEO-Dekorringen können die Wohnräume originell eingerichtet werden. Das Leuchtmittel ist in einem verstellbaren, hervorstehenden Gehäuse, welches mittels eines Acryldiffusors für einen interessanten Lichteffect sorgt. Ein weiterer Vorzug der AGEO Leuchte ist der um 20 Grad verstellbare Winkel. Fassung und Leuchtmittel sind nicht im Set erhalten – Sie können selber bestimmen, ob Sie das Leuchtmittel mit Gx5,3 oder GU10 Fassung verwenden.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Dekorring ohne keramische Fassung: ja

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Durchmesser [mm]: 107

Montagebohrung [mm]: Ø95

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximale Leistung [W]: 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III

Leuchtmittel: MR16/PAR16

Sockel: GX5.3/GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender

Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 20

IP-Klasse (Schutzart): 20

ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

Höhe (mm): 42

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 128

Grammatur [g]: 186

Länge der Einzelverpackung [cm]: 12

33166 AGEO DSO-W

Einbau-Downlight

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12
Kartongewicht [kg]: 9.3
Kartonbreite [cm]: 28.5
Kartonhöhe [cm]: 26.5
Kartonlänge [cm]: 61.5
Kartonvolumen [m³]: 0.046448