

33752 DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Außenleuchte/Wandaufbau

5905339337528












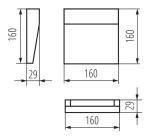



Kanlux DULI LED ist eine Serie von Fassadenanbauleuchten. Modernes und geometrisches Design in einfacher Form verleihen dieser Serie einen sehr universellen Charakter. Die matte Oberfläche in der Farbe Graphit und die beliebteste Farbtemperatur für Architekturleuchten (4000K) sind ihre weiteren Vorteile. Kanlux DULI LED werden als dekorative Akzentbeleuchtung eingesetzt, um Räume rund um das Gebäude zu beleuchten und zu dekorieren. Kanlux DULI LED-Anbauleuchten werden mit 230 V betrieben, ohne dass ein zusätzliches Netzteil erforderlich ist.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: anthrazit

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,2m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

RAL: 7016 Breite [mm]: 160 Höhe (mm): 160 Tiefe [mm]: 29

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50 Maximale Leistung [W]: 6,5

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: |

Dioden Typ: LED SMD **Lichtstrom [lm]**: 270

Lichtstrom der Leuchte Ouse [Im]: 740

Lichtstrom der Leuchte Ouse [Im]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80 Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung **Material der Schutzscheibe**: PC **Anschlussart**: Anschlusswürfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

0,75-1,5

Erstellt am: 25.02.2022, 21:02

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





33752 DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Außenleuchte/Wandaufbau



Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1 Lampenzündzeit [s]: ≤0,5 IP-Klasse (Schutzart): 54

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 20 Netto-Einzelgewicht [g]: 377

Grammatur [g]: 458.5


Länge der Einzelverpackung [cm]: 17 Breite der Einzelverpackung [cm]: 4 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 17

Kartongewicht [kg]: 9.17 Kartonbreite [cm]: 21.5 Kartonhöhe [cm]: 36 Kartonlänge [cm]: 36

Kartonvolumen [m³]: 0.027864

KANLUX S.A. (kat 33752) DULI LED 6,5W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33752) DULI LED 6,5W-NW-L-GR Lamps: 1 x DULI LED 6,5W

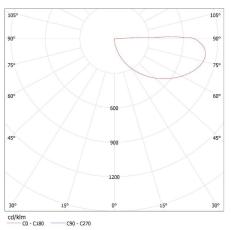

Erstellt am: 25.02.2022, 21:02

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

