


Einbau-Downlight

5905339336613



DESIGN
unique

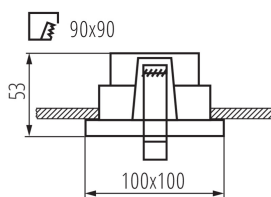

Kanlux REUL ist eine Familie von Zierringen mit einem oder zwei Lichtpunkten. Sie werden in universellem Weiß oder in kontrastierenden Schwarz-Weiß-Farben hergestellt. Die Ringe haben die Möglichkeit, den Lichtstrahl in 2 Richtungen zu verstellen. Die geometrische Form lässt sich leicht an jedes Interieur anpassen, sowohl zu Hause als auch im HoReCa-Bereich.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß / schwarz

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden

Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Dekorring ohne keramische Fassung: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Länge [mm]: 100

Breite [mm]: 100

Höhe (mm): 53

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III

Leuchtmittel: MR16/PAR16

Sockel: Gx5,3/GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Winkeleinstellung der Leuchte: in zwei Achsen

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 20/25

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 172

Grammatur [g]: 224.6

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6

Erstellt am: 25.02.2022, 16:51

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Einbau-Downlight

Kartongewicht [kg]: 11.23
Kartonbreite [cm]: 25
Kartonhöhe [cm]: 32.5
Kartonlänge [cm]: 54.5
Kartonvolumen [m³]: 0.044281