
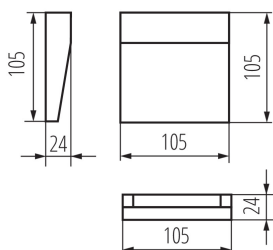


Außenleuchte/Wandaufbau

5905339337504

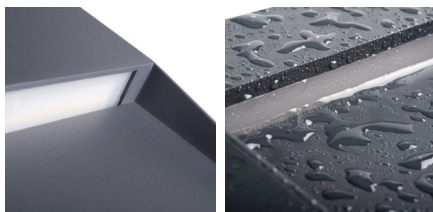

Kanlux DULI LED ist eine Serie von Fassadenanbauleuchten. Modernes und geometrisches Design in einfacher Form verleihen dieser Serie einen sehr universellen Charakter. Die matte Oberfläche in der Farbe Graphit und die beliebteste Farbtemperatur für Architekturleuchten (4000K) sind ihre weiteren Vorteile. Kanlux DULI LED werden als dekorative Akzentbeleuchtung eingesetzt, um Räume rund um das Gebäude zu beleuchten und zu dekorieren. Kanlux DULI LED-Anbauleuchten werden mit 230 V betrieben, ohne dass ein zusätzliches Netzteil erforderlich ist.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: anthrazit

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,2m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

RAL: 7016

Breite [mm]: 105

Höhe [mm]: 105

Tiefe [mm]: 24

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 4

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 100

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 470

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

Lichtausbeute (lm/W): 25

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: PC

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

Außenleuchte/Wandaufbau



0,75-1,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 54

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 223

Grammatur [g]: 268

Länge der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Kartongewicht [kg]: 5.36

Kartonbreite [cm]: 23

Kartonhöhe [cm]: 25.5

Kartonlänge [cm]: 24.5

Kartonvolumen [m³]: 0.014369

KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR
Lamps: 1 x DULI LED 4W

