


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2544310

Opiekacz do kanapek arzum AR2022



Opiekacz do kanapek arzum AR2022

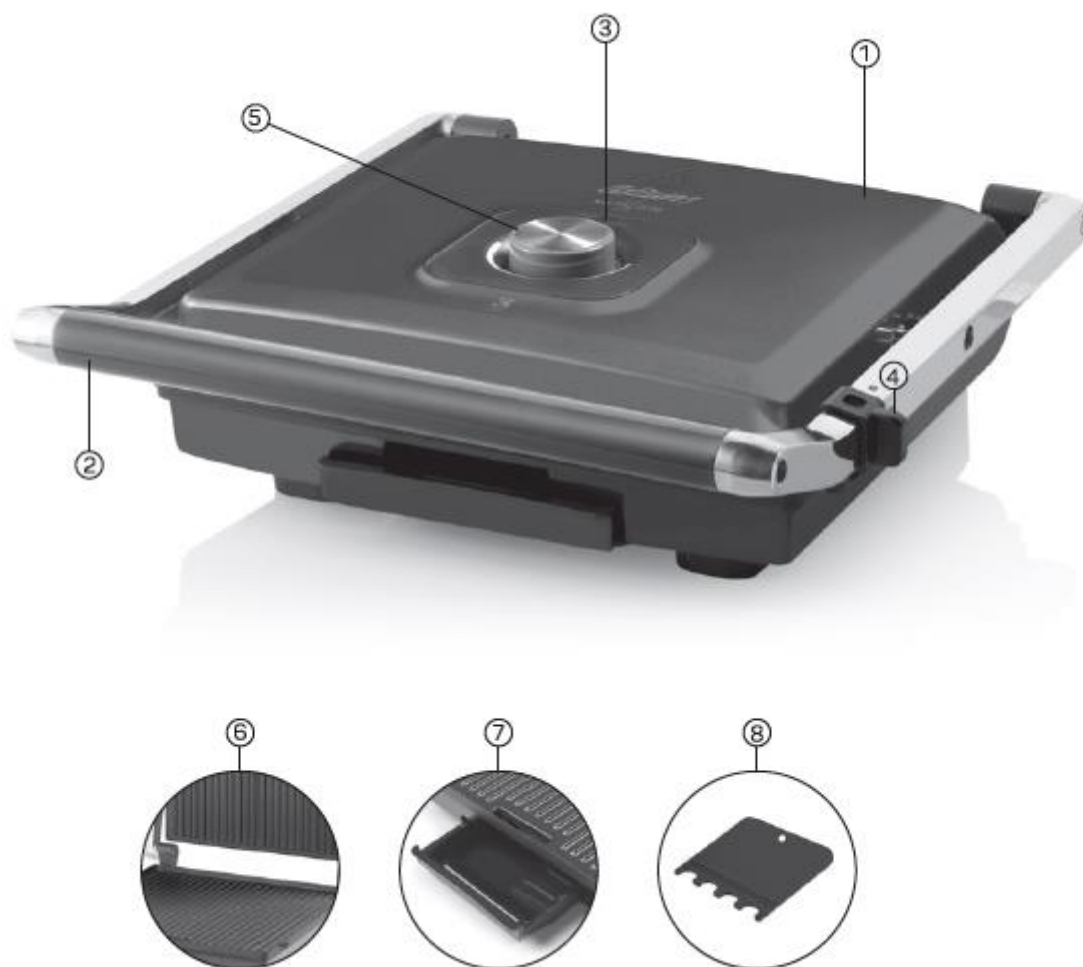

- 1 - Górny korpus obracany o 90°
- 2 – Nienagrzewający się uchwyt
- 3 – Wskaźnik temperatury i mocy: zielony kolor – gotowość. Kolor czerwony – nagrzewanie/moc
- 4 - Zatrzask bezpieczeństwa
- 5 - Regulowany przycisk temperatury
- 6 - Nieprzywierające płyty do gotowania
- 7 – taca na olej
- 8 – szpatułka

Dziękujemy za zakup opiekacza kanapek marki Arzum. Pragniemy, aby ten produkt ułatwiał Ci życie, podobnie jak inne oferowane Ci produkty Arzum.

Aby uzyskać najwyższą wydajność urządzenia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do dalszego użytku.

WAŻNE ŚRODKI OCHRONY

- Upewnij się, że napięcie wskazane na urządzeniu Arzum Metalium odpowiada napięciu sieciowemu w Twoim domu.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z jakichkolwiek niezgodności i takie awarie nie są objęte gwarancją.

- Twoje urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj na zewnątrz do celów komercyjnych lub przemysłowych.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie używaj przedłużaczy, które dostarczają niewystarczający prąd.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i poza ich zasięgiem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.

- NIGDY nie umieszczaj opiekacza do kanapek Arzum Metalium nad lub w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak piec lub piekarnik.
- Nie pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał innych urządzeń lub gorących powierzchni.
- Umieść urządzenie na płaskiej i nieruchomej powierzchni, która jest odporna na ciepło
- Po użyciu wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia; ruszać dopiero po całkowitym ostygnięciu.
- Gdy nie jest używany i przed czyszczeniem, odłącz wtyczkę z gniazdka sieciowego

- NIGDY nie zanurzaj urządzenia w wodzie w celu czyszczenia lub jakichkolwiek innych celów; nie dopuść do przedostania się wody/pary wodnej do urządzenia.
- Nie dotykaj metalowych części podczas użytkowania.
- Unikaj działań, które mogą uszkodzić przewód lub wtyczkę urządzenia. Aby odłączyć urządzenie, najpierw chwyć za wtyczkę i NIGDY nie ciągnij za przewód.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką lub po tym, jak urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład przez upadek itp. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Natychmiast skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Arzum.
- Używaj urządzenia zgodnie z zaleceniami.

SUGESTIE UŻYTKOWANIA

- Opiekacza do kanapek można używać do różnych celów, takich jak podgrzewanie i gotowanie potraw, grillowanie, robienie kanapek i opiekanie
- Dzięki przyciskowi regulacji temperatury i lampce kontrolnej urządzenie działa bezpiecznie, zapobiega przegrzaniu i utrzymuje wybraną stałą temperaturę powierzchni do gotowania, zapewniając prawidłowe gotowanie na czas.
- Wytrzyj płyty urządzenia z powłoką nieprzywierającą wilgotną ściereczką i osusz suchą
- Zalecamy lekkie naoliwienie powierzchni przed pierwszym użyciem
- Podłącz wtyczkę sieciową do gniazdka elektrycznego i ustaw przycisk regulacji temperatury na maksymalny poziom. Możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Jest to normalne i nie powtórzy się po pewnym czasie.

Uwaga:

Upewnij się, że przewód jest trzymany z dala od płyt grzewczych podczas używania.

Kontrolki rozgrzewania i gotowości

- Kontrolka rozgrzewania wskazuje, kiedy grill/opiekacz do kanapek jest włączony i nagrzewa się, a kontrolka gotowości wskazuje, że jest gotowy do użycia.



Ustawianie temperatury

- Obracaj stopnie nastawiania temperatury tak, aby były ustawione zgodnie z procesem który ma być wykonany, wystarczy, aby ustawić zakres temperatur



Korzystanie z grilla i opiekacza do kanapek:

- Podłącz wtyczkę sieciową do gniazdka elektrycznego.
- Rozgrzej urządzenie, aż zapali się lampka kontrolna (lampka temperatury / zielona lampa).
- Możesz używać urządzenia z otwartą lub zamkniętą górną pokrywą.
- Po zakończeniu gotowania odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem.

Uwaga: Upewnij się, że przewód jest dobrze trzymany z dala od płyt grzewczych podczas użytkowania.

FUNKCJE GOTOWANIA

Jako opiekacz do kanapek



- Przed użyciem podłącz wtyczkę sieciową do gniazdka elektrycznego i rozgrzej, aż zapali się kontrolka gotowości (zielona).
- Zawsze smaruj masłem zewnętrzną stronę chleba. Składniki wewnętrzne kanapki zawsze umieszczaj między nieposmarowanymi bokami chleba.
- Umieść posmarowaną masłem stronę chleba na płycie do gotowania, a następnie nałóż na chleb zalecaną ilość składników. Umieść górną kromkę chleba na składnikach stroną posmarowaną masłem do góry. Delikatnie zamknij górną płytę. System płaskich zawiasów

dostosuje się automatycznie, zapewniając, że górna płyta leży równomiernie na kanapkach, zapewniając doskonałe opiekanie za każdym razem.

- Długość czasu gotowania zależy od przypadku, składników i osobistych upodobań. Opiekacz do kanapek piecze jednocześnie z obu stron.
- Nie ma potrzeby smarowania masłem zewnętrznej strony każdego chleba, ponieważ opiekacz do kanapek ma płyty do gotowania z powłoką nieprzywierającą
- Płyty grzewcze pokryte są trwałą powłoką nieprzywierającą. Niektóre kawałki, takie jak ser, mogą się stopić i spowodować przywieranie kanapki do płyt grzewczych. Aby uwolnić kanapkę, użyj plastikowej szpatułki lub drewnianej łyżki. Nigdy nie używaj ostrych lub metalowych przedmiotów, ponieważ spowoduje to uszkodzenie nieprzywierającej powierzchni

Jako grill

- Rozgrzej urządzenie. Gdy zaświeci się lampka kontrolna (lampka temperatury / zielone światło), ostrożnie otwórz pokrywę za pomocą „chłodnego uchwytu”,



- Ostrożnie umieść żywność, która ma być przygotowana, na dolnej płycie grzejnej,
- Zamknij górną pokrywę i pozwól potrawom grillować się przez żądany czas. Kontrolka zasilania zaświeci się, wskazując, że potrawy się nagzewają.
- Możesz grillować z otwartą górną pokrywą, nie dotykając górnej powierzchni.
- Obróć i wyjmij potrawy z płyty grzejnej za pomocą drewnianej szpatułki.

- W razie potrzeby obróć żywność podczas gotowania, aby górna i dolna część żywności była oznaczona śladami grillowania.
- Po żądanym czasie jedzenie powinno być gotowe.
- Żywność należy wyjmować za pomocą plastikowych lub drewnianych przyborów, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powłoki. Nigdy nie używaj metalowych szczypiec, widelców ani noży, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie

Jako grill jednostronny

- Przed użyciem podłącz wtyczkę sieciową do gniazdka elektrycznego i rozgrzej, aż zapali się kontrolka gotowości (zielona).



- Umieścić żywność, która ma być przygotowana, na dolnej płycie
- Pociągnij górną pokrywę do pozycji pionowej i otwórz o 90°.
- Grillowanie można prowadzić przy otwartej górnej pokrywie urządzenia i nie dotykając górnej pokrywy.
- Obróć i zbierz potrawy na talerzu za pomocą drewnianej szpatułki.

Uwaga:

Kontrolki rozgrzewania (energia) i gotowości (temperatura) są sterowane termostatem i będą cyklicznie włączać się i wyłączać podczas gotowania, aby zapewnić utrzymanie prawidłowej temperatury.

Uwaga:

1- Nie dotykaj zewnętrznych powierzchni opiekacza/grilla podczas pracy. Upewnij się, że używasz uchwytu do otwierania górnej płyty grilla. Unikaj dotykania gorących powierzchni. Ten opiekacz do kanapek/grill może wytwarzać parę między płytami grilla podczas gotowania żywności i po otwarciu górnej płyty. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania potraw z grilla.

2- Usuń jedzenie za pomocą plastikowych lub drewnianych przyborów, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powłoki. Nigdy nie używaj metalowych szpiciec, widelców ani noży, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i pielęgnacji należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i pozostawić do ostygnięcia.
- Po każdym użyciu wytrzyj płyty do gotowania, aby chronić powierzchnie do gotowania pokryte materiałem nieprzywierającym.
- Po ostygnięciu płyty kuchenne można przetrzeć wilgotną ściereczką.
- Nie używaj materiałów ściernych, takich jak metalowa szczotka lub wełna stalowa, ponieważ spowoduje to zarysowanie powłoki nieprzywierającej.
- NIGDY nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką ściereczką i wytrzyj do sucha. NIGDY nie używaj twardych i ściernych środków czyszczących



- Grill i opiekacz do kanapek Arzum Metalium można przechowywać w pozycji pionowej, ponieważ górna i dolna strona zostaną zablokowane po zamknięciu zatrzasku zabezpieczającego znajdującego się po prawej stronie metalowej rączki.

Żywotność produktu 7 lat

Specyfikacja techniczna

220-240 V ~ 50 Hz

2000 W


OBSŁUGA I WYSYŁKA

- Podczas przenoszenia i transportu urządzenie musi być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniu jego części.
- Przechowywać w normalnej pozycji podczas transportu.
- Nie upuszczać produktu podczas transportu i chronić przed uderzeniami.
- Po dostarczeniu produktu awarie i uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas transportu, nie są objęte gwarancją.

Produkt jest zgodny z dyrektywami WEEE.

WEEE

Ten produkt zawiera materiały nadające się do recyklingu, które są zgodne z dyrektywami WEEE. Nie wyrzucać tego produktu razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy, aby znaleźć najbliższy punkt zbiórki.

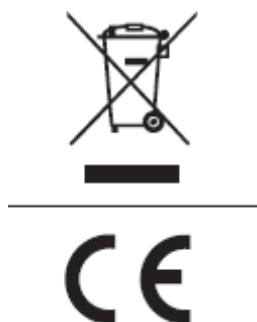

Producent:

Ningbo Kaibo Group Co., Ltd.

The Ind. Park (N) of Zhouxiang, 315324 Cixi, Ningbo, Zhejiang prov., P. R. China

Tel: 86-574-63301188 Fax : 86-574-63304888

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. JAK.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Wyprodukowano w Chinach / Menşei Çin'dir

Tel: +90 212 467 80 80 Faks: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>