

LED-Unterbauleuchten – PINOLIGHT






 
Bedienungsanleitung

MEGATRON®


 
TECHNISCHE ANGABEN

Artikelnummer	MT77222	MT77223	MT77224	MT77225
Leistung	4W	7,5W	9,5W	13W
Lichtstrom	400lm	800lm	1000lm	1400lm
Netzanschluß	220–240V~	220–240V~	220–240V~	220–240V~
Frequenz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Lichtfarbe	3.000°K/4.000°K	3.000°K/4.000°K	3.000°K/4.000°K	3.000°K/4.000°K
CRI	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
Lebensdauer	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
An/Aus	>40.000x	>40.000x	>40.000x	>40.000x
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimmbar	Nein	Nein	Nein	Nein

Lieferumfang:

Montage Clips		Schrauben und Dübel		Anschlußkabel mit Stecker 180cm	MT77229 (Eck-) Verbindungskabel 15cm
MT77222 MT77223 MT77224	MT77225	MT77222 MT77223 MT77224	MT77225	MT77222 MT77223 MT77224 MT77225	Nicht im Lieferumfang enthalten
					
2 Stück	3 Stück	2 Stück	3 Stück	1 Stück	Separat bestellbar

HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! 
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen die Leuchte abkühlen.
- Sollte das externe, flexible Kabel beschädigt sein, darf die Leuchte nicht mehr betrieben werden. Prüfung und Austausch sollte von einem lizenzierten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Der minimale Sicherheitsabstand zum beleuchteten Objekt beträgt 0,1m. 
- Die Leuchte ist nicht dimmbar. Nicht geeignet für den Einsatz in Dimmeranlagen!
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung der Leuchte oder in Verbindung mit falschen Komponenten zurückzuführen sind.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Wichtiger Warnhinweis beim Bohren in Wänden: vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

ACHTUNG:

- Sofortiger Neustart möglich.
- Nur für den trockenen Innenbereich geeignet
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C und +40°C.

LED-Unterbauleuchten – PINOLIGHT

Bedienungsanleitung



INSTALLATION:

1. Montagehinweise:

- Diese Leuchte entspricht der Schutzklasse II und ist nur für den Anschluß an 220-240V, 50/60Hz zugelassen.
- Es muss ein Abstand von mind. 60 cm zu Wasseranschlüssen oder zur Spüle eingehalten werden.
- Montieren Sie die Leuchte nicht über der Kochstelle.
- Wasserdampf, Tropfwasser und andere Flüssigkeiten dürfen nicht an die Leuchte gelangen.

2. Montage:

1.

AUS

2.

Bestimmen Sie den Montageort der Leuchte und markieren Sie die Befestigungspunkte bevor Sie mit der Installation beginnen. Beachten Sie dabei die Länge der Zuleitung (6cm).

2.

Schrauben Sie die mitgelieferten Montage-Clips an die markierten Stellen.

3.

Fixieren Sie die Zuleitung und setzen Sie die Leuchte in die Montage Clips ein. Schließen Sie die Leuchte mit der Zuleitung an eine Steckdose an.

4.


Wenn Sie mehrere Leuchten miteinander verbinden, sind diese individuell schaltbar.

5.

AN

3. Erweiterungsmöglichkeiten:

Die Leuchten können linear oder durch den Eckverbinder (A) erweitert werden. Um die Leuchten zu erweitern müssen Sie den Blindstopfen (B) am Anschluß entfernen.

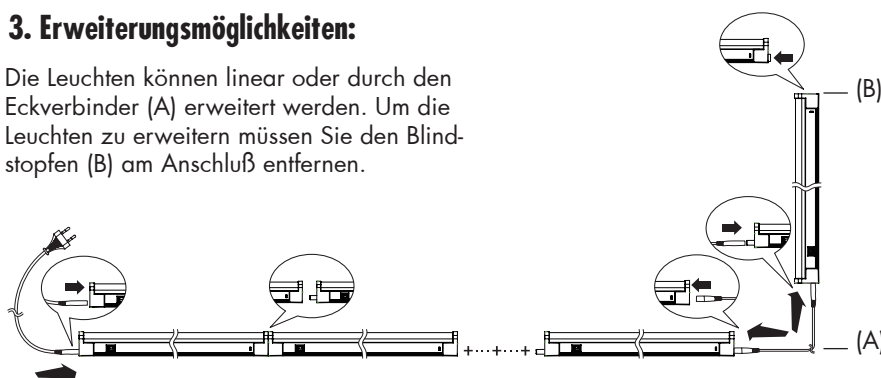

Artikelnummer	Watt (W)	Länge (mm)	Leuchten (Stück)
MT77222	4	313	Max. 60
MT77223	7,5	573	Max. 35
MT77224	9,5	873	Max. 22
MT77225	13	1173	Max. 17

Die korrekte Entsorgung des Produkts:

MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

