



# LED-Unterbauleuchten – PINOLIGHT

## Bedienungsanleitung



### INSTALLATION:

#### 1. Montagehinweise:

- Diese Leuchte entspricht der Schutzklasse II und ist nur für den Anschluß an 220-240V, 50/60Hz zugelassen.
- Es muss ein Abstand von mind. 60 cm zu Wasseranschlüssen oder zur Spüle eingehalten werden.
- Montieren Sie die Leuchte nicht über der Kochstelle.
- Wasserdampf, Tropfwasser und andere Flüssigkeiten dürfen nicht an die Leuchte gelangen.

#### 2. Montage:

**1.**

**AUS**

**2.**

Bestimmen Sie den Montageort der Leuchte und markieren Sie die Befestigungspunkte bevor Sie mit der Installation beginnen. Beachten Sie dabei die Länge der Zuleitung (6cm).

**2.**

Schrauben Sie die mitgelieferten Montage-Clips an die markierten Stellen.

**3.**

Fixieren Sie die Zuleitung und setzen Sie die Leuchte in die Montage Clips ein. Schließen Sie die Leuchte mit der Zuleitung an eine Steckdose an.

**4.**


Wenn Sie mehrere Leuchten miteinander verbinden, sind diese individuell schaltbar.

**5.**

**AUS**

#### 3. Erweiterungsmöglichkeiten:

Die Leuchten können linear oder durch den Eckverbinder (A) erweitert werden. Um die Leuchten zu erweitern müssen Sie den Blindstopfen (B) am Anschluß entfernen.

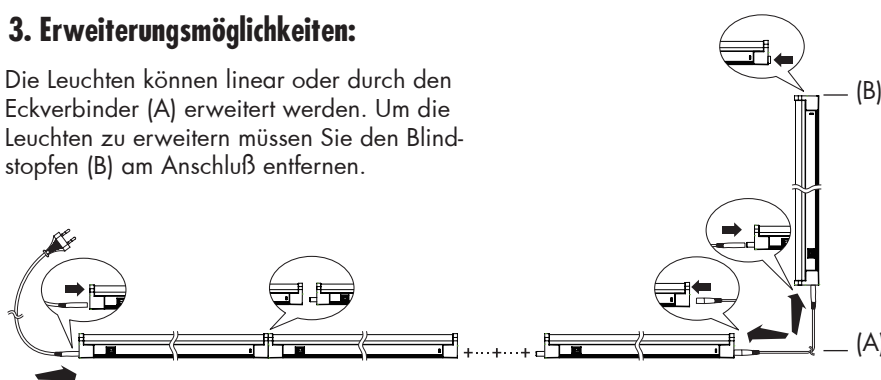

Artikelnummer	Watt (W)	Länge (mm)	Leuchten (Stück)
MT77222	4	313	Max. 60
MT77223	7,5	573	Max. 35
MT77224	9,5	873	Max. 22
MT77225	13	1173	Max. 17

#### Die korrekte Entsorgung des Produkts:

MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

