


## LED integriert – PINOLIGHT



1

Klemmen frei verschiebbar

Schalter für An/Aus und Lichtfarbe

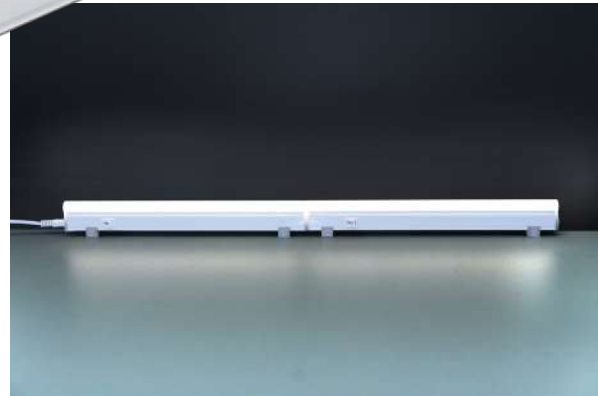

IP20



+40°C  
-20°C



2

150 mm Verbindungskabel (MT77229)



Durchgängige Ausleuchtung ohne Schatten



PINOLIGHT mit Steckverbindung

- Lichtstarke Unterbauleuchten mit integrierten LED.
- Color Select, zwei Lichtfarben 3000K und 4000K.
- Bis zu 20 Meter Länge kombinierbar.
- Keine Abschattung durch transparente Übergänge.
- Inklusive EIN-/AUS-Schalter.
- Anschlussfertig an 230V inkl. Anschlusskabel (1,8 m), Stecker und Montagematerial.



Neues Modell mit Color Select

Art.-Nr.	Farbe	W	lm	⌚ Stunden	A	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)	📷	
<b>PINOLIGHT</b>									
MT77222	Weiß	4	400	25.000	140°	3000/4000 (Ra80)	313 x 30 x 22	1	
MT77223	Weiß	7,5	800	25.000	140°	3000/4000 (Ra80)	573 x 30 x 22	1	
MT77224	Weiß	9,5	1000	25.000	140°	3000/4000 (Ra80)	873 x 30 x 22	1	
MT77225	Weiß	13	1400	25.000	140°	3000/4000 (Ra80)	1173 x 30 x 22	1	
MT77229	150 mm Verbindungskabel für PINOLIGHT separat erhältlich								2

### Praxistipp

## Indirekte Beleuchtung mit dem PINOLIGHT LED-System

Die PINOLIGHT Unterbauleuchten eignen sich sehr gut für die indirekte Beleuchtung sowie für enge und schlecht zugängliche Einbausituationen, beispielsweise für Nischen an Dachschrägen. Durch das schmale Profil (Breite 2,2 cm x Höhe 3 cm) und die praktischen Montageclips können die Leuchten fast überall installiert werden. Die Leuchten haben Längen von 31,3 cm bis 117,3 cm und werden mit einer integrierten Steckverbindung zusammengefügt (bis zu 20 Meter Gesamtlänge). Durch den transparenten Kunststoff treten an den Übergängen nahezu keine Abschattungen auf. Für Ecken oder zur Überleitung an Sparren verwendet man das 150 mm lange Verbindungskabel (Zubehör). Jede Leuchte kann mittels Kippschalter einzeln zu- oder abgeschaltet werden.