

# LED STRIP BASIC 60

- Einfache Montage durch rückseitiges Klebeband
- Teilbar mittels Schere an Markierung



## LICHTTECHNISCHE DATEN

	51541128	51541133	51541134
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	weiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom je Meter	630 lm/m	650 lm/m	700 lm/m
Effizienz	90 lm/W	93 lm/W	100 lm/W
Energieeffizienzklasse	A+		
Typ. Farbwiedergabeindex	>80		
LED Abstrahlwinkel	120 °		
Lebensdauer L70	30000 h		


## ELEKTRISCHE DATEN

	51541128	51541133	51541134
Betriebsspannung	12 V DC		
Typ. Betriebsstrom	2,9 A		
Typ. Leistung	35 W		
Typ. Leistung je Meter	7 W/m		

## MECHANISCHE DATEN

	51541128	51541133	51541134
Länge Streifen	5000 mm		
Breite Streifen	10 mm		
Höhe Streifen	2 mm		
Anzahl LED pro Cut	3		
Anzahl Cuts	100		
Länge pro Cut	50 mm		
Schutzart	IP 00		

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

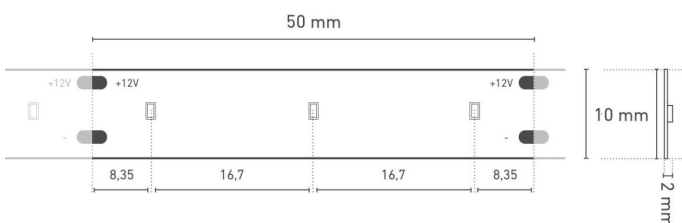

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.