

LED STRIP BASIC 70

- Einfache Montage durch rückseitiges Klebeband
- Teilbar mittels Schere an Markierung



LICHTTECHNISCHE DATEN

	51541228	51541233	51541234
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	weiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom je Meter	630 lm/m	650 lm/m	700 lm/m
Effizienz	105 lm/W	108 lm/W	117 lm/W
Energieeffizienzklasse	A+		
Typ. Farbwiedergabeindex	>80		
LED Abstrahlwinkel	120 °		
Lebensdauer L70	30000 h		


ELEKTRISCHE DATEN

	51541228	51541233	51541234
Betriebsspannung	24 V DC		
Typ. Betriebsstrom	1250 mA		
Typ. Leistung	30 W		
Typ. Leistung je Meter	6 W/m		

MECHANISCHE DATEN

	51541228	51541233	51541234
Länge Streifen	5000 mm		
Breite Streifen	8 mm		
Höhe Streifen	2 mm		
Anzahl LED pro Cut	7		
Anzahl Cuts	50		
Länge pro Cut	100 mm		
Schutzart	IP 00		

TECHNISCHE ZEICHNUNG

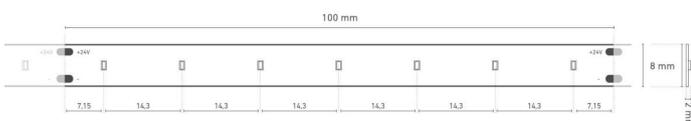

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.