

LED STRIP BASIC Tunable White

- Einfache Montage durch rückseitiges Klebeband
- Teilbar mittels Schere an Markierung
- Großer Farbbereich wählbar
- Ideal zur Realisierung von HCL Projekten



LICHTTECHNISCHE DATEN

	51541330
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700-6000 K
Typ. Lichtstrom je Meter	1385 lm/m
Effizienz	144 lm/W
Energieeffizienzklasse	A++
Typ. Farbwiedergabeindex	>90
LED Abstrahlwinkel	120 °
Lebensdauer L70	30000 h


ELEKTRISCHE DATEN

	51541330
Betriebsspannung	24 V DC
Typ. Betriebsstrom	2 A
Typ. Leistung	48 W
Typ. Leistung je Meter	9,6 W/m

MECHANISCHE DATEN

	51541330
Länge Streifen	5000 mm
Breite Streifen	10 mm
Höhe Streifen	2 mm
Anzahl LED pro Cut	14
Anzahl Cuts	100
Länge pro Cut	50 mm
Schutzart	IP 00

TECHNISCHE ZEICHNUNG

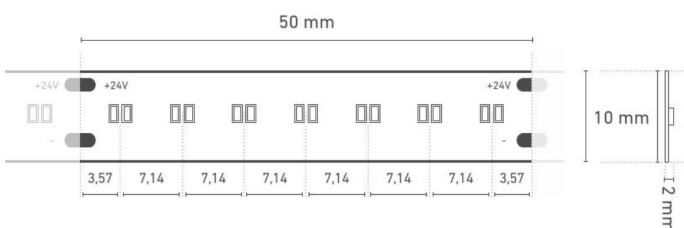

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.