


LED STRIP BASIC RGB

- Einfache Montage durch rückseitiges Klebeband
- Teilbar mittels Schere an Markierung

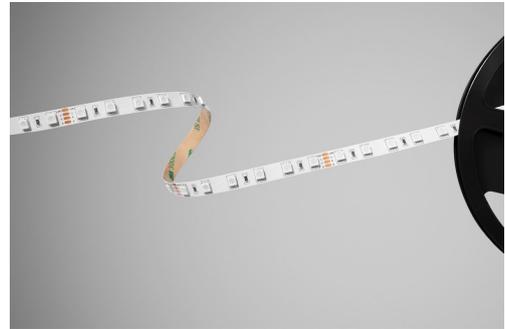

LICHTTECHNISCHE DATEN

	51541331
Lichtfarbe	RGB
Typ. Lichtstrom je Meter	360 lm/m
Effizienz	25 lm/W
Energieeffizienzklasse	B
LED Abstrahlwinkel	120 °
Lebensdauer L70	30000 h


ELEKTRISCHE DATEN

	51541331
Betriebsspannung	24 V DC
Typ. Betriebsstrom	3 A
Typ. Leistung	72 W
Typ. Leistung je Meter	14,4 W/m

MECHANISCHE DATEN

	51541331
Länge Streifen	5000 mm
Breite Streifen	10 mm
Höhe Streifen	3 mm
Anzahl LED pro Cut	6
Anzahl Cuts	50
Länge pro Cut	100 mm
Schutzart	IP 00

TECHNISCHE ZEICHNUNG

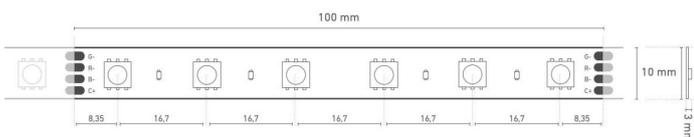

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.