

# LED STRIP BASIC 80

- Einfache Montage durch rückseitiges Klebeband
- Teilbar mittels Schere an Markierung



## LICHTTECHNISCHE DATEN

	51541328	51541333	51541334
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	weiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom je Meter	1512 lm/m		1590 lm/m
Effizienz	105 lm/W		110 lm/W
Energieeffizienzklasse	A+		
Typ. Farbwiedergabeindex	>90		
LED Abstrahlwinkel	120 °		
Lebensdauer L70	30000 h		


## ELEKTRISCHE DATEN

	51541328	51541333	51541334
Betriebsspannung	24 V DC		
Typ. Betriebsstrom	3 A		
Typ. Leistung	72 W		
Typ. Leistung je Meter	14,4 W/m		

## MECHANISCHE DATEN

	51541328	51541333	51541334
Länge Streifen	5000 mm		
Breite Streifen	10 mm		
Höhe Streifen	2 mm		
Anzahl LED pro Cut	8		
Anzahl Cuts	50		
Länge pro Cut	100 mm		
Schutzart	IP 00		

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

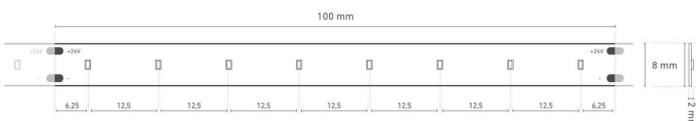

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.