

# LED STRIP BASIC TOP VIEW 4 mm 140 IP67

- Flexibler, selbstklebender LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte
- Ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen)
- Hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen Farbwiedergabeindex > 90 (CRI>90)



## LICHTTECHNISCHE DATEN

|        |          |        |      |            |
|--------|----------|--------|------|------------|
| 24 VDC | 19,2 W/m | 140 mm | 120° | 500 cm max |
|--------|----------|--------|------|------------|

|                                  | 51540528   | 51540533   | 51540534   |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Typ. Farbtemperatur ±15%         | 2700 K     | 3000 K     | 4000 K     |
| Lichtfarbe                       | warmweiß   | weiß       | kaltweiß   |
| Typ. Lichtstrom je Meter         | 1570 lm/m  | 1630 lm/m  | 1710 lm/m  |
| Effizienz                        | 82 lm/W    | 85 lm/W    | 89 lm/W    |
| Artikelnummer Lichtquelle(n)     | LQ51540528 | LQ51540533 | LQ51540534 |
| EEK der verbauten Lichtquelle(n) | F          |            |            |
| Typ. Farbwiedergabeindex         | 90         |            |            |
| LED Abstrahlwinkel               | 120 °      |            |            |
| Lebensdauer L70                  | 30000 h    |            |            |

## ELEKTRISCHE DATEN

|                        | 51540528 | 51540533 | 51540534 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Betriebsspannung       | 24 V DC  |          |          |
| Typ. Betriebsstrom     | 4 A      |          |          |
| Typ. Leistung          | 96 W     |          |          |
| Typ. Leistung je Meter | 19,2 W/m |          |          |


## MECHANISCHE DATEN

|                    | 51540528 | 51540533 | 51540534 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Länge Streifen     | 5000 mm  |          |          |
| Breite Streifen    | 12 mm    |          |          |
| Höhe Streifen      | 4 mm     |          |          |
| Anzahl LED pro Cut | 7        |          |          |
| Anzahl Cuts        | 100      |          |          |
| Länge pro Cut      | 50 mm    |          |          |
| Schutzart          | IP 67    |          |          |

## SONSTIGE DATEN

|                                     | 51540528 | 51540533 | 51540534 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Max. betreibbare Länge <sup>1</sup> | 5000 mm  |          |          |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

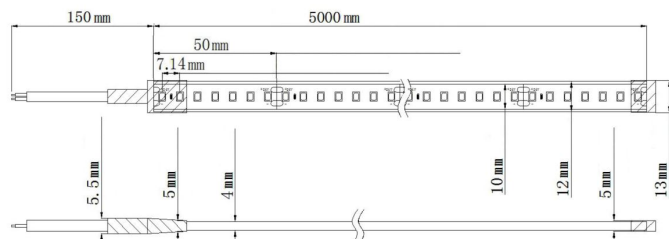

## ZUBEHÖR

| <b>51540501</b>     |   |
|---------------------|---|
| <b>Beschreibung</b> | Montageset BASIC TOP VIEW 4 mm, 10 Silikonhalter, 20 Schrauben, 5 Einspeisekappen, 5 Endkappen für das einfache Anbringen und Konfektionieren des BASIC TOP VIEW 4 mm |
| <b>Bemerkungen</b>  | Schrauben 1,7 x 8 mm  |

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.