

LED STRIP BASIC SIDE VIEW 11 mm 140 IP66

- Flexibler LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte
- Ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen)
- Hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen Farbwiedergabeindex > 90 (CRI>90)



LICHTTECHNISCHE DATEN



	51540628	51540633	51540634
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	weiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom je Meter	317 lm/m	360 lm/m	400 lm/m
Effizienz	22 lm/W	25 lm/W	28 lm/W
Artikelnummer Lichtquelle(n)	LQ51540628	LQ51540633	LQ51540634
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F		
Typ. Farbwiedergabeindex	90		
LED Abstrahlwinkel	120 °		
Lebensdauer L70	30000 h		

ELEKTRISCHE DATEN

	51540628	51540633	51540634
Betriebsspannung	24 V DC		
Typ. Betriebsstrom	3 A		
Typ. Leistung	72 W		
Typ. Leistung je Meter	14,4 W/m		


MECHANISCHE DATEN

	51540628	51540633	51540634
Länge Streifen	5000 mm		
Breite Streifen	11 mm		
Höhe Streifen	6,5 mm		
Anzahl LED pro Cut	7		
Anzahl Cuts	100		
Länge pro Cut	50 mm		
Schutzart	IP 66		

SONSTIGE DATEN

	51540628	51540633	51540634
Max. betreibbare Länge ¹	5000 mm		

TECHNISCHE ZEICHNUNG

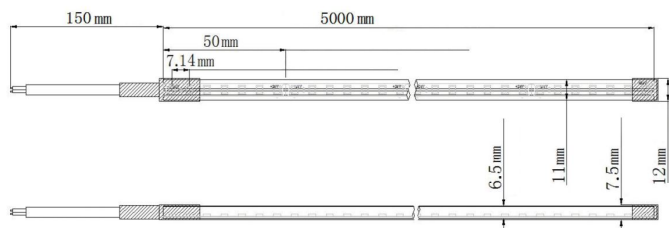

ZUBEHÖR

	51540601
Beschreibung	Montageset BASIC SIDE VIEW 11 mm, 20 Halteklammern/Schrauben, 5 Einspeisekappen, 5 Endkappen für das einfache Anbringen und Konfektionieren des BASIC VIEW 11 mm
Bemerkungen	Halteklammern aus Edelstahl Schrauben 3 x 8 mm

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.