 


LED STRIP BASIC SIDE VIEW 8 mm 140 IP66

- Flexibler LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte
- Ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen)
- Hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen Farbwiedergabeindex > 90 (CRI>90)



LICHTTECHNISCHE DATEN



	51540728	51540733	51540734
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	weiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom je Meter	190 lm/m	210 lm/m	240 lm/m
Effizienz	20 lm/W	22 lm/W	25 lm/W
Typ. Farbwiedergabeindex	90		
LED Abstrahlwinkel	120 °		
Lebensdauer L70	30000 h		

ELEKTRISCHE DATEN

	51540728	51540733	51540734
Betriebsspannung	24 V DC		
Typ. Betriebsstrom	2 A		
Typ. Leistung	48 W		
Typ. Leistung je Meter	9,6 W/m		


MECHANISCHE DATEN

	51540728	51540733	51540734
Länge Streifen	5000 mm		
Breite Streifen	8 mm		
Höhe Streifen	4 mm		
Anzahl LED pro Cut	7		
Anzahl Cuts	100		
Länge pro Cut	50 mm		
Schutzart	IP 66		

SONSTIGE DATEN

	51540728	51540733	51540734
Max. betreibbare Länge ¹	5000 mm		

TECHNISCHE ZEICHNUNG

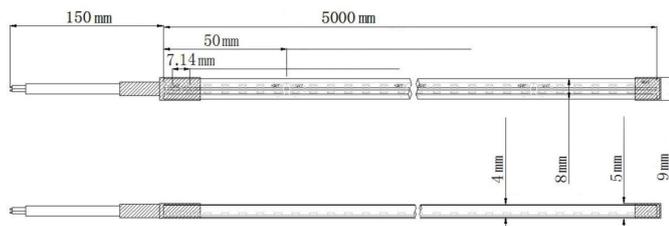

ZUBEHÖR

51540701	
Beschreibung	Montageset BASIC SIDE VIEW 8 mm, 20 Halteklammern/Schrauben, 5 Einspeisekappen, 5 Endkappen für das einfache Anbringen und Konfektionieren des BASIC VIEW 8 mm
Bemerkungen	Halteklammern aus Edelstahl Schrauben 3 x 8 mm

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.