




## AD 2 Battery

Zur schnellen, staubfreien Reinigung von Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills: unser Akku-Aschesauger AD 2 Battery.

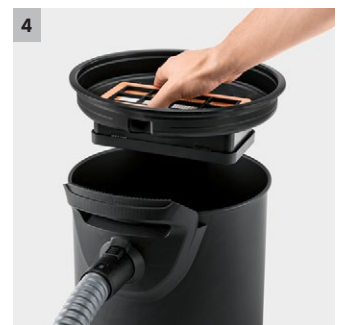

### 1 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Maximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität.
- Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladestands.

### 2 Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)

- Höchste Sicherheit beim Saugen von Asche - auch bei unsachgemäßer Anwendung.

### 3 Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology - Filterabreinigung per Knopfdruck

- Leistungsstarke Filterabreinigung auf Knopfdruck.
- Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.

### 4 1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfilter und Metall-Grobschmutzfilter

- Mit robustem Flachfilter und Metall-Grobschmutzfilter.
- Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt.



## AD 2 Battery

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät als Sonderzubehör erhältlich
- Kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform
- Kärcher ReBoost Filterreinigung für eine langanhaltende Saugleistung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.348-300.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278662060	
<b>Akkuplattform</b>	18-V-Akkuplattform	
<b>Behältergröße</b>	<b>l</b>	14
<b>Behältermaterial</b>	Metall	
<b>Spannung</b>	<b>V</b>	18
<b>Laufzeit je Akkuladung</b>	<b>min</b>	ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah)
<b>Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %</b>	<b>min</b>	44 / 83
<b>Akkuladezeit mit Standardladegerät</b>	<b>min</b>	300
<b>Ladestrom</b>	<b>A</b>	0,5
<b>Netzanschluss Ladegerät</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	3,92
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	6
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	328 x 343 x 431

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	1,2
<b>Flachfilter</b>	<b>Stück</b>	1 / Polyester, flammhemmend
<b>Grobschutzfilter, Material</b>	Metall	
<b>Filterabreinigung manuell</b>	■	
<b>Komfortabler Haltegriff am Behälter</b>	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

# AD 2 BATTERY 1.348-300.0



1



2

		Bestell-Nr.	Menge				Preis	Beschreibung	
<b>Filter</b>									
Flachfaltenfilter	1	6.415-953.0	1 Stück					Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Asche- und Trockensauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung.	■
<b>Düsen</b>									
Extra lange Fugendüse	2	2.863-307.0	1 Stück					Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Asche- und Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# AD 2 BATTERY 1.348-300.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Akkus</b>									
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0						18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0						18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>									
Schnellladegerät Battery Power 18 V	3	2.445-032.0						Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	<input type="checkbox"/>
<b>Starterkit Akku und Ladegerät</b>									
Starter Kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0						Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0						Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>Akkus</b>									
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0						Mit Real Time Technology via LC-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.