



UPUTE ZA UPOTREBU

Casio HR-8RCE stolni kalkulator s funkcijom ispisivanja

Kataloški broj: 15 25 294

CASIO

Sačuvajte svu dokumentaciju uređaja za slučaj da je želite ponovno pročitati.

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE.....	3
NAPOJNICA	3
NAPOJNICA NA BATERIJE	3
NAPOJNJAČ NA ISTOSMJERNU STRUJU	3
Funkcija automatskog isključivanja	4
GUMB ZA PONOVO POKRENUĆE	4
O ulaznom spremniku	4
TEHNIČKI PODACI	4
PRIJE PRVOG KORIŠTENJA KALKULATORA	4
ULAGANJE BATERIJA	5
NAIZMJENIČNO NAPAJANJE	5
Zamjena tinte.....	5
UGRADNJA ROLNE PAPIRA	6
ISPIS	7
ODABIR OPCIJA ISPISA	7
ISPIS SAMO REZULTATA RAČUNANJA	7
ISPIS REFERENTNIH BROJEVA.....	8
GUMB ZA IZBOR DESETINSKOG NAČINA	8
OSNOVNI RAČUNANJA	9
Mijenjanje unosa nakon unosa izračuna.....	11
GREŠKE	11
KONVERZIJA VALUTE.....	11
POREZNI RAČUN	13
CENA (C), PRODAJNA CIJENA (S), MARŽA (M), IZNOS MARŽE (MA).....	14
PREGLED RAČUNANJA.....	15
ISPIS RAČUNANJA IZ MEMORIJE UREĐAJA.....	17
GARANCIJSKA POTVRDA	18

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Zaglavljivanje papira označeno je porukom "P—Error". Riješite problem što je prije moguće.
- Ako se aktivno ispisavanje zaustavi, pritisnite tipku " " ili tipku "RESET" da biste ga poništili. To može rezultirati ispisivanjem nasumičnih znakova.
- Koristite mekanu, suhu krpu za čišćenje kalkulatora.
- Svi postavci tečaja i poreza bit će izbrisani ako dođe do prekida napajanja (što može biti uzrokovano praznim baterijama, odspojenim kabelom za napajanje, nestankom struje itd.).
- Sadržaj ovog priručnika podložen je promjenama bez prethodne najave.
- Tvrtka CASIO COMPUTERS CO., LTD. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili zahtjeve trećih strana koji proizlaze iz upotrebe ovog uređaja.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starijih od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja mogu koristiti uređaj ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i razumiju povezane opasnosti.
- Uređaj i njegov kabel za priključivanje moraju biti držani izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.

NAPOJNICE

Vaš kalkulator može se napajati AA baterijama ili pomoću navedenog izmjeničnog adaptera.

BATERIJA NAPOJNICE

Kad god je zaslon teško čitljiv ili se pojave problemi s ispisom, poput sporog ispisa ili gubitka sadržaja memorije uređaja tijekom procesa ispisa, zamijenite baterije što je prije moguće.

- Nikada ne miješajte različite vrste baterija.
- Nikada ne miješajte nove i stare baterije.
- Čuvajte baterije izvan dohvata male djece. Ako se progutaju, odmah potražite liječničku pomoć.
- Prazne baterije mogu curiti i oštetiti kalkulator ako se dugo ostave u pretincu za baterije.
- Čak i ako ne koristite kalkulator, baterije treba zamijeniti barem jednom godišnje.

AC NAPOJNICE

- Kada se kalkulator ne koristi, isključite napajanje iz električne utičnice.
- Pobrinite se da je kalkulator isključen prilikom priključivanja i odspajanja napajanja.
- Korištenje napajanja različitog od AD-A60024 (koje može biti uključeno ili kupljeno zasebno) može oštetiti vaš kalkulator.

AUTO-

Automatsko isključivanje: Aktivira se otprilike šest minuta nakon posljednjeg ispisa ili pritiska tipke.

-  Ako se kalkulator automatski isključi (ili pritisnete tipku za napajanje) dok je izračun u tijeku, učinite sljedeće: pritisnite tipku buttons   . Time će se kalkulator vratiti u stanje u kojem je bio prije isključivanja.

"RESET" GUMB

- Pritiskanjem gumba "RESET" briše se memorija uređaja. Obavezno vodite zasebnu evidenciju svih važnih postavki i numeričkih podataka kako biste se zaštitili od slučajnog gubitka.
- Ako kalkulator ne radi ispravno, pritisnite gumb "RESET" na stražnjoj strani kalkulatora kako biste vratili normalno funkcioniranje. Ako pritiskanje gumba "RESET" ne vrati normalno funkcioniranje, obratite se svom prodavaču.

O ULAZNOM MEĐUSPIRU

U ulazni spremnik ovog kalkulatora može se spremati do 16 operacija, tako da možete nastaviti unositi operacije čak i dok se neka druga obrađuje.

TEHNIČKI PODACI

Raspon okoline temperature: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

Rad napajanja:

AC: AC napajanje (AD-A60024)

DC: Podržani tipovi baterija: AA baterija R6P (SUM-3), R6C (UM-3) ili LR6 (alkalne baterije).

- Ne koristite punjive baterije.

Četiri AA manganske baterije (R6C (UM-3)) osiguravaju otprilike 390 sati neprekidnog prikaza (540 sati s baterijom R6P (SUM-3)); ili otiskivanje otprilike 3.000 uzastopnih redaka "555555M+" s prikazom (7.000 redaka s baterijom R6P (SUM-3)).

Vijek trajanja pisača: otprilike 200.000 redaka

Dimenzije:


42 (V) x 102 (Š) x 208,5 (D) mm uključujući držač role

Težina


345 g uključujući baterije

PRIJE PRVOG KORIŠTENJA RAČUNALA

1. Gurnite poklopac valjka papira u smjeru strelice i uklonite ga.
2. Uklonite tintanu karticu.

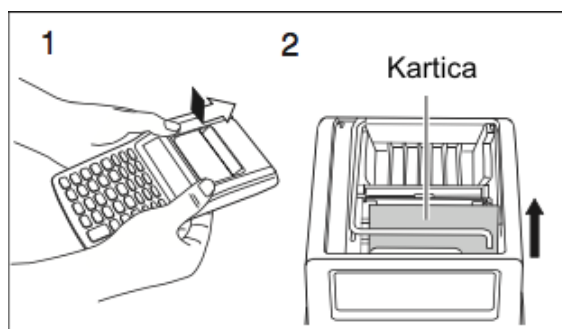


Umetanje baterija

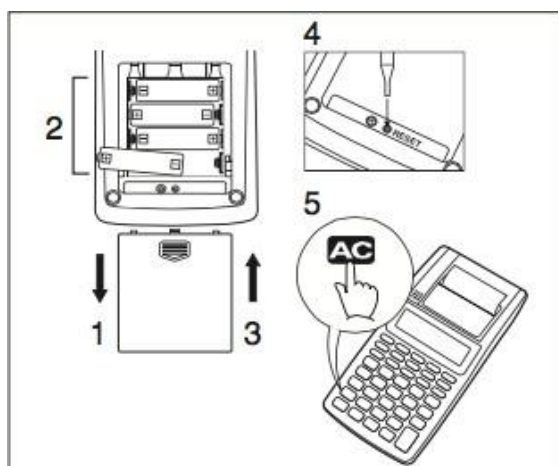

Provjerite da su + i – terminali baterije okrenuti u ispravnom smjeru.


AC napajanje

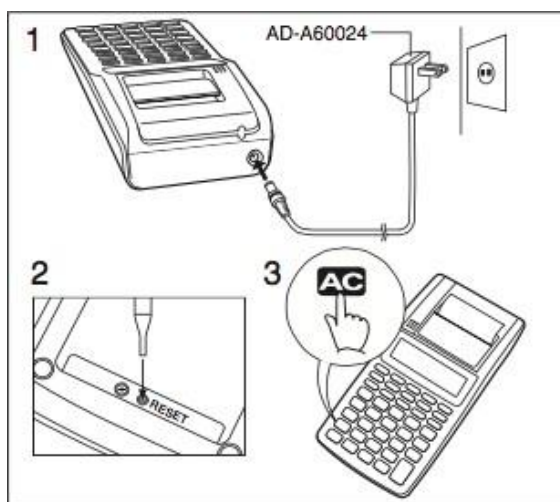

ZAMJENA TISKALICE


Stavka uključena u isporuku: MS37902

Dodatna stavka: IR-40

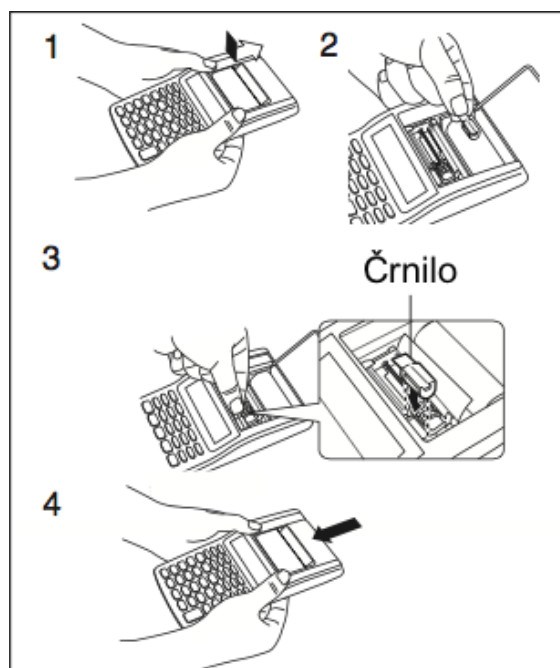


MONTAŽA ROLNE PAPIRA

- Vanjski valjak

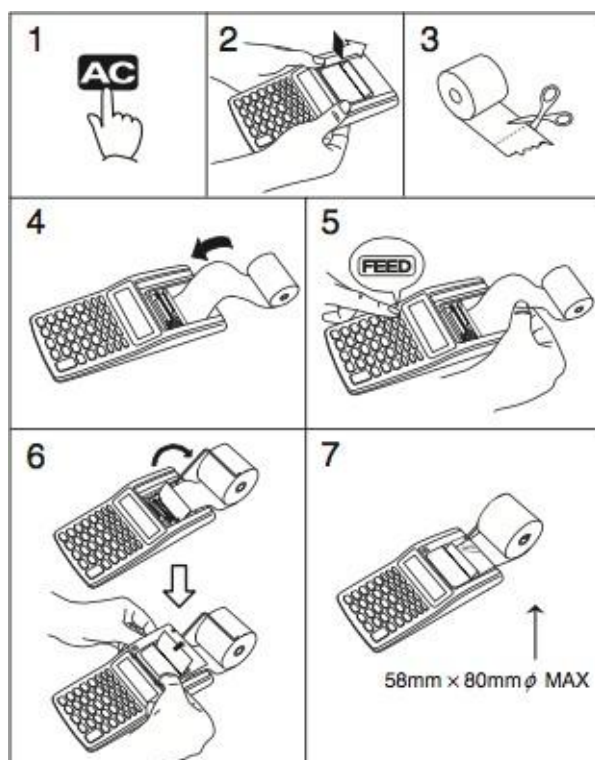


- **Unutarnji valjak**

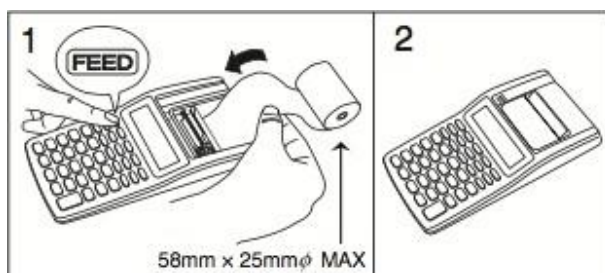


ISPIS


OPCIJE ISPISA

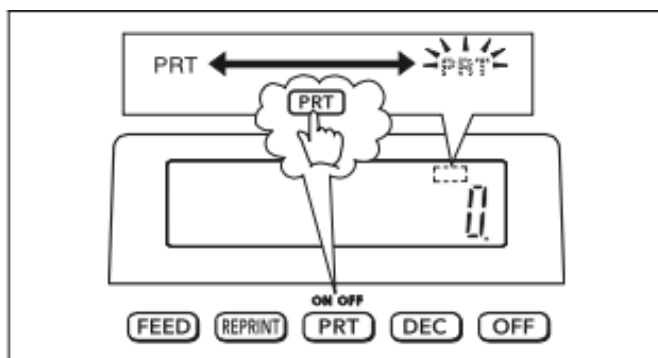

ISPISIVANJE SAMO REZULTATA PRORAČUNA

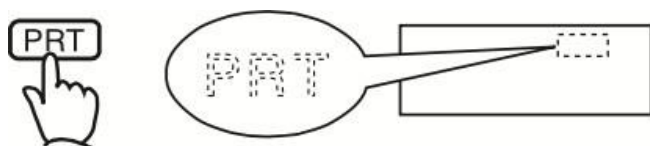

Primer:
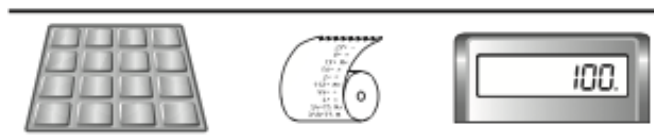
$$\begin{array}{r} 123 \\ 456 \\ -) 389 \\ 260 \\ \hline 450 \end{array}$$


"F"

01	123.
02	579.
03	190.
03	190.
05	450.
05	450.

*2

- * Na zaslonu se također prikazuje indikator koraka.
- * Ovaj pokazatelj se pojavljuje kada pritisnete 
- U nekim slučajevima u ovim uputama za rad indikatori se ne prikazuju na zaslonu.

ISPIS REFERENTNIH BROJEVA

"F"

① # 17.11.2017

② # 10022

① 17  11  2017 


② 1  00 22 

#17.11.2017.....	17.112017
#10022.....	10'022.

DECIMAL E GUMB ZA IZBOR

"F": pokretni decimalni zarez.

"0-2-": zaokružuje rezultat na 0 ili 2 decimalna mjesta, koristi pokretni zarez za unos i međuresultate.

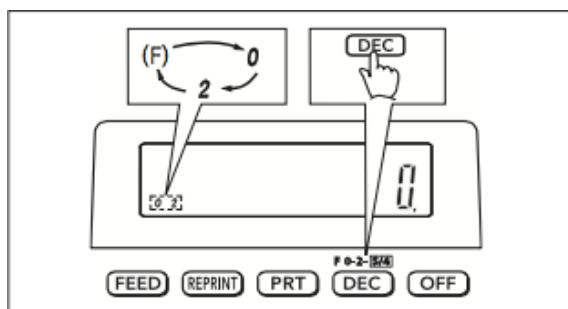

Indikator "F" se ne prikazuje na zaslonu.

$5 \div 3 = 1.66666666...$

"PRT", "F"

5 	5 • ÷	5.
3 	3 • =	1.6666666666
	1 • 6666666666 *	

"PRT", "2-

5 	5 • ÷	5.
3 	3 • =	1.67
	1 • 67 *	

"PRT", "0-

5 	5 • ÷	5.
3 	3 • =	2.
	2 • *	

OSNOVNI RAČUNANJA

"PRT", "F"

$$6 \div 3 \times 5 + 2.4 - 1 = 11.4$$

AC	••0••		0.
6 ÷	6 • ÷		6.
3 ×	3 • ×		2.
5 +	5 • +		10.
2.4 =	2 • 4 -		12.4
1 =	1 • =		11.4
	11 • 4 *		

$$3 \times 2 = 6$$

$$4 \times 2 = 8$$

2 ×	2 • ×		2.
×	2 • ××	κ	2.
3 =	3 • =	κ	6.
	6 • *		
4 =	4 • =	κ	8.
	8 • *		


$$8 \times 9 = 72$$

$$-) 5 \times 6 = 30$$

$$2 \times 3 = 6$$

$$48$$

EXCH ↔ EXCH

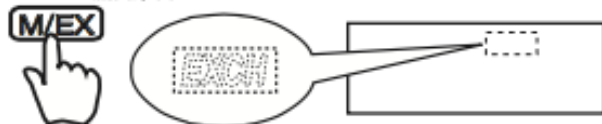

(M/EX) AC	••0••		0.
MRC MRC	0 • M		
	M*		
8 ×	8 • ×		8.
9 M+	9 • =	M	72.
	72 • M+		
5 ×	5 • ×	M	5.
6 M-	6 • =	M	30.
	30 • M-		
2 ×	2 • ×	M	2.
3 M+	3 • =	M	6.
	6 • M+		
MRC	48 • M	M	48.

$$200 \times 5\% = 10$$

200	$\times$	5%	200 • ×	5 • %	10 • *	200.
5	%					10.

$$300 + (300 \times 5\%) = 315$$

300	$\times$	5%	300 • ×	5 • %	15 • *	300.
5	%					15.
	+		315 • +*			315.

$$500 - (500 \times 20\%) = 400$$


500	$\times$	20%	500 • ×	20 • %	100 • *	500.
20	%					100.
	-		400 • -*			400.

$$30 = 60 \times ?\% \quad ? = 50$$

30	$\div$	60%	30 • ÷	60 • %	50 • *	30.
60	%					50.

$$12 = 10 + (10 \times ?\%)$$

12	-	10%	12 • -	10 • %	20 • *	12.
10	%					20.

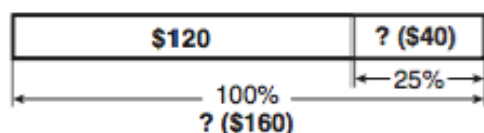

120	+	25%	120 • +	25 • %	160 • *	120.
25	%					160.
	-		40 • -*			40.

Mijenjanje unosa nakon unosa u eCALCULATION

"PRT", "F"

$$2 + 3 = 6$$

④

2	+	2 • +	2.
3			3.
$\square$			0.
4			4.
$\equiv$		4 • = 6 • *	6.

$$2 - 7 = -5$$

⊖

2	+	2 • +	2.
$\ominus$		-	2.
7		7 • = -5 • *	-5.

$$5 + 77 = 12$$

5	+	5 • +	5.
77			77.
$\blacktriangleright$			7.
$\equiv$		7 • = 12 • *	12.

POGREŠKE

"PRT", "F"

① 99999999999999999999 $\oplus$


② 1 $\equiv$

③ AC

999,999,999,999 • + 1 • = 1.000000000000 ----- ••0••	999'999'999'999. E-1.000000000000	0.
--	--------------------------------------	----

PRETVARANJE VALUTE

 EXCH $\longleftrightarrow$ EXCH



- **Postavljanje tečaja**

Primjer: tečaj 1 € = 1,1080 USD za "Lokal 1"

"EXCH", "PRT"

① **AC**

② **% (SET)**

(Da se pokaže "SET".)

③ **M- (Local 1) 1.1080* % (SET)**

••0•• #----- #1-----1•10800	0. SET 0. L1 1.10800
--	---

* Za tečajeve od 1 ili više možete unijeti do 6 znamenaka. Za tečajeve manje od 1 možete unijeti do 8 znamenaka, uključujući 0 za cijele brojeve i vodeće nule (iako možete navesti samo 6 značajnih znamenaka, gledano slijeva nadesno, počevši od prve znamenke koja nije 0).

Primjeri: 0.123456, 0.0123456, 0.0012345

- Trenutni tečaj možete provjeriti pritiskom na **AC**, a zatim na **M-**.

Tečaj

€ = 1, "Local 1" (US) = 1.1080, "Local 2" (GBP) = 0.8320

"EXCH", "PRT", "2-5/4"

100 USD → €? (90.25)

① **AC**

② **100 M- (Local 1)**

③ **MRC (€)**

④ **M- (Local 1)**

••0•• 100• L÷ #1-----1•10800 = 90•25 € 100• L÷	0. L1 100. € 90.25 L1 100.
---	--

€110 → GBP? (91.52)

① **AC**

② **110 MRC (€)**

③ **M+ (Local 2)**

••0•• 110• €× #2-----0•832000 = 91•52 L	0. € 110. L2 91.52
---	---

100 USD → GBP? (75.09)

① **AC**

② **100** **M-** (Local 1)

③ **M+** (Local 2)

••0••	0.
100 • L ÷	L1 100.
#1-----1•10800 =	
90•2527075812 €×	
#2-----0•832000 =	
75•09 L	L2 75.09

E RAČUNANJE POREZA

• Postavljanje stope poreza

Primjer: stopa poreza = 10%

"PRT"

① **AC**

② **%** (SET)

(Da se pokaže "SET".)

③ **TAX** **10** **%** (SET)

••0••	0.
#-----	SET 0.
#-----10• %T	TAX % 10.

- Trenutno postavljenu stopu poreza možete provjeriti pritiskom na **AC**, a zatim na **TAX**.

Stopa poreza = 10%

"PRT", "2-**5/4**"


AC	••0••	0.
150 TAX	150 • -T →*1	
	10 • %T	
	15•00 T →*2	
*3	165•00 +T	TAX+ 165.00
TAX		TAX 15.00

AC	••0••	0.
110	110 • +T *3	
	10 • %T	
	10 • 00 T *2	
*1	100 • 00 -T	
		TAX - 100.00
		TAX 10.00


- *1 Cijena bez poreza
 *2 Porez
 *3 Cijena uključuje porez

CENA (C), PRODAJNA CIJENA (S), MARŽA (M), IZNOS MARŽE (MA)


"PRT", "F"

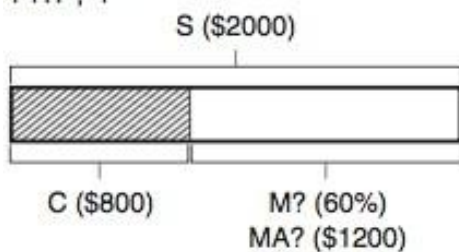

AC	••0••	0.
8 00 COST	800 • ◇◇	- COST - 800.
2 00 0 SELL	2,000 • **	MAR % 60.
	60 • M%	
MAR	1,200 • MT	MAR 1'200.

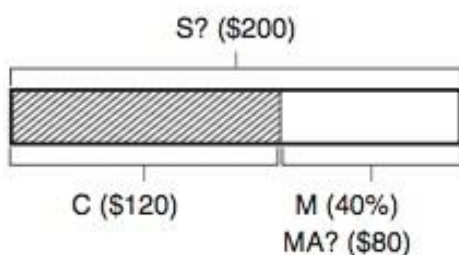


AC	••0••	0.
120 COST	120 • ◇◇	- COST - 120.
40 MAR	40 • M%	SELL 200.
	200 • **	
MAR	40 • M%	MAR 80.
	80 • MT	
SELL		SELL 200.

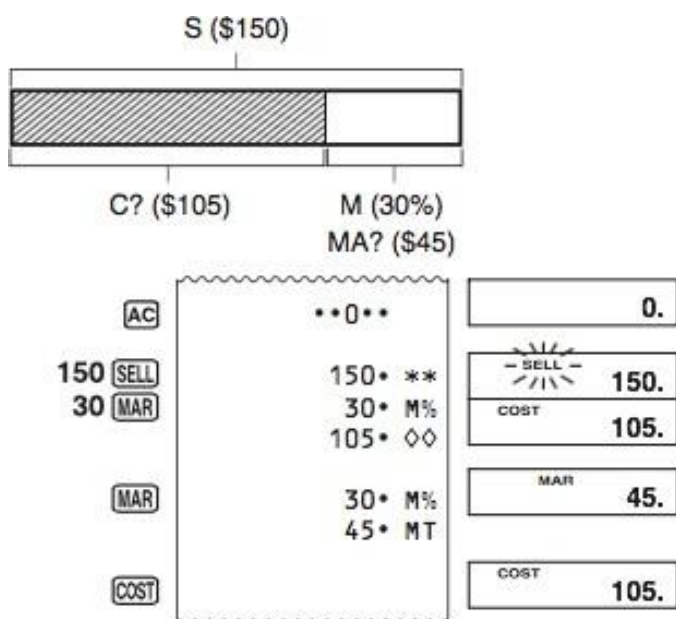

PREGLED RAČUNANJA

"PRT", "F"

$$(20 + 10 - 5) \times 2 \div 5 = 10$$

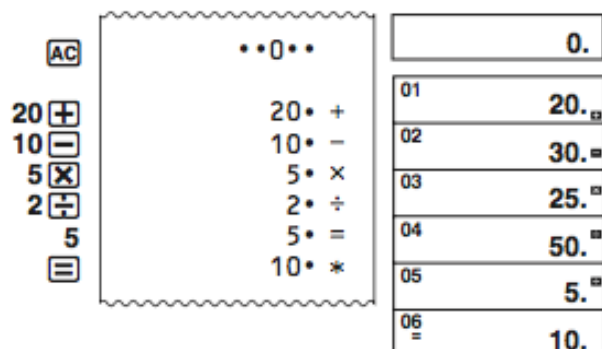

- Ključne operacije pohranjuju se u memoriju uređaja izravno iz vašeg unosa.
- Vrijednosti prikazane na lijevoj strani ekrana u gornjim primjerima označavaju brojeve koraka. Memorija kalkulatora može pohraniti do 150 koraka.
- Možete koristiti samo funkciju pregleda za pregled prvih 150 koraka u memoriji kalkulatora, čak i ako je izvršeno više koraka.
- Pregled se ne može prikazati ako je indikator pogreške prikazan.
- Pritiskanjem "AC" brišu se svi koraci iz memorije kalkulatora i brojač koraka se resetira na 1.

Za pregled izračuna

✓ *1	01	REV	20.	*2
✓	02	REV	10.	
✓	03	REV	5.	
✓	04	REV	2.	
✓	05	REV	5.	
✓	06	REV	10.	

- *1 Pritisnite "✓" za pregled izračuna od prvog koraka. Pritisnite "↶" za početak pregleda od posljednjeg koraka. Svaki pritisak tipke "✓" ili "↶" pomiče vas za jedan korak. Ako držite tipku pritisnutom, izračun se pomiče dok ne otpustite tipku.
- *2 "REV": Pregled izračuna je u tijeku.
- Pritisnite "□" za izlazak iz pregleda izračuna.

Uređivanje izračuna

$$(20 + 10 - 5) \times 2 \div 5 = 10 \rightarrow (20 - 5 - 5) \times 3 \div 5 = 6$$

✓	01	REV	20.	*2
CORRECT *1	01	CRT	20.	
− *3 CORRECT *4	01	REV	20.	
✓	02	REV	10.	
CORRECT	02	CRT	10.	
5 *3 CORRECT	02	REV	5.	
✓	03	REV	5.	
✓	04	REV	2.	
CORRECT	04	CRT	2.	
3 CORRECT	04	REV	3.	
✓	05	REV	5.	
✓ *5	06	REV	6.	*6

- *1 Kada se prikaže korak koji želite ispraviti, pritisnite "CORRECT".
- *2 Kada je omogućen uređak izračuna u memoriji, na zaslonu se prikazuje indikator "CRT".
- *3 Možete uređivati vrijednosti i naredbe ključnih operacija (+, −, ×, ÷).
- *4 Kada završite s željenim promjenama, ponovno pritisnite "CORRECT".
- *5 Idite na zadnji korak i provjerite rezultat.
- *6 Rezultat se uvijek izračunava. Ne možete ga promijeniti unosom vrijednosti.
- Možete napraviti neograničen broj izmjena sve dok pritisnete "CORRECT" za početak uređivanja i ponovno za završetak uređivanja. Ne zaboravite pritisnuti "CORRECT" da biste izašli iz načina uređivanja nakon što ste napravili željene izmjene.

- Prilikom uređivanja sadržaja izračuna, trenutne postavke zaokruživanja i decimalnih mjesta utječu na rezultat novog izračuna.
- Ako dođe do pogreške tijekom unosa ili uređivanja izračuna, svi se koraci brišu iz memorije kalkulatora i ne mogu se pregledati.
- Brzina izračuna ovisi o broju koraka u memoriji kalkulatora.

ISPIS RAČUNANJA IZ MEMORIJE UREĐAJA

- Za ispis operacija i rezultata izračuna pritisnite "**REPRINT**". Prva linija operacije "**REPRINT**" bit će ".....".
- Za zaustavljanje ispisa ponovno pritisnite "**REPRINT**" ili "**AC**".

CASIO Europe GmbH

Casio-Platz 1

D-22848 Norderstedt

Njemačka

Telefon: +49 (0)40-528 65-0

Fax: +49 (0)40-528 65-100

E-pošta: info@casio.de Web-stranica:
casio.de



GARANCIJA

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.hr, info@conrad.hr

Proizvod: **stolni kalkulator s funkcijom ispisivanja Casio HR-8RCE**
kat. br.: **15 25 294**

Izjava o jamstvu:

Jamac, Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda tijekom jamstvenog roka, koji počinje teći danom isporuke robe potrošaču. **Jamstveni rok za proizvod je 1 godina.**

Proizvod poslani na reklamaciju popraviti ćemo ili ga zamijeniti identičnim novim i besprijekornim proizvodom u roku od najviše 45 dana. Kvarovi uzrokovani nepridržavanjem priloženih uputa, nepravilnom uporabom, nepažljivim rukovanjem proizvodom i mehaničkim oštećenjima isključeni su iz uvjeta jamstva. **Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za nedostatke na robu.**

Proizvođač osigurava održavanje, zamjenske dijelove i dodatnu opremu još 3 godine nakon isteka jamstva.

Servisiranje obavlja CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Njemačka.

Molimo pošaljite neispravan proizvod na sljedeću adresu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, zajedno s računom i ispunjenim

Prodavač:

Datum isporuke robe i pečat prodavača:

Jamstvo vrijedi od datuma isporuke proizvoda, što kupac dokazuje priloženom, ispravno ispunjenom jamstvenom karticom.