

# LED STRIP BASIC 120

- LED-Streifen für einfarbige Lichtlinien
- Einfache Montage durch rückseitiges Klebeband
- Teilbar mittels Schere an Markierung



## LICHTTECHNISCHE DATEN

	51540911	51540913	51540914	51540922
<b>Lichtfarbe</b>	rot	grün	blau	amber
<b>Typ. Lichtstrom je Meter</b>	94 lm/m	672 lm/m	146 lm/m	81 lm/m
<b>Effizienz</b>	11 lm/W	81 lm/W	17 lm/W	9 lm/W
<b>LED Abstrahlwinkel</b>	120 °			


## ELEKTRISCHE DATEN

	51540911	51540913	51540914	51540922
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC			
<b>Typ. Betriebsstrom</b>	1,79 A			
<b>Typ. Leistung</b>	43 W			
<b>Typ. Leistung je Meter</b>	8,6 W/m			

## MECHANISCHE DATEN

	51540911	51540913	51540914	51540922
<b>Länge Streifen</b>	5000 mm			
<b>Breite Streifen</b>	8 mm			
<b>Höhe Streifen</b>	1,3 mm			
<b>Anzahl LED pro Cut</b>	6			
<b>Anzahl Cuts</b>	100			
<b>Länge pro Cut</b>	50 mm			

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

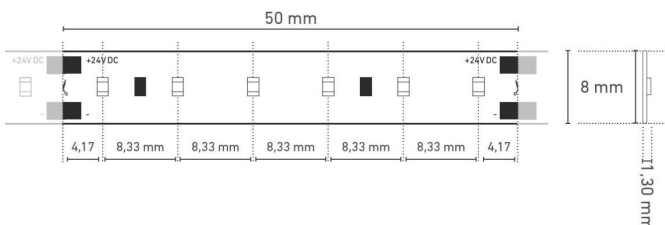

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.