



TOOLCRAFT

Ⓞ Bedienungsanleitung

Klappbarer Tischbock (max. 300 kg)

Best.-Nr. 2575399



1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Allzweckbock, der zum Zwecke der Lagerung und des Transports zusammengeklappt werden kann.

Es ist mit zwei 45 x 90 mm (2" x 4") großen Steckplätzen für das Einsetzen von Holzbrettern ausgestattet. Mit diesen Stützarmen lassen sich zwei Einheiten sicher miteinander verbinden.

Die Verwendung des Produkts für kommerzielle Zwecke ist nicht vorgesehen.

Wichtig:

Achten Sie darauf, das Produkt nicht zu überlasten. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 300 kg.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

2 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung

3 Neueste Informationen zum Produkt

Laden Sie die neuesten Produktinformationen unter www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.

- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.


5.5 Produkt

- Überschreiten Sie unter keinen Umständen die maximale Tragfähigkeit.
- Verwenden Sie das Produkt stets auf einem festen, trockenen, stabilen und ebenen Untergrund.
- Legen Sie keine Last ab, die über die Seiten der Ablagefläche hinausragt.
- Verwenden Sie diesen Allzweckbock nicht als Gerüstbock.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche der Sicherungs- und/oder Verstellvorrichtungen ordnungsgemäß angebracht sind.
- Sollte eine der Sicherungs- oder Verstellvorrichtungen beschädigt sein oder eine der Schweißnähte Beschädigungen aufweisen, dürfen Sie das Produkt nicht länger verwenden.
- Wenden Sie beim Umstellen des Produkts stets die richtige Hebetchnik an, um Verletzungen vorzubeugen.
- Sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsbereich während der Verwendung des Produkts ausreichend beleuchtet ist.
- Alle Lasten sind gleichmäßig auf der oberen Auflagefläche zu positionieren.
- Vorausgesetzt, alle Lasten sind gleichmäßig auf der Auflagefläche positioniert, so ist die Tragfähigkeit von zwei identischen Böcken doppelt so hoch wie die maximale Tragfähigkeit eines Tischbocks.


6 Aufstellung




Vergewissern Sie sich stets, dass alle Komponenten vollständig ausgeklappt und eingerastet sind, bevor Sie das Produkt belasten.

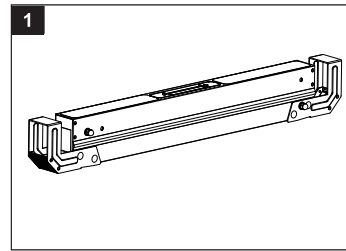


Hier sehen Sie das Produkt im zusammengeklappten Zustand.

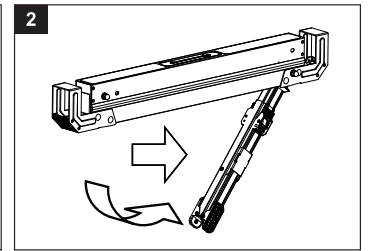


Drücken Sie die Entriegelungstaste mit der Kennzeichnung [OPEN 1st] und ziehen Sie die Standbeine nach unten, bis die Stützvorrichtung vollständig ausgeklappt ist.

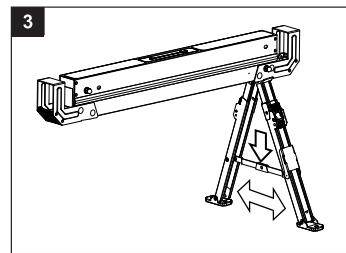


Drücken Sie dann die Standbeine auseinander und die Querstrebe bis zur vollständigen Öffnung nach unten.

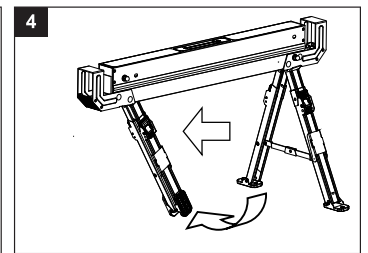

Drücken Sie nun die Entriegelungstaste mit der Kennzeichnung [CLOSE 1st] und ziehen Sie die Standbeine nach unten bis die Stützvorrichtung vollständig ausgeklappt ist.

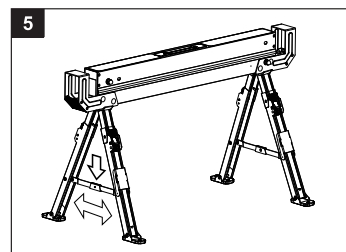


Drücken Sie dann die Standbeine auseinander und die Querstrebe bis zur vollständigen Öffnung nach unten.

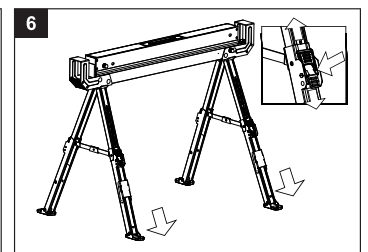

Die Länge der Standbeine lässt sich in kleinen Schritten verstellen.
- Verlängern: Ziehen Sie die Standbeine nach unten, bis die Verriegelung in der gewünschten Stellung einrastet.
- Verkürzen: Drücken Sie die Entriegelungs-

taste, ziehen Sie die Standbeine ein Stück heraus und schieben Sie sie anschließend wieder ineinander.

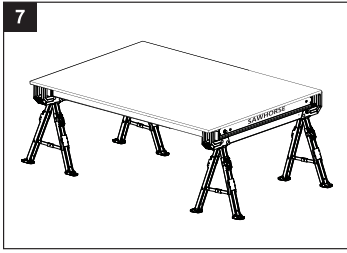

In Verbindung mit einer zweiten Einheit und nach der ordnungsgemäßen Kopplung durch 45 x 90 mm (2" x 4") große Holzbretter ist die Arbeitsplatte für die doppelte Tragfähigkeit eines einzelnen Tischbocks ausgelegt.

Zusammenklappen des Produkts

- Führen Sie zum Zusammenklappen des Produkts die Schritte 2 bis 5 in umgekehrter Reihenfolge aus und beginnen Sie mit der 2. Stützvorrichtung.
- Vergewissern Sie sich, dass der Arretierstift in das Hauptgehäuse greift, um die Standbeine in der zusammengeklappten Stellung zu sichern.

7 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein faserfreies, bei Bedarf leicht angefeuchtetes Tuch.

8 Technische Daten

Tragfähigkeit.....	max. 300 kg
Höhe.....	62 – 81 cm
Abmessungen (L x B x H).....	Auseinandergeklappt: 108,8 x (52 – 69) x (62 – 81) cm Zusammengeklappt: 108,8 x 10 x 14,5 cm
Größe der Steckplätze für die Holzbretter.....	45 x 90 mm (2" x 4")
Gewicht.....	9,3 kg

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2575399_V1_0722_dh_mh_de 577755147-1 I1/O1 en



TOOLCRAFT

Operating Instructions

Folding Trestle (max. 300 kg)

Item no: 2575399



1 Intended use

The product is a general-purpose trestle that folds away for storage and transport.

There are two 45 x 90 mm (2" x 4") wood plank slots. These are used to join support arms when pairing with a second unit.

This product is not intended for commercial use.

Important:

Do not overload. Maximum capacity is 300 kg.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

2 Delivery contents

- Product
- Operating instructions

3 Latest product information

Download the latest product information at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.


5.5 Product

- Never exceed the maximum load capacity.
- Only use on firm, dry, solid, and level ground.
- Do not place any load that protrudes sideways.
- Do not use this all-purpose trestle as a scaffolding trestle.
- Check that any securing and/or adjusting devices are correctly seated.
- If the securing or adjusting device is damaged or any welds are damaged do not use this product.
- When moving the product, always use proper lifting technique to prevent personal injury.
- Make sure the work area is well illuminated while using the product.
- All loads must be distributed evenly on the top rail.
- When all loads are distributed evenly on the top rail, the amount of weight that can be applied to 2x identical trestles is double the maximum load capacity of 1x trestle.


6 Setup




Make sure all parts are fully extended and locked in place before applying any loads.

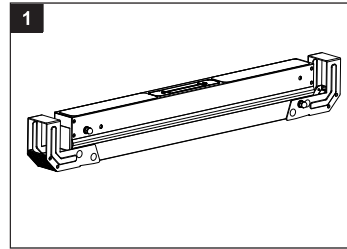


Product shown in the folded position.

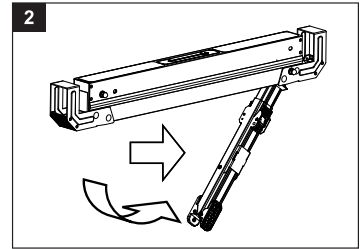


Press the release button where it shows [OPEN 1°], then pull down legs until supports are fully opened.

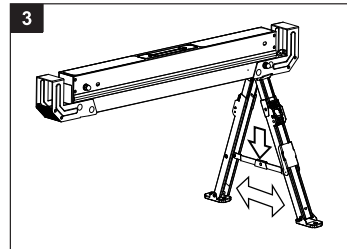


Separate the legs and push the cross-brace flat.

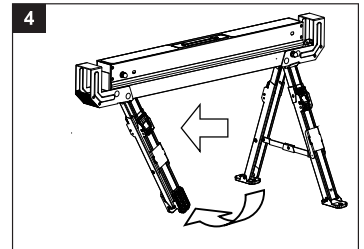


Press the release button where it shows [CLOSE 1°] then pull-down legs until supports are fully opened.

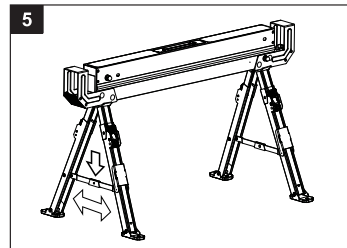

Separate the legs and push the cross-brace flat.

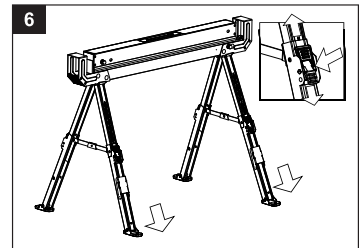

Legs adjust in small increments.
- Extend: pull legs down until the latch locks at the desired position.
- Retract: press the switch to unlock, extend legs slightly then retract.

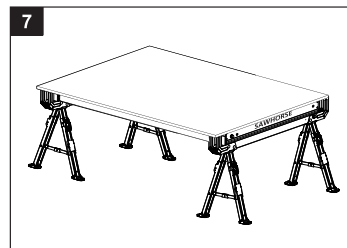

When paired together with a second unit and properly joined by 45 x 90 mm (2 x 4") wood planks in the support arms, a worktable can support up to double the load capacity of a single trestle.

How to close

- To close, reverse steps 5 through 2, starting with leg 2.
- Make sure the locking pin engages main housing to keep legs secure while in folded position.

7 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

Clean the product with a fibre-free cloth, moisten if needed.

8 Technical data

Load capacity	max. 300 kg
Height range	62 – 81 cm
Dimensions (L x W x H)	Open: 108.8 x (52 – 69) x (62 – 81) cm Folded: 108.8 x 10 x 14.5 cm
Wood plank slot size	45 x 90 mm (2 x 4")
Weight	9.3 kg

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2575399_V1_0722_dh_mh_en 577755147-2 I1/O1 en