

WL30-550BL16

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	40 inch
Max. Bildschirmgröße*	75 inch
Max. Gewicht	70 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	600x400 mm
Abstand zur Wand	2,3 cm

FUNKTIONALITÄT


Typ	Fixiert
Abschließbar	Nicht abschließbar
Höhe	46 cm
Breite	73,5 cm
Tiefe	2,3 cm

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371448653

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

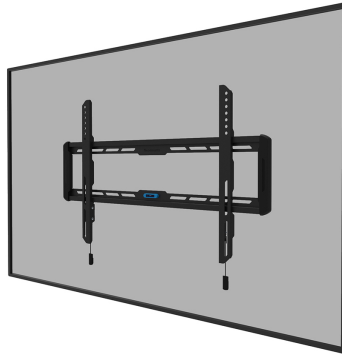

Neomounts



Neomounts

Neomounts WL30-550BL16 feste Wandhalterung für 40-75" Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts WL30-550BL16 LEVEL ist eine feste Wandhalterung für Flachbildschirme bis 75" und einer maximalen Belastbarkeit von 70 kg.

Die LEVEL 550 Wandhalterung ist mit einer Tiefe von 2,3 cm ultraflach und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 600x400 mm.

Die WL30-550BL16 verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Die integrierte Wasserwaage gewährleistet eine einfache Montage der Halterung.

WL30-550BL16

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

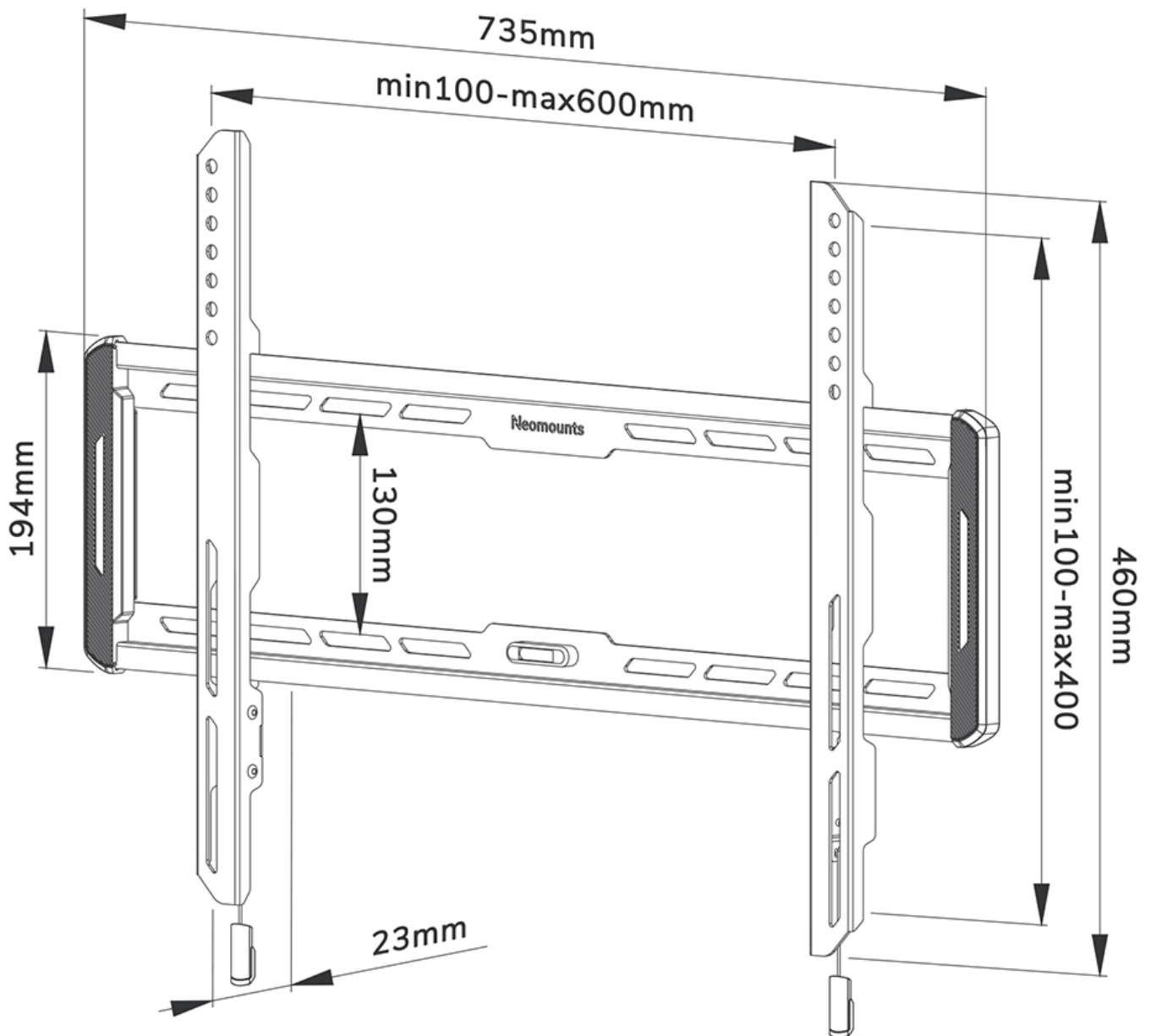

Neomounts