

WL35-550BL16

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	40 inch
Max. Bildschirmgröße*	75 inch
Max. Gewicht	70 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	600x400 mm
Abstand zur Wand	3,3 cm

FUNKTIONALITÄT


Typ	Neigen
Abschließbar	Nicht abschließbar
Neigung (Grad)	12°
Höhe	42,5 cm
Breite	73,5 cm
Tiefe	3,3 cm
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371448738

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

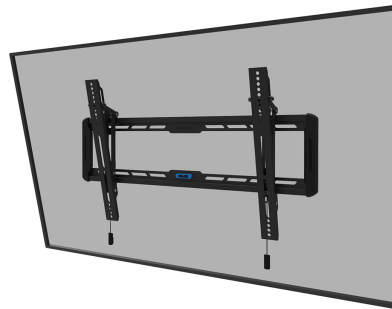

Neomounts



Neomounts

Neomounts WL35-550BL16 neigbare Wandhalterung für 40-75" Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts WL35-550BL16 LEVEL ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 75" und einer maximalen Belastbarkeit von 70 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie (12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen.

Die LEVEL 550 Wandhalterung hat eine Tiefe von 3,3 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 600x400 mm.

Die WL35-550BL16 verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Die integrierte Wasserwaage gewährleistet eine einfache Montage der Halterung.

WL35-550BL16

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

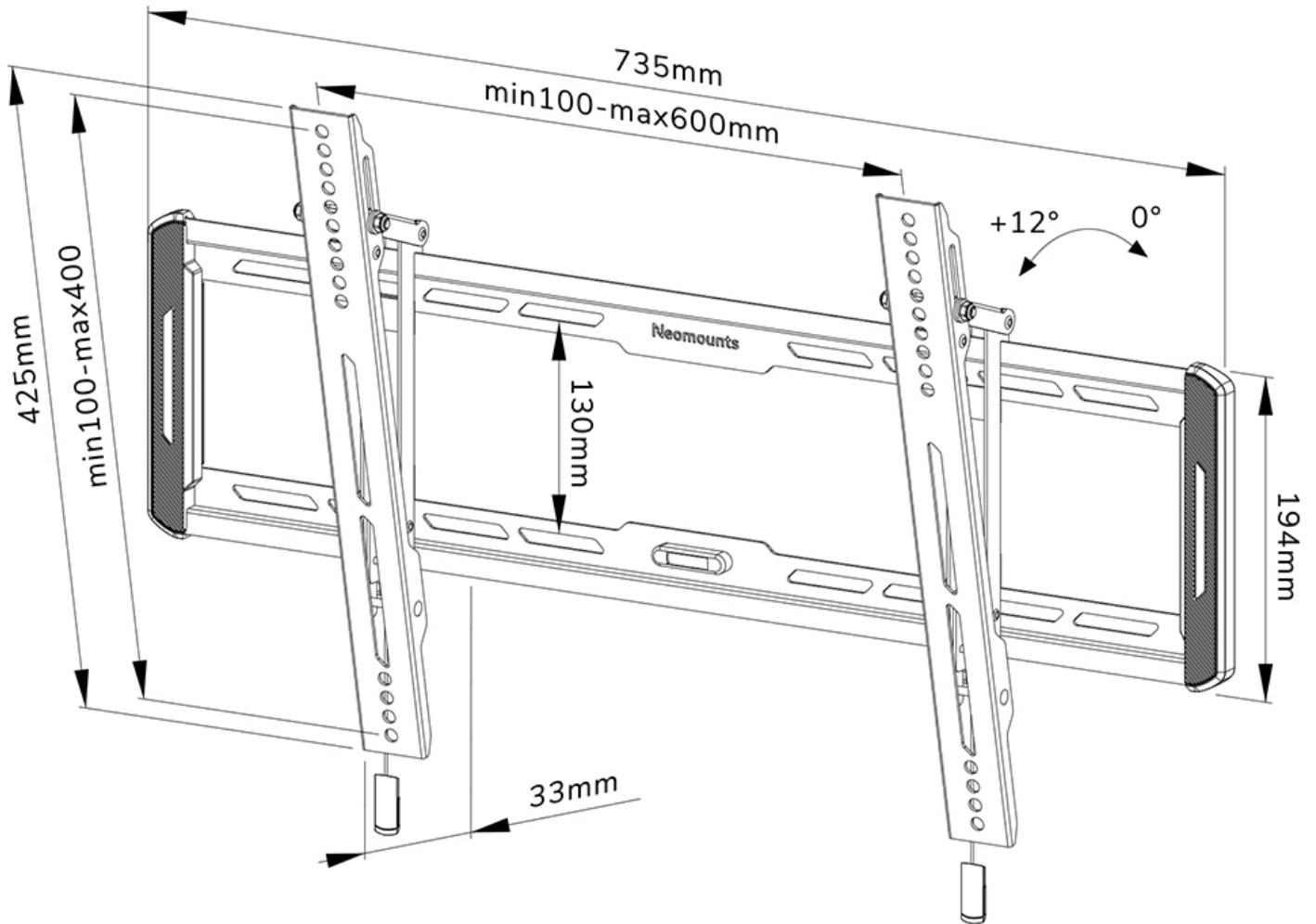

Neomounts