

WL30S-850BL12

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	24 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Max. Gewicht	50 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	50x50 mm
VESA-Maximum	200x200 mm
Abstand zur Wand	3,3 cm

FUNKTIONALITÄT


Typ	Fixiert
Höhenverstellung	2 cm
Abschließbar	Abschließbar - Inklusive Sicherheitsschraube
Höhe	22,5 cm
Breite	28,3 cm
Tiefe	3,3 cm
Anpassungstyp	Feinjustierung

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371448776

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

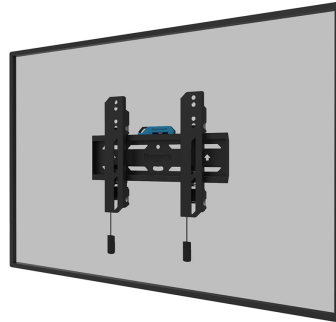

Neomounts



Neomounts

Neomounts WL30S-850BL12 feste Wandhalterung für 24-55" Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts WL30S-850BL12 LEVEL ist eine feste Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55" und einer maximalen Belastbarkeit von 50 kg. Für die optimale Montage bietet die WL30S-850BL12 die Möglichkeit der Nivellierung.

Die LEVEL 850 Wandhalterung hat eine Tiefe von 3,3 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 50x50 bis 200x200mm. Die Wandhalterung kann mit der mitgelieferten Anti-Diebstahl-Schraube oder einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verriegelt werden.

Die WL30S-850BL12 verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Im Lieferumfang enthalten sind eine Wasserwaage sowie eine Befestigungsschablone, um eine einfache Montage der Halterung zu gewährleisten.

WL30S-850BL12

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

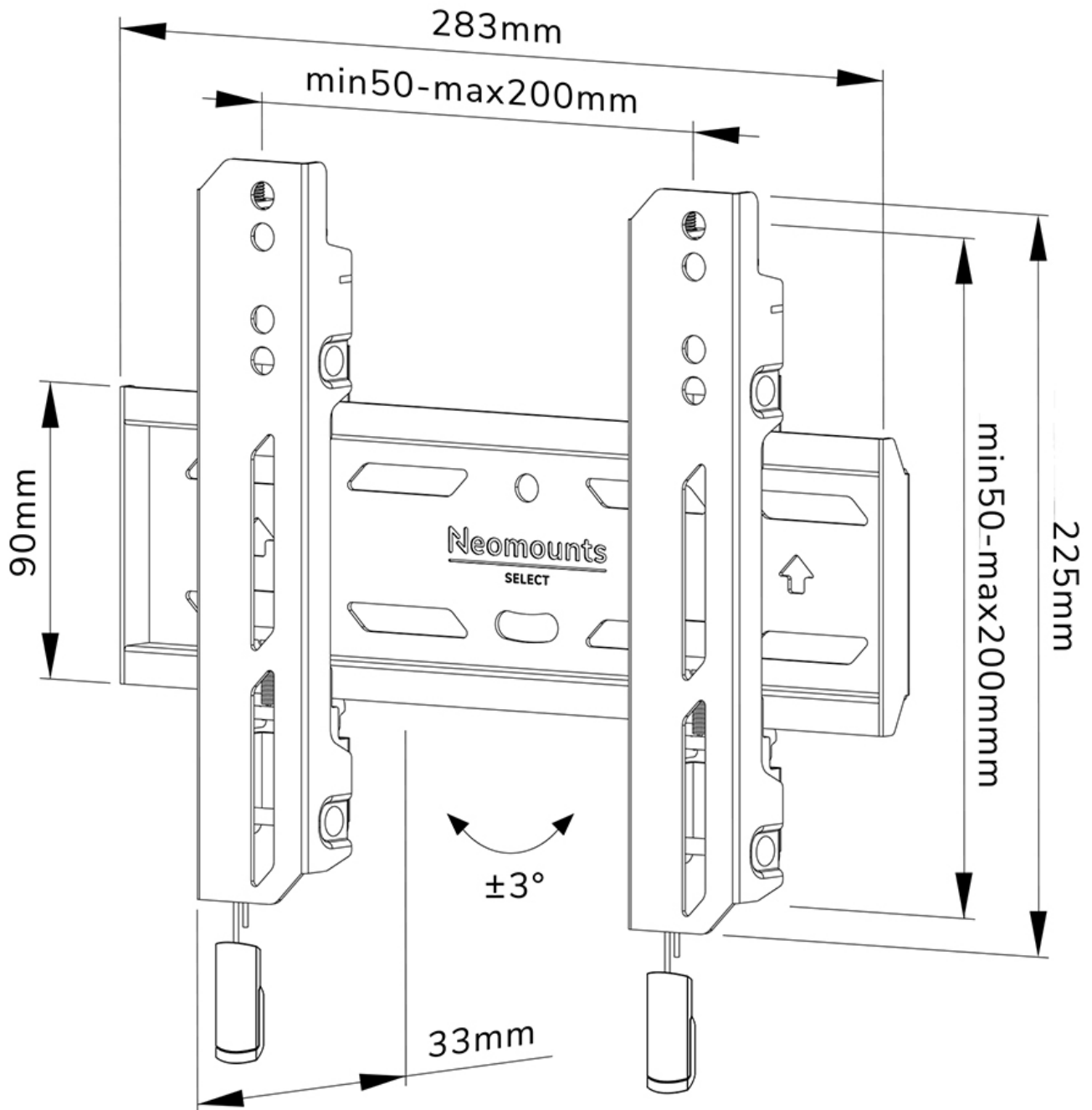

Neomounts