

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED Spiegelleuchte MIRROR

Art. Nr.	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Länge
81-3186	8W	3.000 K	560 lm	400mm
81-3187	8W	4.000 K	560 lm	400mm
81-3188	12W	3.000 K	850 lm	600mm
81-3189	12W	4.000 K	850 lm	600mm

! ACHTUNG !

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie die Leuchte montieren.

Lieferumfang

- ◆ 1x LED Spiegelleuchte
- ◆ Montagematerial
- ◆ Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

- ◆ Die LED Leuchte dient zur Beleuchtung im Innen-, Feuchtraum. Diese darf jedoch nicht feucht oder nass werden. Die Leuchte ist für die Montage an der Wand vorgesehen.
- ◆ Eine andere Verwendung, als zuvor beschrieben, kann zur Beschädigung an der Leuchte führen.
- ◆ Alle Komponenten der Leuchte sind geprüft und erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Sicherheitsrichtlinien. Die CE Konformität wurde nachgewiesen eine entsprechende Erklärung ist beim Importeur hinterlegt.

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- ◆ Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist ein Umbau und/oder Veränderung an der Leuchte nicht gestattet. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.
- ◆ Der Aufbau der Leuchte entspricht der Schutzklasse II. Der Schutzleiter muss nicht angeschlossen werden.
- ◆ Blicken Sie niemals direkt in das Licht der Leuchte. Durch die hohe Lichtstärke sind Augenschäden möglich.
- ◆ Setzen Sie die Leuchte keinen mechanischen Beanspruchungen, hohen (>40°C) oder niedrigen Temperaturen (<-20°C), direkter Sonneneinstrahlung oder starken Vibrationen aus.
- ◆ Die Leuchte darf niemals in Räumen bzw. Umgebungsbedingungen montiert und betrieben werden, in denen explosive Gase (z. B. Ammoniak) oder Dämpfe vorhanden sind bzw. vorhanden sein können! Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- ◆ Die Leuchte ist bedingt für die Montage im Außenbereich. Diese darf jedoch nicht in oder unter Wasser montiert werden.
- ◆ Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.
- ◆ Die Installation und Montage der Leuchte darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft (z. B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften (z. B. VDE) vertraut ist.
- ◆ Durch unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Montage Hinweise

Bitte achten Sie bei der Montage der Leuchte auf die zuvor beschriebenen Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemäße Verwendung.

Überlegen Sie sich vor der Montage die Anordnung der Leuchten, wenn z.B. mehr als eine Leuchte montiert werden soll. Planen Sie den Montageort sehr sorgfältig und berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten, Mindestabstände und die Länge der Zuleitungen.

Achten Sie bei der Montage auf einen stabilen Untergrund, der für das Gewicht der Leuchte bzw. das Gewicht der Leuchten geeignet ist.


Die Leuchte muss in der bauseitigen Unterverteilung mit einer 10/16A-Sicherung abgesichert sein.

Die Installation der Leuchte darf nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen werden! Schalten Sie vor der Montage der Leuchte die Sicherung und den dazugehörigen FI-Schalter aus, so dass die Netzleitung allpolig von der Netzspannung getrennt ist.

Montage


1. Schalten Sie vor der Montage der Leuchte die Sicherung und den dazugehörigen FI-Schalter aus, so dass die Netzleitung allpolig von der Netzspannung getrennt ist.

2. Montieren Sie den Befestigungsbügel mithilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben an der gewünschten Montageposition. Verwenden Sie gegebenenfalls für den Untergrund geeignete Dübel.

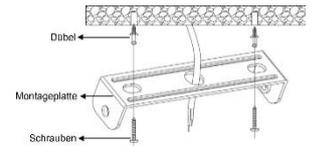

3. Verbinden Sie die Netzleitung mit der Anschlussklemme an der Leuchte (Neutralleiter = blaues Kabel an N / Phase = braunes Kabel an L / Schutzleiter).

4. Montieren Sie die Leuchte auf den Befestigungsbügel, indem Sie die Leuchte auf den Befestigungsbügel stecken und die Leuchte seitlich mit zwei Schrauben fixieren.

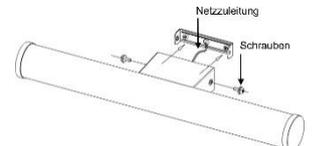

5. Schalten Sie die Sicherung und den dazugehörigen FI-Schalter wieder ein und überprüfen Sie die Funktion der Leuchte (Lichtschalter einschalten).

Wartung und Pflege



Schalten Sie die Leuchte vor dem Reinigen aus und trennen Sie diese von der Netzspannung (Sicherung ausschalten bzw. Netzstecker ziehen)!

Die Leuchte ist für Sie bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.

Entsorgung




Entsorgen Sie die Leuchte am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

technische Daten

Art. Nr.:	81-3186	81-3187	81-3188	81-3189
Leistung:	8W	8W	12W	12W
Betriebsspannung:	230V	230V	230V	230V
Lichtfarbe:	3.000 K	4.000 K	3.000 K	4.000 K
Lichtstrom:	560 lm	560 lm	850 lm	850 lm
Schutzklasse: / Schutzart:	II / IP44	II / IP44	II / IP44	II / IP44
Abstrahlwinkel:	360°	360°	360°	360°
Farbwiedergabeindex CRI:	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80

 Abmessungen in mm



DieFra-Light GmbH - Trinidadstraße 28 - 27356 Rotenburg (Wümme) - www.mlight.de



RoHS

