



Best.-Nr. 81-5063 (schwarz)

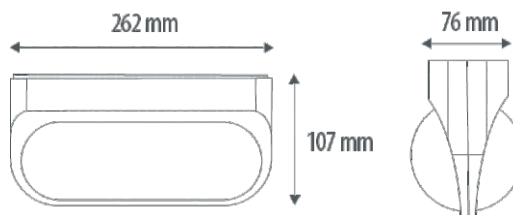

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	13W
Bemessungsleistung	13W
Nennspannung / Frequenz	230V / 50..60Hz
Netzleistungsfaktor λ	>0,9
Ausgangsstrom	300mA
Dimmbar	Nein
Energieeffizienzklasse	A+

 

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	1200lm
Bemessungslichtstrom (25°C)	1200lm
Farbtemperatur	3000K
Lichtfarbe	warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Abstrahlwinkel	170°
Farbkonsistenz	< 4 sdcn
BAP tauglich nach UGR	nein

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	262x 107x 76mm
Gewicht	1000g
Montageart	Wandanbau

Farben & Materialien

Material (Gehäuse/Diffusor)	Aluminium Druckguss / Polycarbonat (PC)
Farbe (Gehäuse)	schwarz

Lebensdauer

LED-Lebensdauer L_{80}	30000 h (25°C)
Anzahl der Schaltzyklen	>15000

Zusätzliche Produktdaten

Bauform	Rechteckige Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Ausführung	Wandanbauleuchte / indirekt-direkt strahlend
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)
Sensor	Nein

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	Außenwand (möglichst ohne direkte Bewetterung), Eingang, Haustür
-----------------------	--

Zertifikate & Standards

EN 55015:2013+A1, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60598-1:2015