


50222

Air Shower Ventilator F225

Der BONECO F225 ist nach Ihren individuellen Bedürfnissen höhenverstellbar. Die Lüftereinheit kann um 270 Grad gedreht und somit beliebig ausgerichtet werden. Die hervorragende Luftzirkulation wird durch drei Hauptelemente erreicht: Das Einarmdesign ermöglicht maximale Luftansaugung, die tief geneigten Lüfterflügel ziehen große Luftmengen durch den Ventilator und die besondere Bogenform des Frontgitters erhöht die Luftgeschwindigkeit. So entsteht ein wirklich vielseitiger Ventilator. Sie können durch Ausrichtung zur Decke das typische Air Shower Gefühl erzeugen sowie heiße und kalte Zonen reduzieren; Sie können Luft zwischen mehreren Stockwerken steuern, frische Luft nach drinnen saugen lassen oder durch Kombinieren des Geräts mit Ihrer Klimaanlage oder Ihrem Ofen eine einheitliche Temperatur in Ihren Räumen erzeugen. Der F225 bietet außerdem niedrigere Ventilatorgeschwindigkeiten, wenn direkte Kühlung bevorzugt wird. Die Höhe kann durch Hinzufügen oder Entfernen von Verbindungsstücken angepasst werden. Mit einer Höhe von 49 oder 85 Zentimetern eignet sich der F225 hervorragend für Einzelräume oder große offene Flächen oder zum Hereinholen einer frischen Brise durch ein offenes Fenster. Der Lüfterflügel ist mit einer einzigen Sicherheitsschraube befestigt, wodurch eine sichere Bedienung und eine sehr einfache Wartung ermöglicht wird. Der obere Teil des F225 enthält den Leistungsregler mit den bereits erwähnten 32 Geschwindigkeitsstufen: Stufe 1 – 16 sind für direkte Kühlung und Stufe 17 – 32 für indirekte Kühlung vorgesehen. Am Standfuß befindet sich eine Anzeige, an der die aktuelle Geschwindigkeit des Ventilators abzulesen ist. Außerdem können bei Verwendung der BONECO App die Timer-Funktion und die Anzeigendimmstufen nach der Präferenz des Nutzers angepasst werden.

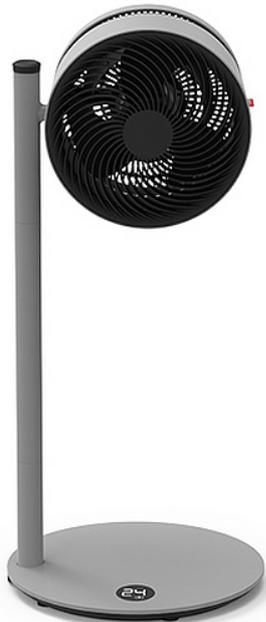

Features

270° manuell drehbarer Luftstrom | Intuitiver, einfacher Drehschalter mit 32 Leistungsstufen | Über Bluetooth steuerbar | Lautstärke: 34 – 64 dB(A) | Gewicht: 6kg